

PL Instrukcje obsługi

Kamera internetowa USB Classic (BS-WC-01)

Nr zamówienia 1616189

Przeznaczenie

To urządzenie USB typu „plug and play” ma wbudowany mikrofon i pierścień obiektywu do regulacji ostrości obrazu. Połączenie obrotowe w połączeniu z uniwersalnym systemem montażu na statywie / laptopie pozwala zoptymalizować kąt kamery do nagrywania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Proszę udostępniać ten produkt osobom trzecim wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Kamera internetowa
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol „strzałki” sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzebrzeżenia wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zaczać nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach; lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenia produktu.
- Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Jeśli po dłuższym użytkowaniu urządzenie się nagrzewa, opuść aplikację kamery i ostudź ją przed ponownym użyciem.

Obsługa

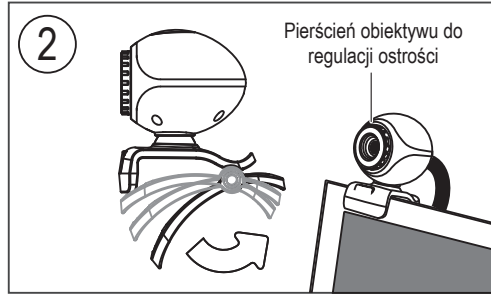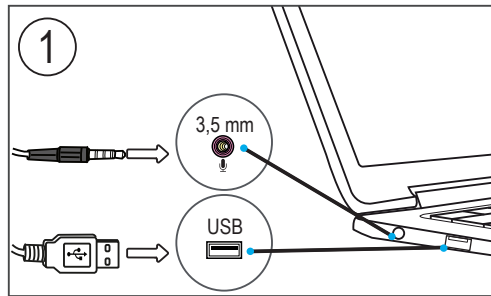

Technologia Plug and Play

- Podłączyć urządzenie do portu USB (min. USB 2.0) i wejścia audio 3,5 mm w komputerze.
 - Windows™ automatycznie rozpoczyna instalację wymaganych sterowników.
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 - W przypadku wystąpienia problemów zapoznaj się z podręcznikiem obsługi komputera.
- Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, aby można było pobrać oprogramowanie
- Uruchom wybraną aplikację do obsługi kamery internetowej.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt za pomocą suchej, wolnej od włókien szmatki, uważając, aby nie zarysować osłony obiektywu.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/prąd wejściowy	5 V/DC (przez USB), 200 mA
Interfejs USB	2.0
Mikrofon	wbudowany
Wyjście wideo	USB-A
Wyjście audio	Wtyczka 3,5 mm jack
Czujnik kamery	CMOS
Kąt regulacji kamery	45°
Pole widzenia kamery	65°
Rozdzielczość	640 x 480, 30 kl./s
Warunki pracy	-30 do 70 °C, 10–95 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania	0 do 50 °C, 10–80 % wilgotności względnej
Długość kabla	150 cm (z wtyczką)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	45 x 78 x 65 mm
Masa	76 g

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows	Windows™ Vista 32/64 bit lub nowszy
MAC OS	10.4.8 lub nowszy
Linux	2.3.6 lub nowszy
Android	4.0 lub nowszy

Ta publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com). Wszystkie prawa, wraz z tym tłumaczeniem, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.