

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001662144

Budzik Geemarc JWNS-Light_WH_I, cyfrowy, Kvarcowy



PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

!!! Odwiedź naszą stronę internetową: www.geemarc.com, aby uzyskać aktualną instrukcję obsługi, ponieważ mogą zawierać ważne aktualizacje i zmiany, o których musisz wiedzieć !!!



Co jest w pudełku

- Zegar Wake & Shake Light
- Zasilacz
- Ta instrukcja obsługi
- 1 Shaker

Znaki i symbole

Poniższe symbole pojawiają się w instrukcji obsługi i na komorze baterii.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie wskazujące na ryzyko obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu.



WAŻNE: Wskazówka bezpieczeństwa wskazująca na możliwe uszkodzenie urządzenia / akcesoriów.



UWAGA: Uwaga dotycząca ważnych informacji.

1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE



- Używać urządzenia wyłącznie z dostarczonym zasilaczem i napięciem sieciowym podanym na zasilaczu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone.
W przypadku usterek lub zakłóceń w działaniu natychmiast wyłącz urządzenie i wyjmij je z gniazdka sieciowego.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający ani za urządzenie w celu odłączenia zasilacza z gniazdka.
- Nigdy nie podłączać ani nie odłączać zasilacza, gdy masz mokre ręce.
- Nigdy nie trzymać ani nie przenosić urządzenia trzymając za kabel zasilający.
- Trzymać opakowanie z dala od dzieci (ryzyko uduszenia).
- Ułożyć kabel sieciowy tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wilgoci.

2. Przeznaczenie

Światło budzące budzi Cię ze snu w delikatny i naturalny sposób. Światło LED stopniowo staje się jaśniejsze jak wschodzące słońce, pozwalając Twoim oczom powoli przyzwyczać się do warunków świetlnych, a ciało delikatnie przygotować się na przebudzenie. Intensywność światła można ustawić według własnych preferencji. Oprócz symulowanego wschodu słońca możesz ustawić alarm dźwiękowy, który pomoże Ci się obudzić. Wybierz radio, sygnał dźwiękowy lub pięć naturalnych dźwięków lub możesz wybrać wibracje wibracyjne. Wake-up Light zapewnia wypoczęty i przyjemny początek dnia.

3. Funkcje urządzenia:

- Wyświetlacz zegara
- Funkcja budzenia z symulowanym wschodem słońca i alarmem
- Wybór dwóch alarmów
- Radio
- Funkcja dobranoc
- 5 naturalnych dźwięków
- Wibracje wstrząsarki
- Światło LED może służyć jako lampa
- Funkcja nastrojowego światła.
- Ładowarka USB do smartfona.
- Wejście MP3.

OSTRZEŻENIE



- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania.

4. Pierwsze użycie

- Zdejmij opakowanie.
- Sprawdź, czy są obecne wszystkie wymienione części.
- Sprawdź urządzenie, wtyczkę i kabel pod kątem uszkodzeń. Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Zdejmij pokrywę komory baterii (A11) z tyłu urządzenia i włóż 4 baterie AA z symbolem skorygowanej biegunowości do komory. Akumulator zasilają urządzenie w przypadku awarii zasilania i nie jest przeznaczony do stałego zasilania.
- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania na spodzie urządzenia.
- Włóż wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka. Wyświetli się godzina i można ustawić format godziny.



UWAGA: Wszystkie ustawienia powrócą do normalnego trybu czasu po 6 sekundach, naciśnij przycisk TONE, aby wyjść, jeśli chcesz wyjść z ustawień.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Wyczyść urządzenie suchą szmatką.
- Nie używać żadnych ściernych środków czyszczących.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, drastycznymi zmianami temperatury i pobliskimi źródłami ciepła (piekarniki, grzejniki).

6. Dane techniczne

- Wymiary 120 x 170 x 120 mm
- Waga ok. 508g
- Zasilanie 100-240V; 50 / 60Hz; 0,7A
- Klasa ochrony II
- Tylko do użytku w pomieszczeniach
- Zakres częstotliwości radiowych 87,5-108,0 MHz FM
- Natężenie światła 300 luksów

7. GWARANCJA

Od momentu zakupu produktu Geemarc, Geemarc udziela na niego dwuletniej gwarancji. W tym czasie wszystkie naprawy lub wymiany (według naszego uznania) są bezpłatne. Jeśli napotkasz problem, skontaktuj się z naszą linią pomocy lub odwiedź naszą witrynę internetową www.geemarc.com.

Gwarancja nie obejmuje wypadków, zaniedbań ani uszkodzeń jakichkolwiek części. Produktu nie wolno modyfikować ani demontować przez nikogo, kto nie jest upoważnionym przedstawicielem firmy Geemarc.

Gwarancja Geemarc w żaden sposób nie ogranicza Twoich praw.

WAŻNE: ODBIÓR JEST CZĘŚCIĄ GWARANCJI I MUSI BYĆ ZACHOWANY I PRZEDSTAWIONY W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO.

Uwaga: gwarancja dotyczy tylko Wielkiej Brytanii.

8. OŚWIADCZENIA:

Dyrektwy CE Firma Geemarc Telecom SA niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53 / UE. Deklaracja zgodności CE jest dostępna pod adresem www.geemarc.com

Dyrektywy dotyczące recyklingu

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) wprowadzono, aby produkty pod koniec ich okresu użytkowania zostały poddane recyklingowi w jak najlepszy sposób. Po zakończeniu używania tego produktu nie należy wyrzucać go do domowego kosza na śmieci. Skorzystaj z jednej z następujących opcji utylizacji:

- Wyjmij baterie i umieść je w odpowiednim pojemniku WEEE. Zdeponuj produkt w odpowiednim pojemniku WEEE.
 - Lub przełącz stary produkt sprzedawcy. Jeśli kupisz nowy, powinni go zaakceptować.
- Dlatego przestrzegając tych instrukcji, zapewniasz ochronę zdrowia ludzi i środowiska.




W celu uzyskania wsparcia i pomocy prosimy odwiedzić naszą witrynę internetową www.geemarc.com Wielka Brytania: 5B Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB, Wielka Brytania
telefon 01707 387602 lub faks 01707 832529


9. Opis urządzenia

Przód

Prawa strona

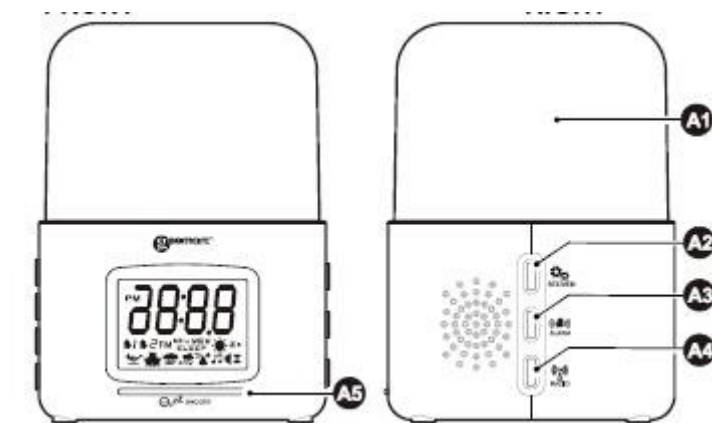


- A1. Dioda LED
- A2. Przycisk SET / MEM (do ustawiania czasu i pamięci stacji radiowej)
- A3. Przycisk ALARM (do ustawienia czasu budzenia n typu alarmu)
- A4. Przycisk RADIO (do aktywacji funkcji radia)
- A5. Przycisk SNOOZE (do aktywacji funkcji drzemki, funkcji dobranoc lub funkcji Wake up light)

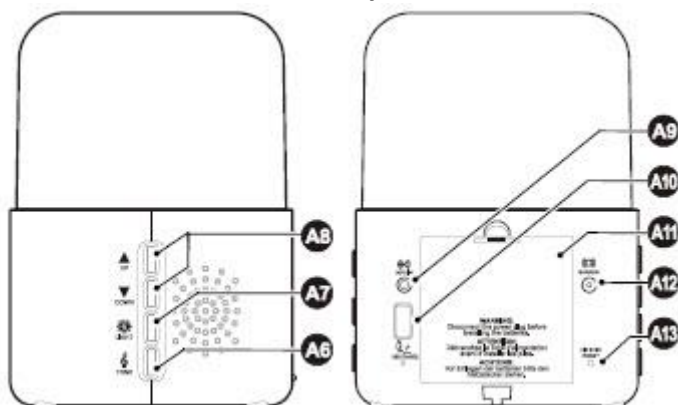Lewa strona
Tył


- A6. Przycisk TONE (do regulacji głośności i wyboru dźwięku alarmu)
- A7. Przycisk LIGHT (do włączania / wyłączenia światła i regulacji podświetlenia oraz wyboru kolorowego oświetlenia nastrojowego)
- A8. Przycisk w górę / w dół (do regulacji czasu, alarmu i głośności)
- A9. Gniazdo wejściowe Aux (do podłączenia wejścia MP3)
- A10. Port USB (do ładowania smartfona)
- A11. Komora baterii z pokrywą
- A12. Shaker Jack (do podłączenia shakera)
- A13. Reset-Hole (otwór resetu) (resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych)
- A14. Zasilacz impulsowy



10. Opis wyświetlacza

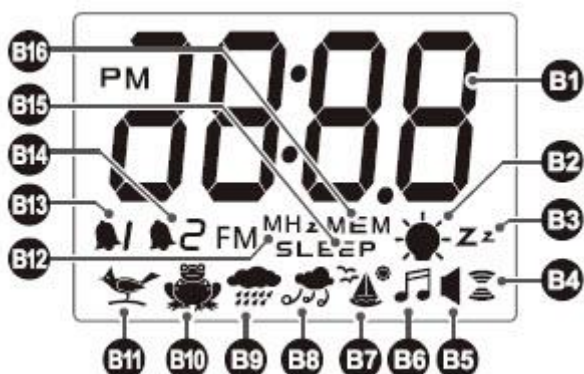

- B1. Godzina / godzina alarmu lub częstotliwość radiowa
- B2. Symbol światła
- B3. Automatyczne wyłączenie (dobranoc)
- B4. Shaker
- B5. Sygnał dźwiękowy alarmu
- B6. Radio
- B7. Dźwięk mewy
- B8. Dźwięk wiatru
- B9. Dźwięk lasu deszczowego
- B10. Dźwięk żaby
- B11. Dźwięk ptaków
- B12. Częstotliwość radiowa FM
- B13. Alarm 1
- B14. Alarm 2
- B15. Uśpienie
- B16. Pamięć stacji radiowych

 

 

11. Działanie





 





 

 


UWAGA: - Wszystkie ustawienia powrócą do normalnego trybu czasu po 6 sekundach.

Musisz ukończyć każdą sekcję całkowicie bez zatrzymywania się na dłużej niż 6 sekund, w przeciwnym razie nastąpi powrót do początku sekcji.

 


11.1 Ustawianie godziny

- Krótco naciśnij przycisk SET MEM (A2)  , godzina zacznie migać.	12:00
- Naciśnij przycisk W górę ▲ (A8), aby ustawić godzinę.	12
- Następnie naciśnij przycisk W DÓŁ ▼ (A8), aby ustawić minuty	00
- Wciśnij przycisk SET MEM  (A2). Wybierz format 12- i 24-godzinny za pomocą przycisków W GÓRĘ ▲ / W DÓŁ ▼ (A8).	12 godz
- Naciśnij przycisk USTAW PAMIĘĆ (A2)  , Wybierz czas drzemki od 5 do 30 minut w odstępach co 5 minut (domyślnie 5 minut) za pomocą przycisków W GÓRĘ / W DÓŁ ▼ (A8).	ZZ 05
- Naciśnij przycisk SET MEM (A2)  , aby wyjść (czas jest ustawiony).	12:00


11.2 Ustawianie i włączanie / wyłączenie alarmu

<p>- Krótko naciśnij raz przycisk ALARM  (A3), aby ustawić alarm 1.</p> <p>- Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM  (A3), aż zabrzmi sygnał budzika. Ustaw godzinę alarmu, naciskając przycisk UP ▲, aby ustawić godzinę lub przycisk DOWN ▼, aby ustawić minuty (A8).</p> <p>- Następnie, aby zmienić dźwięk alarmu (alarm musi być włączony), naciśnij krótko przycisk SET MEM (A2) , aż uzyskasz żądany dźwięk alarmu. Dźwięk alarmu zostanie wyświetlony na ekranie.</p> <p>Ptaka, żaba, las deszczowy, wiatr, mewa, radio lub sygnał dźwiękowy Wyświetli się rodzaj dźwięku.</p> <p> a następnie dwukrotnie naciśnij krótko ALARM (A3) .</p> <p> - Jeśli chcesz, aby shaker wibrował po włączeniu alarmu, podłącz go z tyłu zegara do (A12) -</p>	
<p> UWAGA: Jeśli chcesz wyłączyć alarm, gdy dzwoni, naciśnij krótko przycisk ALARM  (A3).</p> <p>Jeśli nie chcesz, aby budzik dzwonił (całkowicie go wyłącz), naciśnij krótko przycisk ALARM  (A3), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM  (A3), aż alarm wyłączony zostanie wyświetlony na ekranie.</p>	<p>OFF (wyłączony)</p>
<p>Jeśli chcesz aktywować Alarm 2, powtórz powyższą procedurę, ale krótko naciśnij dwukrotnie ALARM  (A3).</p>	

11.3 Ustawianie światła do budzenia.

<p>- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (A5), aż na wyświetlaczu pojawi się  .</p> <p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8), aby ustawić światło budzenia na Wył., 15 lub 30 lub minuty.</p> <p>- Światło budzika będzie stopniowo rozjaśniało się, zanim włączy się alarm.</p>	
---	---

11.4 Dźwięk alarmu

<p>- Naciśnij przycisk TONE  (A6), gdy zegar jest w normalnym trybie czasu.</p> <p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8), aby ustawić ton na jeden z 10 możliwych poziomów.</p>	<p>F05</p>
--	------------




11.5 Głośność alarmu

<p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8) w normalnym trybie czasu, aby ustawić głośność alarmu. Głośność domyślna to U08, a poziom maksymalny to U20.</p>	<p>U08</p>
---	------------

11.6 Podłączanie wibratora Shaker

<p>- Podłącz wibrator do tylnego gniazda  (A12).</p>	
---	--

11.7 Funkcja podświetlenia

<p>- Krótko naciśnij przycisk LIGHT  (A7) w normalnym trybie wyświetlania czasu. Lampka zaświeci się.</p>	
<p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8) regulując jasność światła. Pokazano domyślne natężenie L07, a maksymalna jasność to L15.</p>	<p>L07</p>
<p>- Ponownie naciśnij przycisk LIGHT  (A7). Aby wyłączyć światło.</p>	

 
 
11.8 Funkcja radia

<p>- Naciśnij przycisk RADIO (A4) w normalnym trybie czasu. Aktualnie ustawiona częstotliwość radiowa pojawi się na wyświetlaczu.</p>	
<p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8), aby ustawić żądaną częstotliwość radiową.</p> <p>Wskazówka: aby rozpocząć skanowanie automatyczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8), aż rozpocznie się skanowanie, a następnie zwolnij go ponownie.</p>	
<p>- Naciśnij przycisk TONE (A6), aby ustawić domyślną głośność: U06 pojawi się na wyświetlaczu.</p> <p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8), aby wyregulować głośność. Maksymalna głośność to U12.</p>	<p>U06</p>


11.9 Zaprogramowana stacja radiowa / Słuchanie zaprogramowanej stacji radiowej

<p>- Podczas słuchania naciśnij i przytrzymaj przycisk SET MEM (A2), aż pojawi się S01. Bieżąca stacja radiowa jest zapisana w S01.</p> <p>- Wybierz nową stację radiową, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET MEM (A2), aż pojawi się S02. Nowa żądana stacja radiowa jest zapisywana w S02.</p> <p>Można zapisać maksymalnie 10 stacji radiowych. Powtórz ten proces, aby zapisać inne zaprogramowane stacje.</p>	<p>S01 S02</p>
<p>Aby użyć pamięci rejestrów, w trybie radia naciśnij przycisk SET MEM (A2), pojawi się S01 lub naciśnij ponownie, aby wyświetlić przycisk S02 i TONE (A6), aby zatwierdzić</p>	<p>S01 S02</p>



 
11.10 Funkcja dobranoc



<p>- Włącz światło lub radio, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  (A5), a na wyświetlaczu pojawi się komunikat SLEEP OFF.</p> <p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8), aby wybrać żądany czas „wyłączenia” od 5 minut do 90 minut.</p> <p>- Na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona SLEEP</p>	<p>SLEEP OFF (uśpienie wyłączone)</p> <p>SLEEP (uśpienie)</p>
<p>- Jeśli chcesz zobaczyć, ile czasu pozostało do wyłączenia światła / radia, naciśnij krótko i przytrzymaj przycisk  (A5).</p>	

11.11 Podświetlenie wyświetlacza


<p>- Wciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT  (A7), aż U03 pojawi się w normalnym trybie czasu.</p> <p>Regulacja jasności wyświetlacza poprzez każdorazowe naciśnięcie przycisku Light. Jasność zmienia się U03> U04> U01> U02, maksymalna jasność to U04.</p>	<p>U03</p>
---	------------

11.12 Funkcja odtwarzania MP3

<p>- Naciśnij przycisk RADIO  (A4).</p> <p>- Podłącz MP3 do tylnego gniazda  (A9) kablem.</p> <p>- AU na wyświetlaczu.</p>	<p>AU</p>
<p>- Naciśnij przycisk TONE  (A6). Na wyświetlaczu pojawi się domyślna głośność U06.</p> <p>- Naciśnij przycisk W GÓRĘ ▲ lub W DÓŁ ▼ (A8), aby ustawić głośność, a maksymalna głośność to U12.</p>	<p>U06</p>

 **UWAGA:** gdy kabel audio jest podłączony do tylnego gniazda  (A9), tryb radia nie jest dostępny.

11.13 Funkcja ładowarki do smartfona

<p>- Podłącz swój smartfon kablem USB do tylnego gniazda USB  (A10), aby naładować</p>	
---	--

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>