

**ModuPlug
HDC MHX 3 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC MHX 3 MC
Nr zam.	1429340000
Wykonanie	Moduł
GTIN (EAN)	4050118233599
J. op.	1 Szt.

**ModuPlug
HDC MHX 3 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14,5 mm	Szerokość (cale)	0,571 inch
Wysokość	40,75 mm	Wysokość (cale)	1,604 inch
Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Masa netto	9,02 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	3
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	690 V	Napięcie pomiarowe według UL/CSA	600 V
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	40 A	Stopień zanieczyszczenia	3
Typ	złącze męskie	Typoszereg	ModuPlug
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	8 kV	Wymagane otwory wtykowe	1
Wytrzymałość izolacji	10 ¹² Ω	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

Wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 16	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8

Connection data

Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 16	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8

Design

Rodzina produktów	ModuPlug	Rodzaj produktu	Moduł
Typ	złącze męskie	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane

General data

Liczba biegunów	3	Cykle wpinania	≥ 500
-----------------	---	----------------	-------

Material

Klasa palności wg UL 94	V-0	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
-------------------------	-----	----------	---

**ModuPlug
HDC MHX 3 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

 

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP


ModuPlug HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rysunki

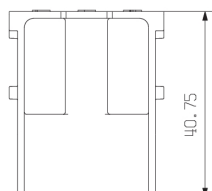


**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K1.5:**

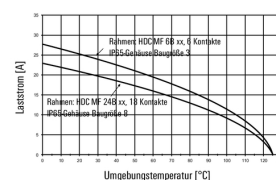

**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**

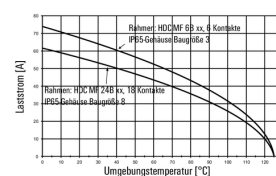

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K1.5:**

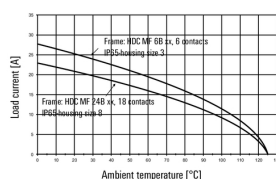

**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**

