

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Radio internetowe Reflexion HRA1260i

Nr produktu 1672559



Wstęp

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.




Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną pracę, należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi! Podręcznik ten należy do tego produktu. Zawierają one ważne informacje dotyczące prawidłowego działania i obsługi. Należy brać pod uwagę zasady prawidłowej eksploatacji oraz obsługi, zwłaszcza, gdy oddajemy produkt osobom trzecim. Pamiętaj, aby przechowywać niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości!


Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.
Wszystkie prawa zastrzeżone

W razie jakichkolwiek pytań technicznych należy skontaktować się z nami pod adresem/telefonem:

Klient indywidualny:


 bok@conrad.pl


 801 005 133*
(12) 622 98 00

 (12) 622 98 10

Klient biznesowy:

 b2b@conrad.pl

 (12) 622 98 22

 (12) 622 98 10

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Wykrzyknik w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność w literaturze towarzyszącej urządzeniu ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania), które powinny być zawsze przestrzegane.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może być na tyle duże, że może stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym dla osób.



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy pod żadnym pozorem otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik może naprawić. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat.



Nie należy narażać urządzenia na wilgoć lub zamoczenie.



Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.



Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zawsze zapewnić niezakłócony dopływ świeżego powietrza. Nie należy umieszczać urządzenia na dywanach lub w pobliżu zasłon i nie instalować go na regałach z książkami.



CZYTELNE WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM Zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas używania tego przenośnego radia, zwłaszcza w obecności dzieci. są obecni.

Bezpieczeństwo i instalacja urządzenia

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie jej na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz na tylnej stronie maszyny.

- Uwaga przy obchodzeniu się z zasilaczem sieciowym! Zasilacz sieciowy może być podłączony tylko do napięcia sieciowego 100-240 V~, 50/60 Hz. Nigdy nie należy próbować używać zasilacza wtykowego o innym napięciu.
- Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Zasilacz wtykowy może być podłączony dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z przepisami.
- Jeśli zasilacz wtykowy jest uszkodzony lub jeśli urządzenie wykazuje inne uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać.
- Przy odłączaniu zasilania od gniazda należy wyciągać wtyczkę, a nie kabel.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub innej wilgoci.
- Unikać wystawiania urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
- Nie zabieraj urządzenia w pobliże wanny, baseny lub rozpryskiwanie Woda w eksploatacji.
- Nie należy umieszczać żadnych pojemników z cieczą, np. wazonów z kwiatami, na urządzeniu. Mogłyby one a wyciekająca ciecz może przewrócić się na znaczne szkody lub ryzyko związane z porażeniem prądem.
- Jeśli ciało obce lub ciecz dostanie się do urządzenia Jeśli dojdiesz do punktu, w którym nastąpi przerwa w dostawie prądu, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie należy zlecić kontrolę urządzenia wykwalifikowanemu serwisowi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że porażenie prądem.
- Nie otwieraj obudowy. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie próbuj samemu naprawiać uszkodzonego urządzenia. Naprawy należy zawsze wykonywać w jednym z naszych punktów serwisowych.
- W żadnym wypadku nie należy otwierać urządzenia - może to wykonać tylko serwisant.
- Przedmioty obce, np. igły, monety itp. nie mogą znajdować się wewnątrz urządzenia.
- Na urządzeniu nie można umieszczać żadnych otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na używanie tego urządzenia bez nadzoru.
- Prace konserwacyjne należy zawsze zlecać wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie narażasz siebie i innych.
- Nie należy dotykać styków przyłączeniowych z tyłu urządzenia metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to prowadzić do zwarcia.

- Urządzenie pozostaje podłączone do zasilania sieciowego nawet po wyłączeniu go w trybie czuwania. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz zasilacz AC od gniazdka sieciowego. Należy tylko wyciągnąć wtyczkę zasilania.
- Nie należy słuchać muzyki na wysokim poziomie głośności. Może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu użytkowania urządzenia.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Zabronione jest dokonywanie zmian w urządzeniu.
- Uszkodzone urządzenia lub uszkodzone akcesoria nie mogą być dłużej używane.
- **OSTRZEŻENIE:** Zasilacz sieciowy jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.

Ważna uwaga dotycząca utylizacji:



Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja chroni środowisko i ludzi przed ewentualnymi negatywnymi skutkami.

Prawidłowa utylizacja tego produktu: To oznaczenie wskazuje, że ten produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać ten produkt recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.



Urządzenie należy do klasy II lub podwójnie izolowanego urządzenia elektrycznego. Jest on zaprojektowany w taki sposób, że nie jest wymagane żadne bezpieczne połączenie z masą elektryczną.

Konfiguracja urządzenia


- Umieścić urządzenie na twardej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnić dobrą wentylację.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, podłogi w pobliżu zasłon i wieszaków ściennych. Może to spowodować przerwanie niezbędnej cyrkulacji powietrza. To może doprowadzić do pożaru.
- Nie należy umieszczać urządzenia za zasłonami, stropami lub zasłaniając gazetami.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i miejsc z nadmiernym zapyleniem.
- Należy pamiętać, że stopy urządzenia mogą pozostawiać kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Używaj ochrony pomiędzy meblami a urządzeniem.
- Nie wolno wybierać lokalizacji w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. w kuchni lub saunie, ponieważ opady wody kondensacyjnej mogą uszkodzić urządzenie. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w suchym środowisku i w umiarkowanym klimacie i nie może być narażone na kapiącą lub rozpryskującą się wodę.
- Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
- Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie używane są lampy energooszczędne, działanie urządzenia może zostać zakłócone.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego do ciepłego otoczenia, wewnątrz urządzenia może skraplać się wilgoć. W tym przypadku należy odczekać około godziny przed uruchomieniem urządzenia.
- Upewnij się, że kabel zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania! Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia.
- Aby podłączyć do sieci elektrycznej, należy włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda.
- Używaj odpowiedniego, łatwo dostępnego połączenia sieciowego i unikaj używania wielu gniazdek!
- Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- W przypadku awarii lub pojawienia się dymu i nieprzyjemnych zapachów z obudowy, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego!
- Zanim wybuchnie burza, należy odłączyć zasilanie od gniazdka ściennego.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, np. przed dłuższą podróżą, należy odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego.

Sposób zastosowania

Urządzenie jest przeznaczone do odbioru audycji radiowych w systemie FM oraz jako odtwarzacz muzyczny do odtwarzania plików muzycznych przez Internet. Każde inne lub dalsze użycie jest uważane za niewłaściwe.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Budowa Radia

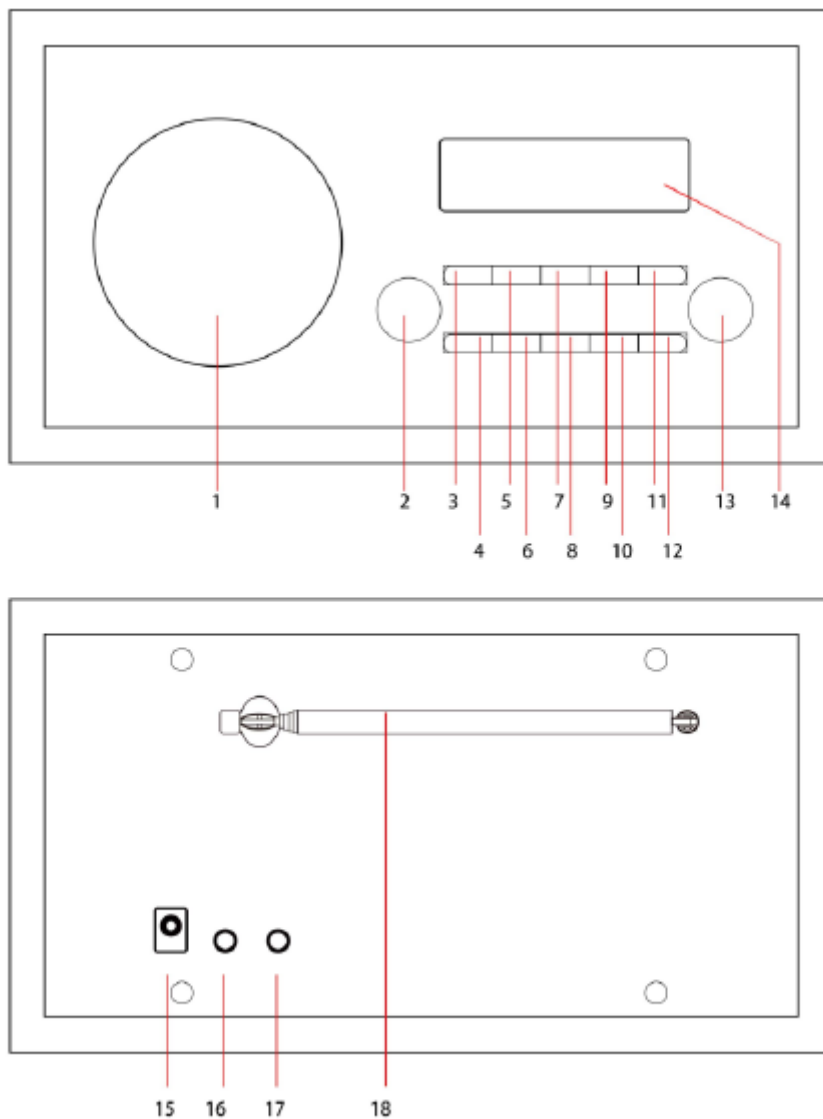

1. GŁOŚNIK
2. REGULACJA GŁOŚNOŚCI (VOLUME+/-)
3. PRZYCISK CZUWANIA
4. PRZYCISK MODE (INTERNET/FM/AUX)
5. PRZYCISK SCAN
6. PRZYCISK USTAWIEŃ WSTĘPNYCH
7. MENU BUTTON
8. PRZYCISK EQ
9. PRZYCISK BACK
10. PRZYCISK UŚPIENIA
11. PRZYCISK ALARMOWY
12. PRZYCISK WYCISZENIA
13. KONTROLA STROJENIA
14. WYŚWIETLACZ LCD
15. DC JACK
16. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE
17. AUX IN JACK
18. ANTENA

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Stosować z zasilaczem sieciowym

Podłączyć dostarczony kabel zasilający do gniazda DC 9V z tyłu urządzenia.

Drugi koniec kabla należy podłączyć do gniazdka ściennego. Upewnij się, że oba końce są mocno połączone, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

OBSŁUGA

PIERWSZE URUCHOMIENIE.

Naciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie.

UWAGA: Urządzenie zawsze uruchamia się w ostatnim trybie pracy.

Gdy urządzenie zostanie uruchomione po raz pierwszy, uruchomi się w trybie online. Jeśli chcesz wykonać ustawienia sieci w późniejszym czasie i skorzystać z trybu FM Tryb FM, wybierz Nie w "Ustawieniach sieciowych? Tak/Nie".

Następnie naciskaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się FM lub AUX.

OGÓLNE:

Obróć pokrętkę TUNING, aby poruszać się po strukturze menu.

Nacisnąć kontrolkę TUNING, aby potwierdzić wybór menu.

Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu.

Obróć pokrętkę VOLUME (VOLUME+/-), aby wyregulować poziom głośności.

USTAWIENIA SIECIOWE

Gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy, uruchamia się w trybie online.

WSTĘPNA KONFIGURACJA SIECI

1. Aby włączyć zasilanie, należy nacisnąć przycisk STANDBY. Urządzenie uruchomi się w trybie internetowym.
2. Poczekaj, aż zobaczysz "Network Setup? Tak/Nie"
3. Obróć pokrętkę TUNE na Tak i naciśnij pokrętkę TUNE, aby potwierdzić. wpis.
4. System będzie szukał dostępnych sieci.

UWAGA: Jeśli nie znaleziono żadnej sieci lub jeśli sieć nie jest wymieniona na liście Naciśnij przycisk SCAN, aby ponownie wyszukać lub zmienić lokalizację.

TRYB INTERNETOWY

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb internetowy. Jeśli urządzenie jest już podłączone do sieci, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli konfiguracja musi być jeszcze wykonana, należy postępować zgodnie z powyższą procedurą NETWORK SETUP.

LISTA STACJI

1. Obróć i naciśnij pokrętkę TUNE, aby przewijać różne internetowe stacje radiowe.
2. Nacisnąc pokrętkę TUNE, aby wybrać i odtworzyć stację.

WYBÓR NOWEJ STACJI:

1. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do listy stacji.
2. Naciśnij pokrętkę TUNE, aby potwierdzić wybór i rozpocząć odtwarzanie.

USTAWIENIA INTERNETOWE ZAPROGRAMOWANEJ PAMIĘCI:

1. wybrać stację, która ma zostać zapisana jako zaprogramowana (ulubiona), za pomocą przycisku sterującego TUNE.
2. Nacisnąc i przytrzymać przycisk PRESET, aż na wyświetlaczu zacznie migać napis "Preset 1".
3. Obrócić regulator TUNE, aby wybrać pozycję programu (1-20) i nacisnąć przycisk TUNE, aby potwierdzić.
4. Powtarzać kroki 1-3, aż wszystkie żądane stacje zostaną zapisane jako ulubione.

WYBÓR ZAPROGRAMOWANEJ PAMIĘCI INTERNETOWEJ:

- Wybierz kolejno opcje Channel List > Favorites. Wszystkie stacje zapisane jako stacje zaprogramowane są tutaj wymienione.
- Krótkie naciśnięcie przycisku PRESET prowadzi do szybkiego wyboru, aby bezpośrednio wybrać zaprogramowany kanał.

USTAWIENIA

USTAWIENIA SIECIOWE:

- Skanowanie sieci: Rozpoczyna skanowanie sieci i wyświetla dostępne sieci w pobliżu.
- Kanały WiFi: Dokonaj wyboru regionu dla kanałów WiFi.
- Usuń sieć: Zarządzanie / usuwanie sieci, które zostały ustawione.
- Ustawienia widoku: Wyświetla różne wartości podłączonej sieci i adres MAC urządzenia.

JĘZYK:

- Wybierz pomiędzy angielskim i niemieckim językiem menu.

WERSJA:

- Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.

RESET RADIA:

- Zresetuj radio, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i zresetować urządzenie. ustawione ponownie.

UPnP (Universal Plug and Play)

Przesyłaj muzykę ze swojego smartfonu do radia internetowego.

1. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść w tryb internetowy.
2. Naciśnij przycisk BACK podczas odtwarzania i przejdź do trybu UPnP.
3. Potwierdź wpis i wybierz urządzenie.


UWAGA: Należy pamiętać, że smartfon i HRA1260i muszą znajdować się w tej samej sieci.

DZIAŁANIE APP


1. Pobierz aplikację "iMediaShare" na swój telefon komórkowy.
2. Upewnij się, że urządzenie przenośne i HRA1260i znajdują się w tej samej sieci.
3. Otwórz aplikację iMediaShare i wybierz opcję Music on the mobile device.




4. Wybierz z listy "Piosenki".

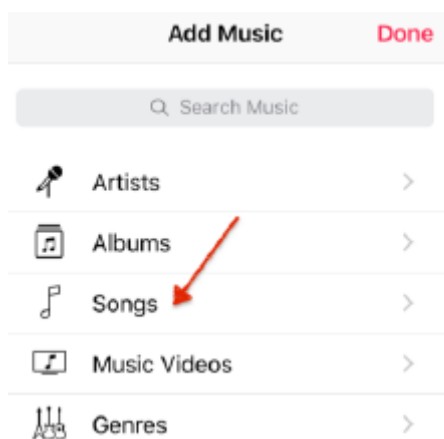

5. Wybierz swoje ulubione utwory do odtwarzania.

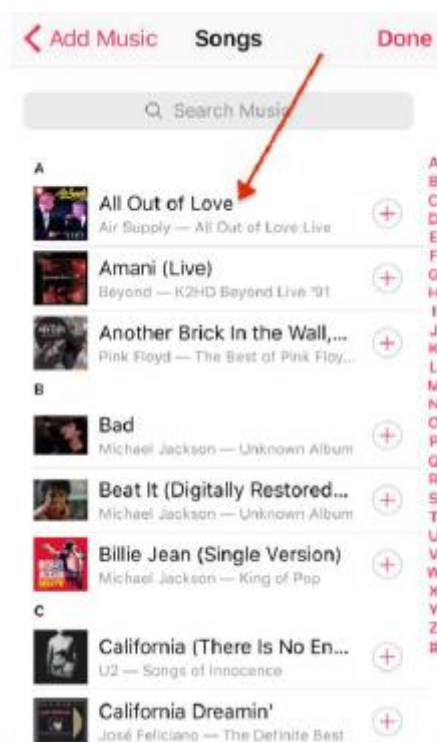

- Wybierz radio internetowe, aby odtwarzać udostępnioną muzykę, np. HRA1260i.
Teraz możesz cieszyć się swoją muzyką!

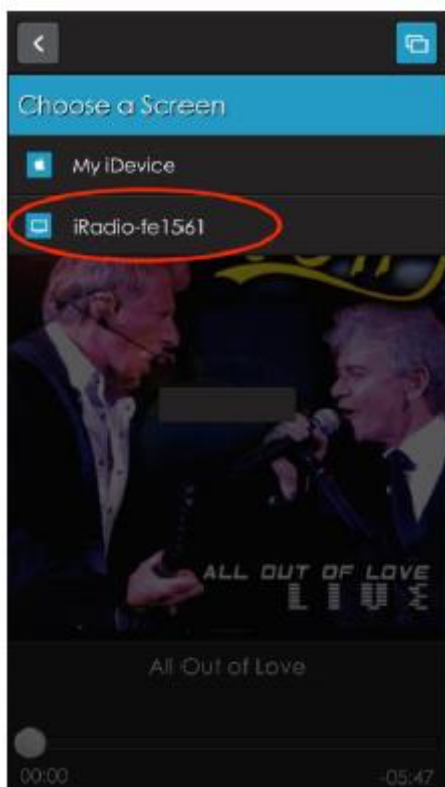

FM MODE

AUTO SCAN:

Naciśnij przycisk MODE BUTTON, aby wybrać tryb radia FM.

- Naciśnij przycisk SCAN, aby rozpocząć skanowanie.
- Po znalezieniu stacji, wyświetlana częstotliwość przestanie się poruszać, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- Jeśli odbiór nie jest dobry, można obrócić pokrętko TUNE, aby dokładnie dostroić stację.

USTAWIENIA WSTĘPNE PAMIĘCI FM:

- Wybrać stację FM, która ma zostać zapisana jako zaprogramowana, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET.
- Na wyświetlaczu pojawi się migający napis "P01" (P01 jest aktualnym numerem programu).
- Obrócić regulator TUNE, aby wybrać pozycję programu (1-10) i potwierdzić wpis, naciskając przycisk TUNE.

4. Powtarzać proces 1-3, aż wszystkie żądane stacje radiowe zostaną zapisane na liście programów.

WYBÓR ZAPROGRAMOWANEJ PAMIĘCI FM:

1. Aby wybrać zaprogramowaną stację, nacisnąć przycisk PRESET.
2. Obrócić regulator TUNE, aby wybrać żądaną stację.
3. Nacisnąć przycisk TUNE, aby potwierdzić wybór.

USTAWIANIE ALARMU

WŁĄCZ TIMER

1. Jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, wciśnij PRZYCISK ALARMU.
2. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać ALARM 1 lub ALARM.
3. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis.
4. Wybierz „WŁĄCZONY” i potwierdź wpis.
5. Obróć i naciśnij TUNE CONTROL, aby ustawić czas timera.
6. Teraz wybierz dźwięk alarmu (Internet, FM, brzęczyk).
7. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis i zapisać timer.

Uwaga: Jeśli wybierzesz radio internetowe jako dźwięk alarmu, upewnij się, że radio jest już pomyślnie podłączone do domowej sieci WiFi.

WYŁĄCZANIE ALARMU

1. Aby wyłączyć budzik, po prostu wciśnij PRZYCISK ALARMU podczas budzenia.
2. Alarm wyłączy się automatycznie po 59 minutach, chyba że zostanie wyłączony ręcznie.

WYŁĄCZANIE TIMERA

1. Wciskamy PRZYCISK ALARMU.
2. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać ALARM 1 lub ALARM 2.
3. Wybierz „wył.”, Aby wyłączyć alarm.
4. Wciśnij TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis i wyłączyć timer.

AUX-IN

1. Podłącz kabel AUX (brak w zestawie) do wyjścia AUX urządzenia zewnętrznego (np. Odtwarzacza MP3) i wejścia AUX-IN HRA1260i.
2. Wciskamy PRZYCISK TRYBU aby wybrać tryb AUX.
3. Włącz urządzenie zewnętrzne i rozpocznij odtwarzanie.
4. Kontroluj głośność za pomocą urządzenia zewnętrznego i dostrój głośność na HRA1260i.

MENU

W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj PRZYCISK MENU przez 3 sekundy.

1. Ustaw zegar: ustaw godzinę ręcznie.
2. WERSJA MCU: Wyświetla wersję modelu.
3. ErP (automatyczne wyłączenie)
 - a. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać funkcję ErP.
 - b. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis.
 - d. Przekręć TUNE CONTROL, aby wybrać opcję Włącz / Wyłącz.
2. Enable = Aktywuj Disable = Dezaktywuj
 - d. Naciśnij przycisk TUNE CONTROL, aby potwierdzić wpis.
 - e. Po aktywowaniu (Enable) funkcji urządzenie wyłącza się po 15 minutach, jeśli głośnik nie odtwarza żadnego dźwięku.

Po dezaktywacji funkcji ErP (Disable) urządzenie nie jest wyłączone i działa do momentu ręcznego wyłączenia.

EQ

Naciśnij przycisk EQ BUTTON, aby wybrać jeden z 4 trybów EQ:

Pop, Rock, Classic, Flat

WŁĄCZNIK CZASOWY

1. Naciśnij przycisk SLEEP podczas pracy, aby aktywować minutnik trybu uśpienia.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby przełączać się pomiędzy różnymi ustawieniami. ustawienia opcji: 120, 90, 60, 30, wyłączone.

Przykład: Wybranie opcji 120 oznacza, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 120 minutach.

MUTE

1. Naciśnij przycisk MUTE, aby aktywować funkcję wyciszenia.
2. Naciśnij ponownie przycisk MUTE, aby wyłączyć funkcję wyciszenia.

Specyfikacja techniczna

Wejście zasilacza	AC100-240V ~ 60 / 50Hz
Wyjście zasilacza	DC9V / 1000mA
Zużycie energii	12W
Maksymalna moc muzyczna	24W
Gniazdo AUX in	3,5 mm
Temperatura robocza	5 ° C - + 40 ° C

WYPOSAŻENIE

Instrukcja obsługi	1
Zasilacz sieciowy	1

Uwaga: dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG niniejszym oświadcza, że typ systemu radiowego HRA1260i jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym.

<http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklaerung.html>

Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemne.

Twój zespół UltraMedia