



HSM SECURIO C14 - 4 x 25 mm




Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C14

Mała, cicha i niezawodna – doskonale sprawdzi się w domowym biurze. Zerowy pobór energii w trybie czuwania, wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika – wszystko to w nowoczesnym wzornictwie.

Parametry

Numer zamówienia:	2253111	Szerokość otworu wlotowego:	225 mm
EAN	4026631053983	Pojemność kosza:	20 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	184
Rozmiar cięcia:	4 x 25 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 55 - 60 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	366 x 258 x 405 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	5 - 6	Waga maszyny:	4,5 kg
Pobór mocy silnika:	160 W	Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

Informacje o produkcie

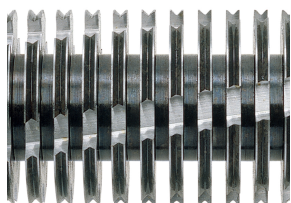

Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.



Niszczarka w ogóle nie pobiera energii w trybie czuwania.



Łatwo zdejmowana górna część obudowy umożliwi opróżnianie pojemnika na odpady – praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia podnoszenie.



Cicha praca

Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.



Blue Angel

Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.



Funkcja zapobiegania zacięciu papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.



 
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



* HSM SECURIO C14, C16