

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 001687382

**Schładzacz powietrza 1687382, 10 W,
(DxSxW) 17 x 17 x 17 cm, Głośność pracy
60 dB, biały, szary**





Drodzy klienci,
Dziękujemy za zaufanie i zakup schładzacza powietrza Arctic Air Cooler. Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu. Zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia i obsługi produktu. Jeśli przekazesz produkt innym osobom, pamiętaj o przekazaniu tego podręcznika. Zachowaj ten podręcznik, aby przeczytać go ponownie w dowolnym momencie!


Zakres dostawy

- Schładzacz powietrza
- Kabel USB
- Zasilacz USB
- Instrukcja obsługi



Opis i elementy sterujące




1. Diody LED prędkości wentylatora
2. Przycisk włączenia / wyłączenia
3. Tylna kratka
4. Zbiornik na wodę
5. Przycisk podświetlenia
6. Przycisk ustawienia prędkości
7. Przednia kratka
8. Suwak dopasowania siatki

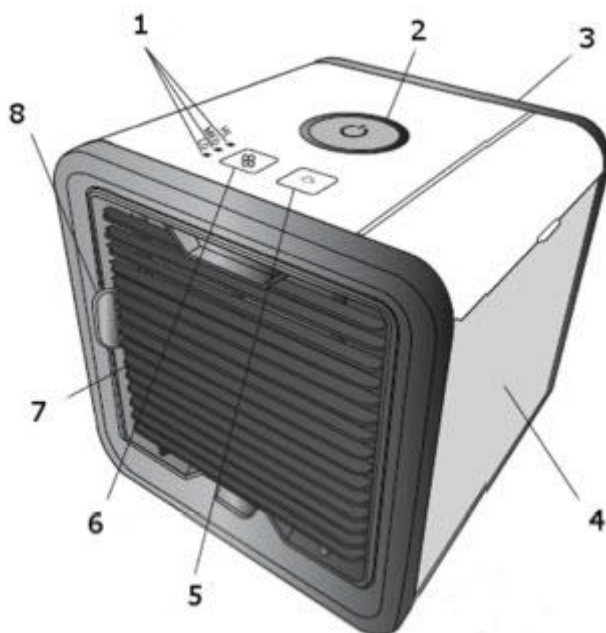



 
Przygotowanie do uruchomienia

1. Umieść Arctic Air na płaskiej powierzchni (patrz Rysunek 1).
2. Otwórz pojemnik i napełnij go wodą (patrz Rysunek 2). Zalecamy używanie dzbanka lub miarki.
3. Podłącz zasilacz USB do gniazda elektrycznego. Włóż szerszy koniec kabla USB do adaptera, a mniejszy koniec do gniazda zasilania z tyłu Arctic Air (patrz Rysunek 3).

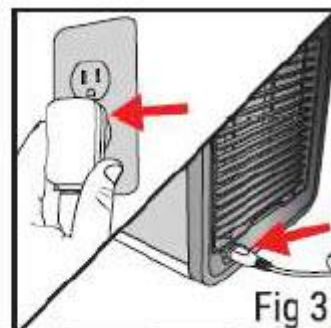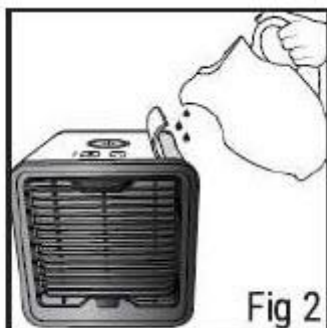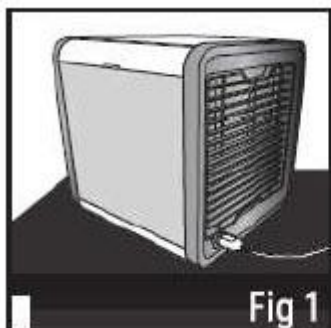Uwaga: Można również podłączyć szerszy koniec kabla USB do portu USB komputera i zasilić Arctic Air za pomocą komputera.



Użycie

1. Naciśnij przycisk włączenia / wyłączenia, aby włączyć urządzenie (patrz Rysunek 4).
2. Naciśnij przycisk , aby ustawić prędkość wentylatora. Możesz wybrać Niski, Średni lub Wysoki. Aktualnie używana prędkość wentylatora jest wskazywana przez diodę LED obok przycisku (patrz Rysunek 5).
3. Naciśnij , aby wybrać kolor podświetlenia tacy. Możesz wybrać stały kolor lub alternatywne kolory. (Kolejność kolorów: niebieski, czerwony, biały, cyjan, magenta, żółty, zielony i obrót kolorów.)
4. Aby dostosować intensywność światła koloru, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . Zacznie migać zbiornik wody. Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać Wysoki, Średni lub Niski. Pamięć zacznie migać po 3 sekundach i potwierdzi nowe ustawienie.
5. Za pomocą suwaka na przedniej kratce wyreguluj kierunek przepływu powietrza (patrz Rysunek 7).
Pozycja w dół - powietrze przepływa w górę.
Pozycja środkowa - powietrze przepływa w prostej płaszczyźnie.
Najwyższa pozycja - powietrze płynie w dół.
6. Aby wyjść, naciśnij ponownie przycisk włączenia / wyłączenia a urządzenie wyłączy się.

Uwaga: zalecamy wyłączenie Arctic Air z najwyższą prędkością (HIGH) przez co najmniej 5 minut przed jego wyłączeniem, aby mógł wyschnąć.



Niski poziom wody

Jeśli poziom wody w zbiorniku jest niski, zbiornik będzie migał 3 razy na żółto co 60 sekund. Po uzupełnieniu wody w zbiorniku światło będzie działać normalnie.


 
Porady:

- Umieść Arctic Air na podwyższonym miejscu, takim jak stół lub kredens. Przestrzeń wokół ciebie ostygnie najszybciej.
- Po napełnieniu zbiornika i przed włączeniem Arctic Air, pozostaw filtr na około 3 minuty, aby całkowicie wchłonąć wodę. Spowoduje to wyjęcie chłodniejszego powietrza z urządzenia.
- Pozostań kilka stóp od Arctic Air. Efekt jest najlepiej wyczuwalny, gdy siedzisz przed przednią kratką.
- Przy niskiej prędkości Arctic Air będzie pracował przez około 8 godzin z jednym zbiornikiem wody. Filtr pozostaje wilgotny po opróżnieniu zbiornika, a Arctic Air ostygnie przez pewien czas.

**Czyszczenie i konserwacja**




Zalecamy czyszczenie zbiornika wody i wnętrza urządzenia raz w tygodniu. Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących, ale tylko miękką szmatkę, którą w razie potrzeby można zwilżyć zwykłym środkiem do mycia naczyń. Aby zapewnić prawidłowe działanie, wymień filtr wody co najmniej raz na 6 miesięcy. Możesz kupić nowy filtr na stronie www.ArcticAirFilter.com lub napisz do nas na adres arcticair@worldpackusa.com.

Zmiana filtra

Filtr wody powinien się zmieniać co 6 miesięcy lub gdy czujesz, że Arctic Air nie działa normalnie. Filtr wody świeci się na żółto, dopóki nie zostanie zresetowany. Aby zresetować, naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy, aż taca przestanie świecić na żółto.

Procedura wymiany filtra:

1. Odłącz Arctic Air od zasilania.
2. Delikatnie naciśnij uchwyt na dole przedniej kratki i pociągnij kratkę w dół, aby odłączyć dolną część kratki (patrz Rysunek 8).
3. Chwyć filtr i ostrożnie wyciągnij go z urządzenia (patrz Rysunek 9).
4. Włóż nowy filtr do urządzenia, jak pokazano na filtrze (patrz Rysunek 10).
5. Włóż uchwyt na górze przedniej kratki i wciśnij kratkę na miejsce (patrz Rysunek 11).

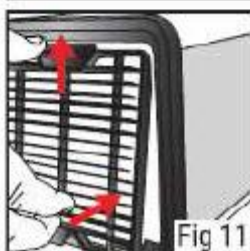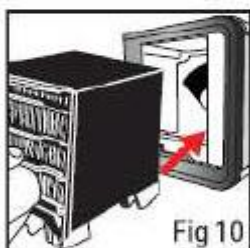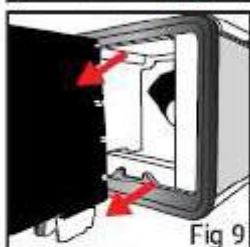



Przepisy bezpieczeństwa, konserwacja i czyszczenie

Nie ingeruj w chłodnicę powietrza ze względów bezpieczeństwa i rejestracji (CE). Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez specjalistyczną stację obsługi. Nie narażaj tego produktu na nadmierną wilgoć, nie zanurzaj go w wodzie, narażaj na wibracje, wstrząsy lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami dla dzieci i nie należą do małych dzieci! Nie pozwól, aby luźny materiał opakowaniowy. Plastikowe folie stanowią duże zagrożenie dla dzieci, ponieważ mogą zostać połknięte.



Jeśli nie wiesz, jak korzystać z tego produktu i nie znajdziesz niezbędnych informacji w instrukcji, skontaktuj się z naszym doradcą technicznym lub skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

- Nie noś Arctic Air, jeśli w zbiorniku jest woda.
- W zbiorniku używać wyłącznie czystej i, jeśli to konieczne, wody destylowanej.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Liczba trybów wentylatora.....	3
Prędkość wentylatora	2700 obr / min. / min.
Przepływ powietrza.....	85 m3 / godz.
Wymiary (szer. X wys. X gł.)	17 x 17 x 17 cm
Hałas	60 dB

**Gwarancja**

Zapewniamy 24-miesięczną gwarancję na chłodnicę Arctic Air. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego obchodzenia się, wypadku, zużycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub zmian w produkcie dokonanych przez stronę trzecią.

<http://www.conrad.pl>