

Instrukcja obsługi
USB-C™ ADAPTER WIDEO DISPLAYPORT+HDMI

Nr zamówienia 1694175

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do rozszerzenia lub utworzenia lustrzanej kopii treści wideo z urządzenia USB-C™ (na przykład komputera lub smartfona z systemem Android) na urządzenie wyświetlające HDMI lub DisplayPort (na przykład telewizor lub projektor). Ten produkt wyposażony jest w funkcję plug and play, bez potrzeby zewnętrznego zasilania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem elektrycznym itp. Należy ostrożnie przeczytać i zachować niniejsze instrukcje obsługi. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HDMI jest zarejestrowanym znakiem handlowym HDMI Licensing L.L.C.

Zawartość dostawy

- Adapter wideo USB-C™
- Instrukcja obsługi


Najnowsza instrukcja obsługi

Pobierz najnowszą instrukcję obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj pokazany kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli


Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje potencjalne ryzyko obrażeń, np. wskutek porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których bezwzględnie należy przestrzegać.




Symbol strzałki wskazuje konkretne wskazówki i porady dotyczące obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Zawsze należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.
- Podczas instalacji należy upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty lub zagięty ani że nie ulegnie uszkodzeniu przez ostre krawędzie.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

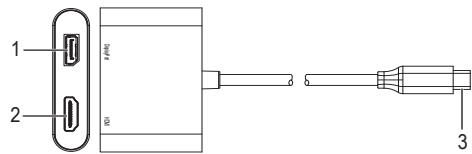

1. Wyjście DisplayPort
2. Wyjście HDMI
3. Złącze USB-C™

- Podłącz złącze USB-C™ (3) adaptera do portu USB-C™ urządzenia (np. komputera lub smartfona z systemem Android).
 - Za pomocą kabla HDMI (nie zawarty w zestawie) podłącz wyjście HDMI (2) adaptera do wejścia HDMI w urządzeniu wyświetlającym (np. w telewizorze lub projektorze) i/lub
 - Korzystając z kabla DisplayPort (nie zawarty w zestawie), podłącz wyjście DisplayPort (1) adaptera do wejścia DisplayPort w urządzeniu wyświetlającym (np. w monitorze lub projektorze).
- Wideo z urządzenia USB-C™ zostanie automatycznie wyświetlone na ekranie podłączonego urządzenia HDMI lub DisplayPort. Gdy wyjścia HDMI i DisplayPort są używane jednocześnie, maksymalna rozdzielczość wyjściowa wynosi 4K 30Hz. Gdy adapter jest podłączony do komputera, instalacja sterownika na komputerze nie jest wymagana.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem produktu wyłącz wszystkie podłączone urządzenia i odłącz wszystkie kable podłączone do produktu.
- Produkt należy czyścić suchą, pozbawioną włókien szmatką.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

Utylizacja


Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Pod koniec okresu użytkowania zutylizować produkt zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi.

Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe/	
prąd wejściowy	5V/DC, 300 mA
Rozdzielczość wyświetlania	4K (3840 x 2160 pikseli) 30 Hz (HDMI) 4K (3840 x 2160 pikseli) 60 Hz (DisplayPort) 4K (3840 x 2160 pikseli) 30 Hz (HDMI i DisplayPort równocześnie)
Złącze typu	USB-C™ wejście HDMI i wyjście DisplayPort
Kategoria kabla.....	USB-C™ do DisplayPort+HDMI MST
Długość kabla	ok. 10 cm
Warunki pracy.....	od -10 do +60°C, 20 – 80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	od -20°C do +80°C, 10 – 90 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	61,5 x 41,5 x 14,6 mm
Waga	ok. 38 g

Obsługiwane systemy operacyjne

- Dla komputerów..... z Windows®, MacOS, Linux
- Dla urządzeń mobilnych Android, Windows®

Urządzenia muszą obsługiwać DisplayPort Alternate Mode przez złącze USB-C™. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Nie obsługuje iPhone.