



SIMATIC NET, Repeater für AS-Interface zur Leitungsverlängerung im K45 Gehäuse

Allgemeine technische Daten		
Ausführung des Produkts		AS-Interface Repeater
Ausführung des Slave-Typs		kein Slave integriert
Spannungsversorgung über AS - Interface Bus		Ja
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6
Statusanzeige		LED grün
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U AS-Interface</li> </ul>		
Anschlüsse/ Klemmen		
Ausführung des AS-Interface-Anschlusses		direkter Anschluss an AS-i Flachleitung
AS-Interface		vorhanden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluß Verpolschutz</li> <li>• Gesamtstromaufnahme max.</li> </ul>	mA	20
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Schutzart IP		IP67
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



Sonstige



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=6GK1210-0SA01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=6GK1210-0SA01>

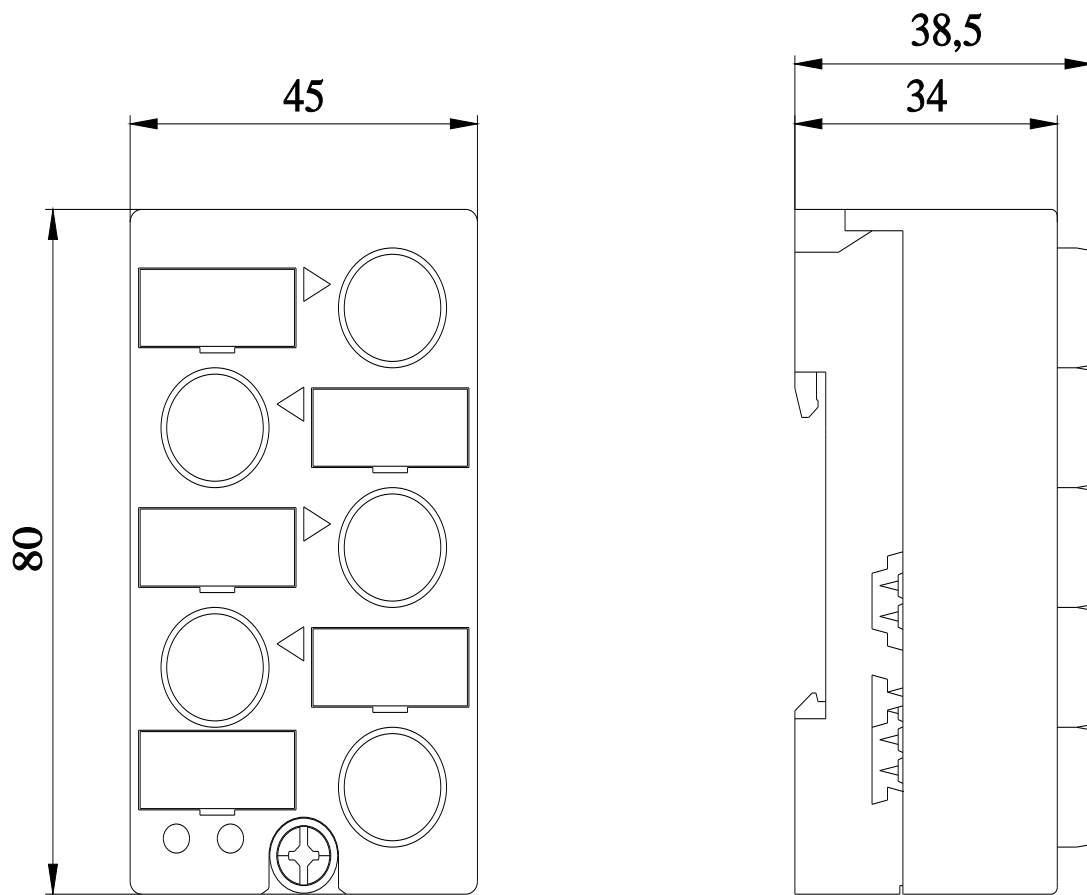

letzte Änderung:

03.02.2022 