

PL Instrukcja użytkowania

Wodoszczelna obudowa

Nr zamówienia 1310217

Nr zamówienia 1310218

Nr zamówienia 1310219

Nr zamówienia 1310220

Nr zamówienia 1806734

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do transportu wrażliwych urządzeń i elementów, które muszą być chronione przed wpływami czynników zewnętrznych, takich jak np. deszcz i kurz.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Wodoszczelna obudowa
- Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienia symboli



Symbol z wykrzyknikiem wskazuje na specjalne zagrożenia związane z obsługą, funkcjonowaniem lub warunkami pracy.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Nie użytkować produktu jako siedzenia. Nie stawać na produkcie. W wyniku tego, produkt może zostać uszkodzony. Istnieje również ryzyko urazu.
- Przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych oraz zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zabezpieczenia ładunku, obsługi ciężkich ładunków itp.
- Jeśli przy pomocy produktu odbywa się transport ciężkich przedmiotów, należy zapewnić odpowiedni pojazd (np. pojazd z platformą lub wózek transportowy).
- Odpowiednio zabezpieczyć produkt na pojeździe podczas transportu. W trakcie hamowania, przyspieszania lub skręcania, produkt może się przemieścić. Produkt i/lub pojazd mogą zostać uszkodzone. Istnieje również ryzyko urazu.
- Należy zawsze ustawiać produkt tak, aby nie mógł się przewrócić lub wyslizgnąć. Wybrać stabilny, płaski, wystarczająco duży obszar jako miejsce ustawienia.
- Trzymać produkt z dala od słonej wody, chemikaliów, kwasów i zasad.
- Należy zwrócić uwagę, aby żaden przedmiot nie został zakleszczony pomiędzy dwoma połowami obudowy.
- Jeśli kilka produktów o tej samej wielkości ma zostać ustawionych na sobie, upewnić się, że stos się nie przewróci.
- Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, tworzywo sztuczne (PP) staje się kruche i może łatwo się łamać (na przykład w wyniku upadku na twardą powierzchnię).
- Zamknąć produkt szczelnie na wszystkie zatrzaski, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i wilgoci.
- Zabezpieczyć transportowane elementy w produkcie za pomocą dołączonych piankowych wkładek lub innego odpowiedniego wypełnienia.
- Zamknąć pokrętkę do wyrównania ciśnienia, gdyż w przeciwnym razie może przenikać przez nie woda lub wilgoć. Ponadto, pokrętkę służy do wyrównywania ciśnienia przed otwarciem produktu, gdy był on transportowany pomiędzy różnicowanymi wysokościami.

Elementy obsługowe

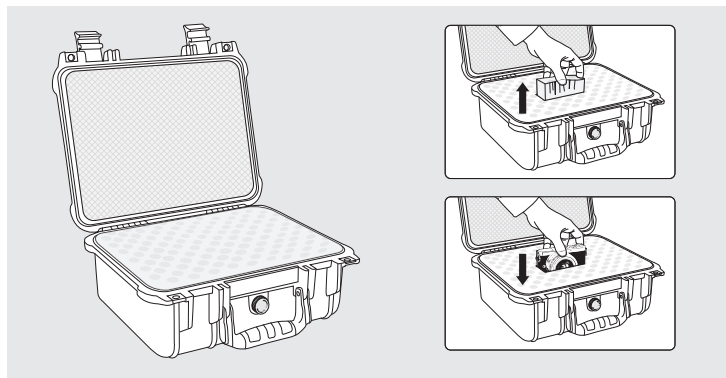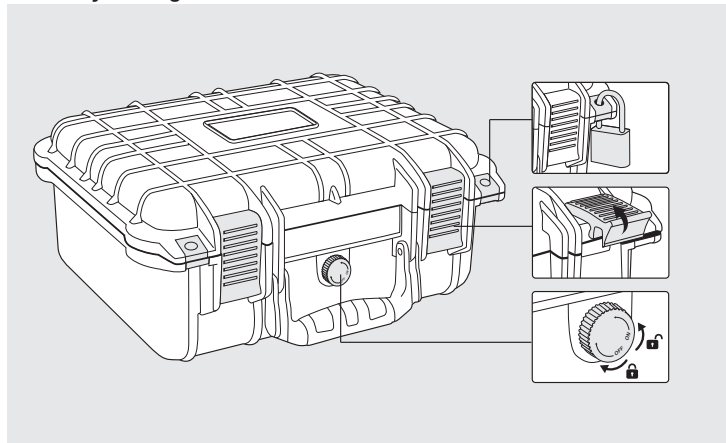

→ Nr zamówienia. 1806734 ma nieco inny wygląd, ale ogólne cechy i funkcje są takie same. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Obsługa i czyszczenie

- Czyścić produkt czystą, miękką szmatką. Szmatkę należy zmoczyć w letniej wodzie. Do usuwania cięższych zabrudzeń należy użyć dodatkowo łagodnego środka czyszczącego.
- W żadnym wypadku nie stosować agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, jako że mogą one uszkodzić obudowę (przebarwienia).

Utylizacja



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Nr zamówienia	1310217	1310218	1310219	1310220	1806734
Objętość	4,6 l	2,9 l	9 l	23,4 l	32 l
Obciążeniu	maks. 10 kg	maks. 10 kg	maks. 20 kg	maks. 25 kg	max. 30 kg
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	235 x 180 x 70 mm	210 x 150 x 75 mm	310 x 230 x 95 mm	450 x 325 x 135 mm	647 x 350 x 120 mm
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	270 x 250 x 125 mm	240 x 195 x 112 mm	350 x 295 x 150 mm	500 x 410 x 190 mm	720 x 430 x 180 mm
Waga (pusta)	1,2 kg	870 g	1,8 kg	4,7 kg	4,5 kg
Stropień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67