

Siatka ochronna

Nr zamówienia: 1889084 (moskitiera)

Nr zamówienia: 3341632 (siatka przeciwpylkowa)

Nr zamówienia: 3341367 (moskitiera)



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/download (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest siatką ochronną, którą można zamocować na oknie.

Siatka jest przeznaczona do konkretnego celu ukazanego poniżej:

Nr zamówienia	Cel
1889084	Moskitiera
3341367	Ochrona przed owadami; ochrona przed światłem UV
3341632	Ochrona przed pyłkami

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję montażu i przechować ją w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępnić stronom trzecim wraz z instrukcją montażu.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Ekran
- Taśma na rzep bez haczyków
- Taśma na rzep z haczykami
- Plastikowy pasek
- 2 zaciski przeciwwiatrowe
- 4 narożniki
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.

1. Wymyj siatkę w wodzie mydłonej łagodnym płynem do mycia naczyń.

7 Dane techniczne


7.1 Nr zamówienia 1889084 / 3341367

Nr zamówienia	1889084	3341367
Odpowiednie wymiary ramy	maks. 1300 x 1500 mm	maks. 1500 x 1300 mm
Odpowiednie powierzchnie montażowe	PVC, drewno, aluminium	PVC, drewno, aluminium
Wymiary siatki (szer. x wys.)	1300 x 1500 mm	1500 x 1300 mm
Kolor	Biały	Czarny
Ochrona UV	Nie	Tak; UVA: 44 %; UVB: 39,5 %
Otwór siatki	1,4 x 1 mm	3 x 1,06 mm
Materiał	Materiał z poliestru	Materiał z poliestru
Zmywalna	Tak	Tak
Temperatura otoczenia	od -20°C do +80°C	od -20°C do +80°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do +80°C	od -20°C do +80°C
Waga (ok.)	600 g	620 g

7.2 Artykuł nr 3341632

	3341632
Odpowiednie wymiary ramy	maks. 1500 x 1300 mm
Odpowiednie powierzchnie montażowe	PVC, drewno, aluminium
Wymiary siatki (szer. x wys.)	1500 x 1300 mm
Kolor	Czarny
Ochrona UV	Nie
Przepuszczalność pyłków	40%
Wskaźnik ochrony przed pyłkami	87% (na podstawie pyłków brzozy) tolerancji: -10%
Otwór siatki	1,4 x 0,45 mm
Materiał	Materiał z poliestru
Zmywalna	Tak
Temperatura otoczenia	od -20°C do +80°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do +80°C
Waga (ok.)	645 g


8 Montaż

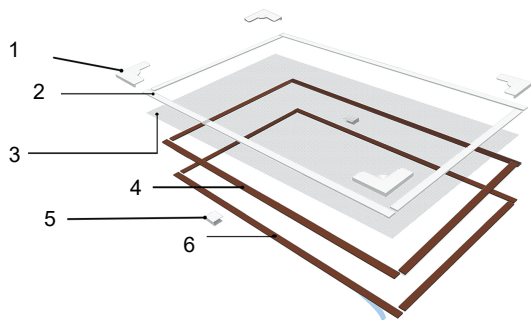


- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Narożniki | 2 Plastikowy pasek |
| 3 Siatka | 4 Taśma na rzep bez haczyków |
| 5 Zacisk przeciwwiatrowy | 6 Taśma na rzep z haczykami |



Umyj ramę okienną i poczekaj, aż wyschnie.

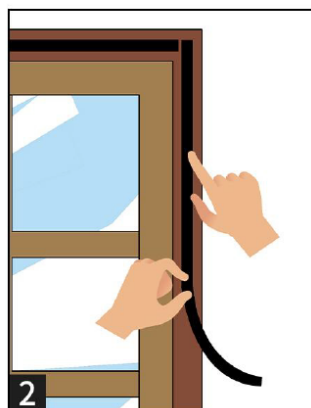


Odklej folię ochronną z taśmy na rzep z haczykami i dociśnij do ramy okiennej.

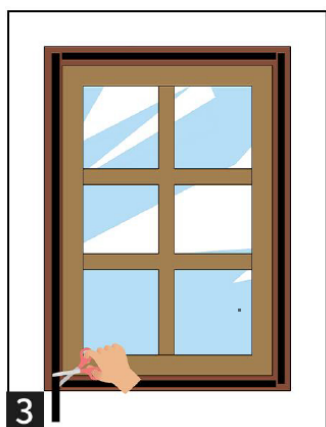


Odetnij nadmiar taśmy na rzep z haczykami.




Umocuj taśmę na rzep bez haczyków na tej z haczykami.

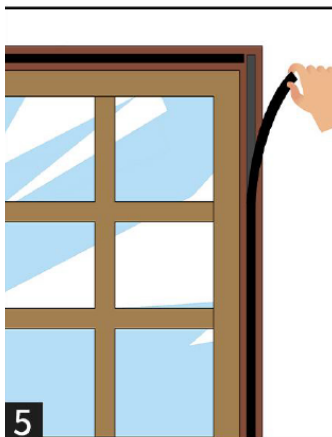


Odczep folię ochronną z taśmy na rzep bez haczyków.

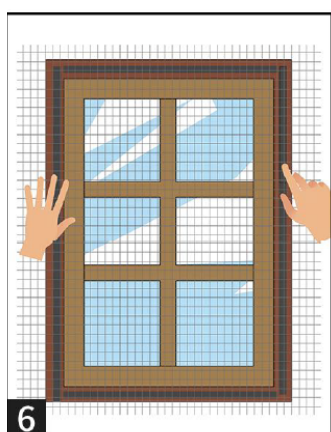


Położ siatkę płasko na przylepnej stronie taśmy na rzep bez haczyków.

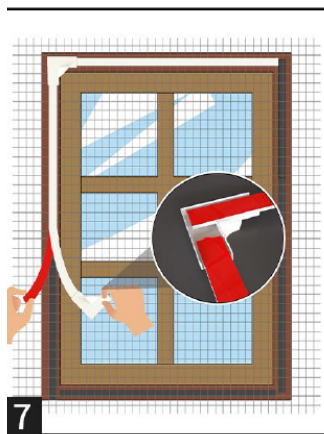


Odklej folię ochronną z plastikowego paska. Wsuń plastikowe paski w narożniki.

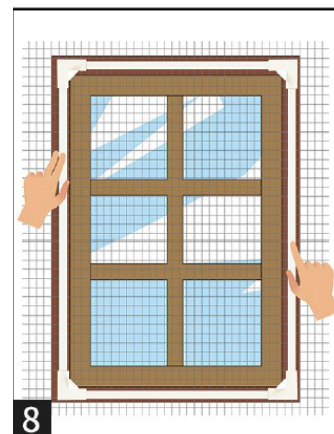


Mocno dociśnij, aż pozostaną w miejscu.

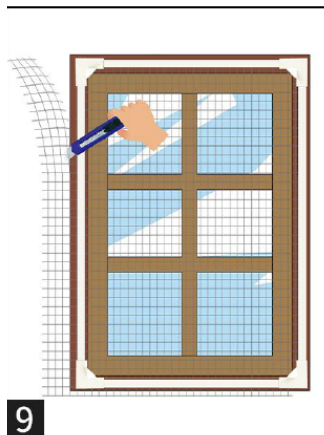

Odetnij nadmiar siatki wzdłuż krawędzi plastikowego paska.

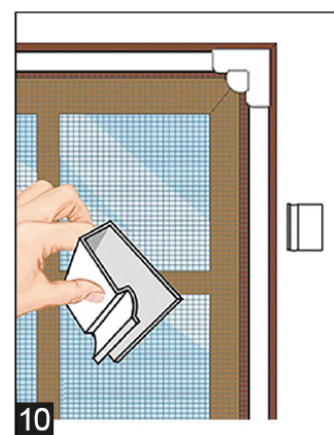

1. Usuń warstwę ochronną z zacisków przeciwwiatrowych.
2. Na 1/3 wysokości od góry ramy okiennej umocuj jeden zacisk przeciwwiatrowy po lewej stronie ramy okiennej, a drugi po prawej.

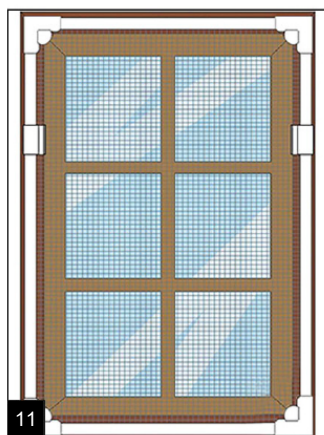

Siatka została zamontowana.

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*1889084 3341632 3341367_V1_1124_jh_mi_pl 27021599512069003 I4/O1 en