


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001911241

Timer TFA Dostmann Timer Cube cyfrowy biały



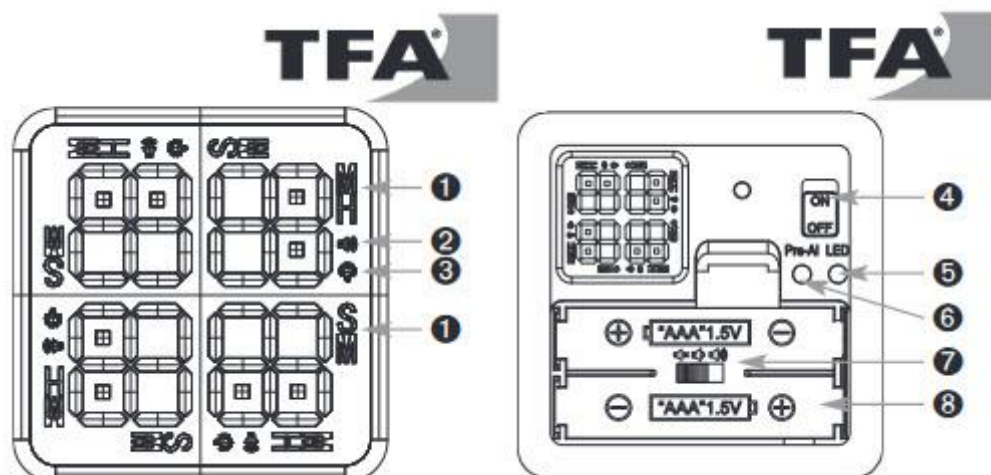

1. Wyświetl odliczanie w M-S
2. Aktywowany symbol alarmu wstępnego
3. Symbol LED włączony
4. Wyłącznik czasowy włączony / wyłączony
5. Przycisk LED
6. Przycisk Pre-AL
7. Wyłącz dźwięk alarmu/cichy/głośny
8. Komora baterii

Dziękujemy za wybranie tego instrumentu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
- Przestrzeganie i respektowanie instrukcji zawartych w podręczniku zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Dla twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.



Uwaga!
Ryzyko zranienia:

- Urządzenie i baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i śmierci. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uwieczona w ciele, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować ponownie. Ryzyko wybuchu!
- Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami.
- Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy nosić odporne na chemikalia rękawice ochronne i okulary ochronne.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Chronić przed wilgocią.

3. Pierwsze kroki


- Otwórz komorę baterii.
- Ustaw przełącznik dźwięku alarmu w komorze baterii w żądanej pozycji (patrz rozdział 4.1.1).
- Włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V, zgodnie z ilustracją.
- Przesuń przełącznik ON/OFF (włączony / wyłączony) do pozycji ON (włączony).
- Urządzenie powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym, a wszystkie segmenty zostaną przez chwilę wyświetlone.
- Ponownie zamknij komorę baterii.
- Urządzenie jest gotowe do użycia.

4. Działanie

- Zegar kostkowy ma 4 zaprogramowane czasy odliczania. Umieść kostkę na gładkiej i równej powierzchni, tak aby żądany czas był skierowany do góry.
- Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i rozpocznie się odliczanie.
- Wyświetlacz czasu odlicza sekundy, a dioda LED pulsuje.
- Gdy czas się skończy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy (maks. 30 sekund), dioda LED zacznie migać, a timer zacznie odliczać upływający czas.
- Aby zatrzymać odliczanie, po prostu przekręć timer kostki na stronę 0 lub komorę baterii skierowaną do góry. Urządzenie zaalarmuje Cię sygnałem dźwiękowym.
- Przesuń przełącznik ON/OFF do pozycji OFF, aby wyłączyć timer (wyłącznik czasowy).


4.1 Ustawienia alarmu

4.1.1 Dźwięk alarmu

Przesuń przełącznik  w komorze baterii, aby ustawić dźwięk alarmu wyłączony/cichy/głośny.

Uwaga: Jeśli dźwięk alarmu jest wyłączony, nie będzie sygnału dźwiękowego podczas początkowej operacji i rozpoczęcia/zatrzymania zliczania.


4.1.2 LED

- Naciśnij przycisk LED za pomocą szpilki, aby wyłączyć lub włączyć funkcję LED. Na wyświetlaczu pojawi się lub zniknie symbol .

Uwaga: Jeśli dźwięk alarmu jest wyłączony, funkcji LED nie można wyłączyć.

4.1.3 Alarm wstępny

(10 sek. przed upływem czasu)

- Naciśnij przycisk Pre-AL za pomocą szpilki, aby dezaktywować lub aktywować funkcję alarmu wstępnego. Symbol  pojawi się lub zniknie z wyświetlacza.

Uwaga: Ustawiony czas musi wynosić ≥ 30 sekund. Jeśli dźwięk alarmu jest wyłączony, nie można włączyć alarmu wstępnego.

5. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką wilgotną szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani środków do szorowania. Chronić przed wilgocią.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

5.1 Wymiana baterii

- Wymień baterie, gdy urządzenie działa słabo.
- Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.

5.2 Błędy

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wyjmij baterie i włóż je ponownie po odczekaniu około 5 minut.

6. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

7. Specyfikacja

Czasy trwania

38.2032.02:

5 - 15 - 30 - 60 minut

38.2035.04 (zegar na herbatę):

3 - 4 - 5 - 6 minut

38.2036.06:

10 - 20 - 30 - 60 sekund

38.2039.05:

1 - 2 - 3 - 5 minut

38.2040.01 / 38.2041.07:

3 - 5 - 7 - 10 minut

Pobór mocy.....2 baterie AAA 1,5 V (brak w zestawie)
Wymiary obudowy60 x 60 x 60 mm
Waga70 g (tylko urządzenie)

FA Dostmann GmbH & Co. KG Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie można znaleźć wpisując numer produktu na naszej stronie internetowej.

www.tfa-dostmann.de

<http://www.conrad.pl>