

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

1906 BUBBLE PENDANT 200x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Wnętrzowe szklane oprawy oświetleniowe, styl vintage, trzonek E27



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Bary, restauracje

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwa i szybka instalacja

CECHY PRODUKTU

- Dostępne w różnych kolorach




DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Wymiary i waga

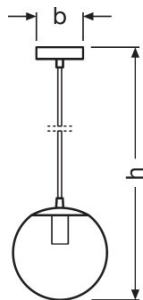

Szerokość	100,0 mm
Średnica	200,0 mm
Wysokość	1460 mm
Masa produktu	800,00 g

Kolory i materiały

Materiał	GLASS
Kolor obudowy	SMOKE-GREY
Kolor produktu	SMOKE-GREY
Materiał osłony	Glass

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
------------------------------	-------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Available from April 2019
--------------------------	---------------------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal
Typ oprawki	E27

Certyfikaty i Normy

Klasa ochrony	I
Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CEEACREACH

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075217409	Składane pudełko 1	263 mm x 263 mm x 368 mm	1096,00 g	25.45 dm ³
4058075217416	Karton wysylkowy 6	800 mm x 540 mm x 380 mm	8133,00 g	164.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

- Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.