



TFA Dostmann 60.2024.10

Budzik Kwarcowy

(antracyt)

Nr produktu: 1999140

ONRAD

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso

TFA



Kat. Nr. 60.2024.10

Fig. 2

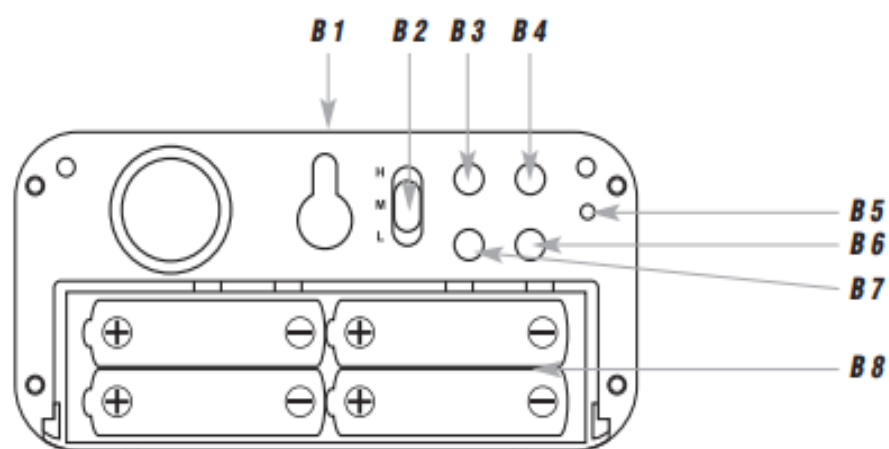


Fig. 1



1. Cyfrowy budzik

Dziękujemy za wybranie tego produktu od TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Informacje te pomogą Ci zapoznać się z nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, poznać ważne szczegóły dotyczące jego pierwszego użycia i sposobu obsługi oraz uzyskać porady w przypadku awarii.
- Postępowanie i przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie ustawowych praw wynikających z wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Podobnie nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieprawidłowe odczyty ani za wynikające z nich konsekwencje.
- Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.

! Zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość pudełka

- Cyfrowy budzik
- Instrukcja użytkowania

3. Zestaw funkcji i wszystkie zalety nowego produktu w skrócie

- Duże cyfry LED
- Trzy poziomy jasności
- Alarm z funkcją drzemki

4. Dla własnego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do wyżej opisanych zastosowań. Należy go używać tylko jak opisano w tych instrukcjach.
- Nieautoryzowane naprawy, zmiany lub zmiany produktu są zabronione.



Uwaga! Ryzyko zranienia:

- Trzymaj ten produkt i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Baterie mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia.

- Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych poparzeń wewnętrznych i śmierć w ciągu dwóch godzin.
- Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast szukać pomocy medycznej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać na części ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Niski poziom naładowania baterii należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniu spowodowane przez wyciek. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii razem, ani baterii różnych typów.
- Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami będziesz potrzebować odpornych na chemikalia rękawic ochronnych i okularów ochronnych.



Ważna informacja na temat bezpieczeństwa produktu!

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje lub wstrząsy.
- Chroń go przed wilgocią.

5. Elementy

- **A: Wyświetlacz (rys. 1):**
- **A1:** Symbol alarmu
- **A2:** Czas / czas budzenia
- **A3:** P (system 12-godzinny)
- **A4:** Symbol drzemki
- **B: Tył (rys. 2):**
- **B1:** Przycisk czujnika STOP SNOOZE / AL
- **B2:** Przełącznik DIM
- **B3:** przycisk TIME SET
- **B4:** przycisk AL SET
- **B5:** przycisk RESET
- **B6:** Przycisk ON / OFF MIN / AL
- **B7:** przycisk _HOUR / 12/24
- **B8:** Komora baterii

6. Pierwsze kroki

- Otwórz komorę baterii i włóż cztery nowe baterie AA 1,5 V, zgodnie z ilustracją.
- Urządzenie powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym.
- Zamknąć komorę baterii.
- 12:00 pojawi się na wyświetlaczu.

7. Ustawienia

7.1 System 12-HR lub 24-HR

- W trybie normalnym, naciśnij przycisk HOUR / 12/24, aby wybrać 12 (P pojawi się na wyświetlaczu po 12 h) lub tryb 24-godzinny.

7.2 Ustawienie czasu

- Naciśnij przycisk TIME SET.
- „Czas” miga na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk HOQOUR / 12/24, aby ustawić godziny.
- Naciśnij przycisk MIN / AL ON / OFF, aby ustawić minuty.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem TIME SET.

7.3 Ustawienie czasu alarmu

- Naciśnij przycisk AL SET.
- Godzina alarmu (domyślnie 6:00) miga na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk HOQOUR / 12/24, aby ustawić godziny.
- Naciśnij przycisk MIN / AL ON / OFF, aby ustawić minuty.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem AL SET.
- Symbol alarmu i symbol drzemki pojawiają się na wyświetlaczu. Obie funkcje są teraz aktywne.

8. Funkcje alarmowe

8.1 Funkcja budzika

- Naciśnij przycisk MIN / AL ON / OFF w trybie normalnym, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu.
- Gdy alarm jest włączony, czas alarmu pojawia się przez 3 sekundy. Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu.
- Po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu budzik zadzwoni. Naciśnij przycisk czujnika SNODZE / AL STOP, aby wyłączyć dźwięk alarmu.
- Jeśli alarm nie zostanie zatrzymany ręcznie, rosnący dźwięk alarmu automatycznie wyłączy się po minucie i alarm zostanie ponownie aktywowany o tej samej godzinie następnego dnia.
- Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk MIN / AL ON / OFF w trybie normalnym, aby wyłączyć funkcję alarmu. Symbol alarmu znika.

8.2 Funkcja drzemki

- Aby włączyć funkcję drzemki, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOUR / 12/24 przez 2 sekundy w trybie normalnym.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „drzemki”.
- Po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu budzik zadzwoni.
- Naciśnij przycisk czujnika STOP SNOOZE / AL STOP, aby włączyć funkcję drzemki.
- Symbol drzemki miga na wyświetlaczu.
- Alarm zostanie przerwany na / minuty.
- Możesz włączyć funkcję drzemki do 3 razy.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki.
- Aby wyłączyć funkcję drzemki, naciśnij przycisk HOUR / 12/24 przez 2 sekundy w trybie normalnym symbol „drzemki” zniknie.

9. Wyświetlacz światła

- Przesuń przełącznik regulacji jasności DIM, aby zmienić jasność w 3 krokach (HIGH-MIDDLE-LOW).
- Automatyczne podświetlenie nocne: światło jest przyciemniane między 20:00 a 6:00.

10. Kropki między wskaźnikami godziny i minuty

- *Dwie kropki między wskaźnikiem godziny i minuty migają co sekundę na wyświetlaczu.*
- *Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, naciśnij przycisk MIN / AL ON / OFF przez 2 sekundy w trybie normalnym.*

11. Pielęgnacja i konserwacja

- *Oprzyj urządzenie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.*
- *Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.*
- *Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.*

11.1 Wymiana baterii

- *Wymień baterie, gdy funkcje urządzenia osłabną.*
- *Otwórz komorę baterii i włóż cztery nowe baterie AA 1,5 V, zgodnie z ilustracją.*
- *Ponownie zamknąć komorę baterii.*

12. Przycisk RESET

- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, użyj szpilki, aby nacisnąć przycisk RESET, a następnie zegar powróci do trybu początkowego.
- Urządzenie powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym.

13. Rozwiązywanie problemów

- **Rozwiązanie problemu**

Brak wyświetlania	a) Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa b) Wymień baterie
Niewyraźny i słaby obraz na wyświetlaczu	a) Zmniejsz jasność otoczenia b) Dostosuj jasność wyświetlacza
Nieprawidłowe wskazanie	a) Wymień baterie b) Użyj pinezki, aby nacisnąć przycisk RESET

Jeśli pomimo tych działań urządzenie będzie działać prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

14. Utylizacja odpadów



Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów do zwykłych śmieci domowych

Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zabrania ich do sklepu detalicznego lub do odpowiedniego miejsca zbiórki, w zależności od krajowych lub lokalnych przepisów w celu ochrony środowiska.

Symbole zawartych metali ciężkich to:

Gd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Ten produkt jest oznakowany zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Nie wyrzucaj tego produktu do zwykłych śmieci domowych. Jako konsument jesteś zobowiązany dostarczenie zużytych urządzeń do wyznaczonego punktu zbiórki w celu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Sprzęt EE w celu zapewnienia utylizacji przyjaznej dla środowiska.

15. Dane techniczne

Pobór mocy Baterie 4 x AA 1,5 V (brak w zestawie)

Wymiary obudowy 130 x 41 x 65 mm

Waga 104 g (tylko urządzenie)

TFA Dostmann GmbH 6 Go.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy

Żadna część tego podręcznika nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są poprawne na stronie

czas wydrukowania i może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wprowadzając produkt numer w polu wyszukiwania.