

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 002141380**

# **Radiobudzik Karcher UR 1090, FM, czarny**





### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje — wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać przed uruchomieniem urządzenia.
2. Zachowaj instrukcje — instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń — należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
4. Woda i wilgoć – Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. wanny, umywalki, basenu) lub w wilgotnych miejscach lub w klimacie tropikalnym. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Nie narażaj urządzenia na kapanie lub zachlapanie.
5. Ustawienie – urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie pozwól, aby urządzenie spadło ani nie narażo go na wstrząsy.
6. Montaż na ścianie lub suficie - Urządzenie należy montować na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.

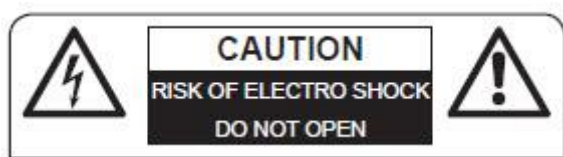
7. Wentylacja - Urządzenie powinno być ustawione tak, aby jego położenie lub położenie nie zakłócało jego prawidłowej wentylacji. Na przykład urządzenie nie powinno być ustawione na łożku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne; lub umieszczone w zabudowanej instalacji, takiej jak biblioteczka lub szafka, która może utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne. Zapewnij minimalną odległość 5 cm wokół aparatu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Upewnij się, że wentylacja nie jest utrudniona, zakrywając otwory wentylacyjne przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
8. Ciepło - Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Źródła zasilania - Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania tylko typu opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
10. Kable i wtyczki – Wtyczka sieciowa powinna być łatwo dostępna. Wszystkie kable powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie można było po nich chodzić ani przygniatać przedmiotami umieszczonymi na nich lub przy nich, zwracając szczególną uwagę na przewody przy wtyczkach, wygodne gniazda i miejsca, w których wychodzą z urządzenia.
11. Czyszczenie - Urządzenie należy czyścić tylko zgodnie z zaleceniami producenta. Wyczyść wycierając suchą i czystą szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani detergentów. Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
12. Okresy nieużywania — przewód zasilający urządzenia należy odłączyć od gniazdka, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.
13. Wnikanie przedmiotów i płynów — należy uważać, aby przedmioty nie spadły, a płyny nie dostały się do obudowy przez otwory.
14. Uszkodzenia wymagające serwisu — urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:
- a) uszkodzeniu uległ przewód zasilający lub wtyczka; lub
  - b) Przedmioty spadły lub do wnętrza urządzenia dostał się płyn; lub
  - c) urządzenie zostało wystawione na deszcz; lub
  - d) Urządzenie nie wydaje się działać normalnie lub wykazuje wyraźną zmianę w działaniu; lub
  - e) Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona.
15. Serwisowanie - Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza czynnościami opisanymi w instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
16. Otwarty ogień – Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia. Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
17. Burze – Podczas burzy należy odłączyć wtyczkę sieciową.

18. Kontrola bezpieczeństwa – Po serwisowaniu technik powinien przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo i bezpiecznie.

19. Baterie – Zawsze umieszczaj baterie w elementach elektrycznych z właściwą polaryzacją. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Zastąp tylko tym samym lub równoważnym typem. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zwróć uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii. Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp. Wyjmij baterie przed utylizacją produktu.

20. Poziomy głośności – Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

21. Słuchawki (jeśli dotyczy) – Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach i słuchawkach może spowodować utratę słuchu.



**OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na kapanie lub zachlapanie.

**OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tylnej części). Wewnątrz nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Zleć serwisowanie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.



Błyskawica z symbolem strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być wystarczająco duże, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

**Baterie**

Baterii nie wolno wyrzucać do zwykłego domowego kosza na śmieci. Każdy konsument ma obowiązek zwrócić baterie do specjalnych punktów utylizacji.

**Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**

Znaczenie symbolu na produkcie, jego akcesorium lub opakowaniu wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prosimy o oddanie tego sprzętu w odpowiednim punkcie zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane nieodpowiednim postępowaniem z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

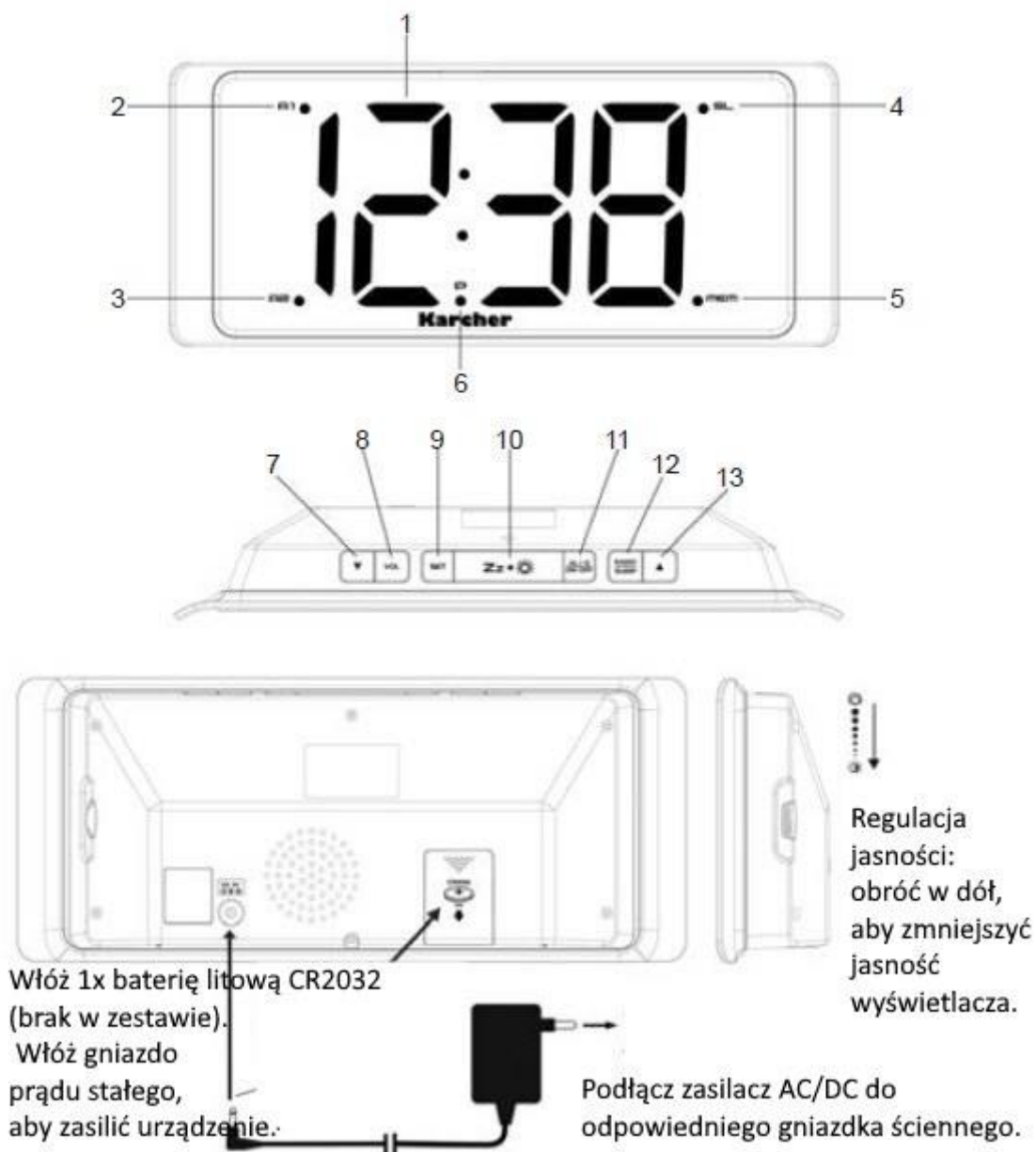
**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

**Zasilanie**

Podłącz dostarczony zasilacz AC/DC do gniazdka domowego, a następnie podłącz wtyczkę DC z tyłu urządzenia. Upewnij się, że moc wyjściowa gniazda jest zgodna z wymaganiami podanymi na etykiecie znamionowej urządzenia. To urządzenie jest wyposażone w system podtrzymania baterijnego; wymaga płaskiej baterii litowej 3 V CR2032 (brak w zestawie). Włóż baterię do komory baterii, upewniając się, że dodatnie i ujemne (+ i -) zaciski baterii są połączone z odpowiednimi zaciskami na płytce w komorze baterii. W przypadku awarii zasilania zegar i alarm pozostają zapisane i włączą się ponownie po przywróceniu zasilania.

**Lokalizacja elementów sterujących**



1. Wyświetlacz
2. Wskaźnik alarmu 1
3. Wskaźnik alarmu 2
4. Wskaźnik snu
5. Wskaźnik pamięci radiowej
6. Wskaźnik PM
7. ▼ Przycisk DOWN - W DÓŁ
8. Przycisk VOLUME - GŁOŚNOŚĆ
9. Przycisk SET - USTAWIEŃ
10. Zz • ☀ Przycisk SNOOZE / DIMMER - DRZEMKI/ŚCIEMNIACZA
11. Przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączenia – wyłączenia )
12. Przycisk RADIO/ SLEEP - UŚPIENIE
13. ▲ Przycisk UP - W GÓRĘ

## Pierwsze kroki

### Ustawianie godziny, daty i czasu trwania drzemki

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy. Zacznie migać godzina. Wybierz aktualną godzinę za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
2. Ponownie naciśnij przycisk SET. Minuta zacznie migać. Wybierz aktualną minutę za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
3. Ponownie naciśnij przycisk SET. Zacznie migać format godziny. Wybierz żądany format godziny (24h lub 12h) za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
4. Ponownie naciśnij przycisk SET. Rok zaczyna migać. Wybierz bieżący rok za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
5. Ponownie naciśnij przycisk SET. Miesiąc zaczyna migać. Wybierz bieżący miesiąc za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
6. Ponownie naciśnij przycisk SET. Dzień zaczyna migać. Wybierz bieżący dzień za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
7. Ponownie naciśnij przycisk SET. Czas drzemki zacznie migać. Wybierz żądany czas drzemki (5 - 60 minut) za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
8. Ponownie naciśnij przycisk SET. Godzina i data są teraz ustawione, a godzina jest wyświetlana.

### Ustawienie alarmu

To urządzenie umożliwia ustawienie 2 różnych i niezależnych czasów alarmu. Możesz nawet ustawić alarm, aby dzwonił w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, w weekendy lub raz.

1. Aby ustawić alarmy, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ALARM 1-2 ON-OFF, aby przejść do trybu ustawiania alarmu. Godzina ALARM 1 będzie migać. Wybierz żądaną godzinę alarmu za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
2. Ponownie wciśnij przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony). Minuta ALARM 1 zacznie migać. Wybierz żądaną minutę alarmu za pomocą przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ.
3. Ponownie wciśnij przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony). Tryb alarmu ALARM 1 zaczyna migać. Wybierz brzęczyk („bu”) lub radio („rd”) za pomocą przycisków ▲ UP i ▼ DOWN. W obu trybach głośność będzie się zwiększać w 3 krokach po każdych 20 sekundach.
4. Ponownie wciśnij przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony). Interwał alarmu ALARM 1 zaczyna migać. Wybierz żądany interwał za pomocą przycisków ▲ GÓRA i ▼ DÓŁ:

1 - 5: Poniedziałek - piątek

1 - 7: Każdy dzień tygodnia (w tym sobota i niedziela)

6 - 7: Tylko weekend (sobota - niedziela)

1 - 1: Raz (alarm włączy się raz o ustawionej godzinie, a następnie zostanie wyłączony)

Uwaga: Aby interwał alarmu działał poprawnie, konieczne jest prawidłowe ustawienie daty.



5. Ponownie wciśnij przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony) . ALARM 1 jest teraz ustawiony i możesz teraz powtórzyć kroki 1 - 5, aby ustawić ALARM 2. Po zakończeniu wszystkich ustawień ALARMU 2 zakończ ustawianie alarmu, ponownie naciskając przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony). Urządzenie przełączy się z powrotem na wyświetlanie czasu.

### Aktywacja/dezaktywacja alarmu

 
Po zakończeniu ustawień alarmu należy aktywować alarm(y). Zrób to poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony) podczas wyświetlania zegara (radio jest wyłączone):

1. Pierwsze naciśnięcie: ALARM 1 jest aktywny (zaświeci się wskaźnik alarmu 1).
2. Drugie naciśnięcie: ALARM 2 jest aktywny (wskaźnik Alarmu 2 zaświeci się).
3. Trzecie naciśnięcie: Oba alarmy 1 i 2 są aktywne (zarówno wskaźniki Alarmu 1 i 2 zaświecą się).
4. Czwarte naciśnięcie: Oba alarmy są wyłączone i nie będą emitowane (wskaźniki Alarmu 1 i 2 znikną).

### Zatrzymywanie alarmu


Aby zatrzymać aktywny alarm (odpowiedni wskaźnik alarmu będzie migać), naciśnij raz przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony) lub RADIO / SLEEP. Alarm zatrzyma się i włączy ponownie o ustawionej godzinie (chyba że wybrałeś „1-1” dla interwału alarmu).

 
### Funkcja drzemki

Funkcja drzemki pozwala opóźnić aktywny alarm o 5-60 minut (czas trwania drzemki ustawia się w ustawieniach godziny/daty; patrz wyżej). Aby to zrobić, naciśnij raz przycisk  SNOOZE / DIMMER, gdy alarm jest aktywny. Alarm wyłączy się i włączy ponownie po ustawionym czasie. Aby anulować tę funkcję, naciśnij jeden raz przycisk ALARM 1-2 ON-OFF (włączony – wyłączony).

### Ściemniacz

 

Jasność wyświetlacza można regulować w następujący sposób:

- W trybie wyświetlania zegara naciśnij przycisk  SNOOZE / DIMMER, aby wybrać pomiędzy trybami jasności HI (wysoki) i LO (niski/bezstopniowa regulacja).
- Po wybraniu trybu LO możesz swobodnie regulować jasność, obracając pokrętkę regulacji jasności po prawej stronie urządzenia. Obróć pokrętkę w dół, aby zmniejszyć jasność, lub w górę, aby zwiększyć jasność.
- W trybie HI jasność jest stała.

Przykład: Po ustawieniu jasności na niski poziom w trybie LO można szybko przełączyć ustawienie jasnego HI i niskie ustawienie LO, naciskając kilkakrotnie przycisk  SNOOZE / DIMMER.

## Radio

### Słuchanie radia

- Naciśnij przycisk RADIO / SLEEP, aby włączyć radio.
- Wybierz żądaną stację radiową, naciskając kilkakrotnie przycisk ▲ W GÓRĘ lub ▼ W DÓŁ.
- Aby automatycznie wyszukać następną dostępną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ▲ GÓRA lub ▼ DÓŁ.
- Aby wyregulować głośność, naciśnij raz przycisk VOL, a następnie przycisk ▲ W GÓRĘ, aby zwiększyć głośność lub przycisk ▼ W DÓŁ, aby zmniejszyć głośność.
- Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk   SNOOZE / DIMMER.



Uwaga: Aby uzyskać najlepszy odbiór FM, całkowicie rozwiń antenę przewodową FM.

### Zaprogramowane stacje radiowe

1. Naciśnij przycisk RADIO / SLEEP, aby włączyć radio.
2. Wybierz żądaną stację radiową za pomocą przycisku ▲ W GÓRĘ lub ▼ W DÓŁ.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu zacznie migać „P01”.
4. Wybierz ustawienie wstępne z zakresu od 01 do 10, w którym chcesz zapisać aktualną stację za pomocą przycisku ▲ W GÓRĘ lub ▼ W DÓŁ.
5. Ponownie naciśnij przycisk SET, aby zapisać stację w wybranym ustawieniu wstępnym.
6. Powtórz kroki od 2 do 5, aby zapisać w sumie do 10 stacji radiowych.
7. Aby przywołać jedną z zapisanych stacji, naciśnij kilkakrotnie przycisk SET w trybie radia, aby wybrać żądane ustawienie wstępne.





### Funkcja uśpienia

**Funkcja uśpienia umożliwia ustawienie minutnika, po którym radio wyłączy się automatycznie.**

- Podczas słuchania radia naciśnij i przytrzymaj przycisk RADIO / SLEEP przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień, a następnie naciśnij kilkakrotnie ten sam przycisk, aby wybrać żądane odliczanie, po którym radio wyłączy się automatycznie.
- Możesz wybrać 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub WYŁ.
- Aby sprawdzić pozostały czas odliczania, naciśnij i przytrzymaj przycisk RADIO / SLEEP przez 2 sekundy.
- Jeśli chcesz anulować tę funkcję, naciśnij przycisk   SNOOZE / DIMMER, aby wyłączyć radio.

## Specyfikacja techniczna

### Zasilacz

Wejście.....	100-240V ~ 50/60Hz
Wyjście .....	5V  600mA 
Zasilanie urządzenia .....	5V  600mA 
Podtrzymanie bateryjne .....	3V (płaska bateria litowa CR2032, brak w zestawie)
Zakres częstotliwości radiowych.....	FM 87,5 – 108 MHz
Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.) ok. ....	248 x 39 x 105 mm

Specyfikacje techniczne i projekt mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

<http://www.conrad.pl>