

PD Instrukcja obsługi

Stojak na słuchawki z koncentratorem USB 3.0 / adapterem audio

Nr zamówienia 2142417

Przeznaczenie

Produkt jest stojakiem na słuchawki z haczykami na przewody, aby zapobiec plątaniu się kabli i pomóc zwolnić miejsce na biurku. Antypoślizgowe podkładki silikonowe zapobiegają zarysowaniu delikatnych powierzchni, a wyszczelniane wykończenie stojaka pomaga chronić słuchawki przed uszkodzeniem. Koncentrator wyposażony w trzy porty USB 3.0, wyjście 3,5 mm na słuchawki i wejście 3,5 mm na słuchawki zwiększa możliwości podłączeń.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto niewłaściwe stosowanie może spowodować zwarcie, pożar lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Stojak na słuchawki
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w witrynie internetowej.

Wyjaśnienie symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.


Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących właściwej obsługi zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.



- Podstawa stojaka może pozostawiać ślady na delikatnych powierzchniach
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Elementy sterowania

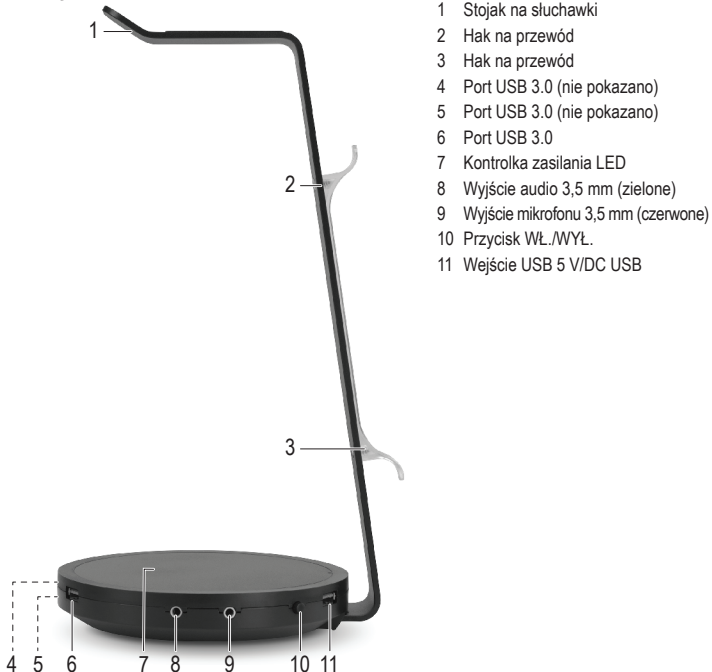

- 1 Stojak na słuchawki
- 2 Hak na przewód
- 3 Hak na przewód
- 4 Port USB 3.0 (nie pokazano)
- 5 Port USB 3.0 (nie pokazano)
- 6 Port USB 3.0
- 7 Kontrolka zasilania LED
- 8 Wyjście audio 3,5 mm (zielone)
- 9 Wyjście mikrofonu 3,5 mm (czerwone)
- 10 Przycisk WŁ./WYŁ.
- 11 Wejście USB 5 V/DC USB

Konfiguracja

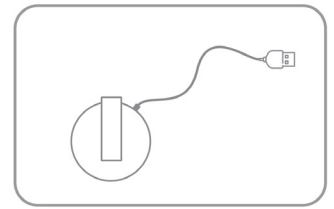
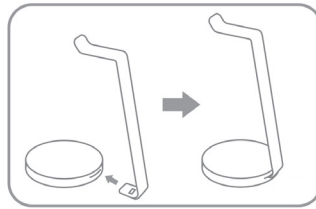


Wsunąć stojak do gniazda w podstawie, aż do „kliknięcia”, kiedy wsckoczy na swoje miejsce.

Za pomocą dołączonego kabla podłączyć wejście 5 V/DC (11) do portu USB w komputerze lub odpowiedniego zasilacza.


Obsługa

- Prędkości portów USB 3.0 i prąd wyjściowy są dzielone między całkowitą liczbę podłączonych urządzeń. Prędkość i prąd wyjściowy zależą również od połączenia źródła z wyjściowym portem USB. Patrz rozdział „Dane techniczne”.
- Naciśnięcie przycisku zasilania (10) spowoduje doprowadzenie zasilania do wszystkich trzech portów USB (4), (5), (6). Wskaźnik LED (7) zasilania zaświeci się na niebiesko, wskazując, że zasilanie jest włączone.

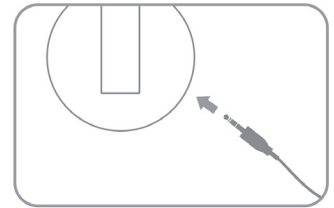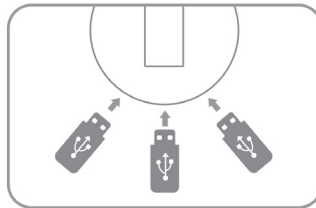

Podłączyć urządzenia USB do portów USB (4), (5) i (6) z przodu podstawki.

Podłączyć zestaw słuchawkowy lub głośniki do wyjścia audio 3,5 mm (8) lub mikrofon do wejścia mikrofonu (9).

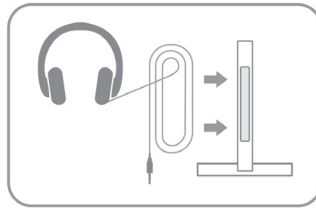

Użyć zaczepów na przewody (2) i (3) z tyłu stojaka, aby uporządkować długie kable.

Zawieś słuchawki na stojaku (1).

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niepalącą ściereczką.

Utylizacja

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie / natężenie wyjściowe.....	5 V/DC, 900 mA poprzez USB typu A
Porty USB.....	3 x USB 3.0 (superprędkość) Połączenie typu A maks. 900 mA (całkowita wydajność) maks. 5 Gbit/s (całkowita wydajność)
Kabel USB typu A.....	(złącze męskie do męskiego)
Standardowe USB.....	3.0, 2.0, 1.1
Wyjście audio	3,5 mm
Wyjście mikrofonu	3,5 mm
Zgodny z systemami operacyjnymi	Mac, Windows®, Linux Urządzenia mobilne (tylko do ładowania)
Warunki pracy.....	od -10 do +45°C, 20–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	od -20 do +75°C, 20–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	130 x 270 x 155 mm
Waga	ok. 410 g