



TOOLCRAFT


PD Instrukcja obsługi

SGA-010 Ładowarka USB do akumulatorów 20 V

Nr zamówienia 2149355



Elementy sterowania

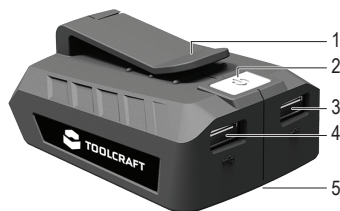

- 1 Zaczep do paska
- 2 Włącznik / czerwona dioda LED
- 3 Port ładowania USB-A
- 4 Port ładowania USB-A
- 5 Zasobnik na akumulator

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przekształca odpowiednie akumulatory (nie zawarte w zestawie) w przenośną ładowarkę, która może ładować do dwóch urządzeń elektronicznych kompatybilnych z USB jednocześnie. Całkowita moc ładowania wynosi 5 V DC 2 A. Wbudowany zaczep pozwala na przyłączenie do paska lub kabury w celu zwiększenia łatwości przenoszenia.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Adapter do ładowania
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technikę lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Akumulator i ładowarka

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi akumulatora i ładowarki.
- Używaj tego adaptera tylko z akumulatorami wskazanymi w rozdziale „Części zapasowe (akumulatory/ładowarki)”

c) Podłączone urządzenia

- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

Obsługa

a) Wkładanie / wyjmowanie akumulatora (brak w zestawie)

- Aby włożyć akumulator, zrównaj wypustkę na akumulatorze ze szczeliną w (5) podstawie ładowarki.
- Wsuń akumulator do końca, aż zatrzaśnie się „kliknięciem”. Przed wypuszczeniem z dłoni upewnij się, że jest bezpiecznie zamocowany.
- Nie używaj siły podczas wkładania akumulatora. Jeśli nie można go łatwo wsunąć, oznacza to, że akumulator nie jest włożony prawidłowo.
- Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający akumulator.

b) Ładowanie



Wydajność ładowania może się różnić w zależności od użytego kabla. Zalecane jest użycie kabla ładowania dostarczonego z ładowanym urządzeniem.

- Podłącz jeden koniec kabła ładowania USB do dostępnego portu ładowania USB-A (3) lub (4), a drugi koniec do urządzenia.
- Naciśnij włącznik (2). Zapali się dioda LED, wskazując rozpoczęcie ładowania.
- Naciśnij ponownie włącznik. Dioda LED zgaśnie, a ładowanie zostanie zatrzymane.
 - Dioda LED gaśnie 10 sekund po odłączeniu ostatniego urządzenia USB.
 - Dioda LED gaśnie 10 sekund po tym, gdy wszystkie podłączone urządzenia bez sygnału wyjściowego, np. power bank, zostaną w pełni naładowane.
 - Dioda LED pozostaje włączona po 10 sekundach: Gdy wszystkie podłączone urządzenia z sygnałem wyjściowym, np. smartfony, zostaną w pełni naładowane.



Podczas ładowania jednego urządzenia maks. moc wynosi 5 V DC 2 A. Podczas ładowania dwóch urządzeń 5 V DC 2 A zostanie podzielone na oba porty.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyjmij akumulator i odłącz wszystkie urządzenia.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niepyłącą ściereczką.

Części zapasowe (akumulatory/ładowarki)

| Nr zamówienia | Opis |
|---------------|--|
| 1881809 | Akumulator litowo-jonowy (AP-1000 20 V / 2 Ah) |
| 1881810 | Akumulator litowo-jonowy (AP-1100 20 V / 4 Ah) |
| 1881811 | Ładowarka 20 V 2,3 A ALG-1000 do (AP-1000 20 V/2 Ah) |
| 1881812 | Ładowarka 20 V 5,0 A ALG-1100 do (AP-1100 20 V/4 Ah) |



Odwiądź stronę firmy Conrad i wyszukaj nr zamówienia 2149355 w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów lub części zamiennych.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napięcie robocze..... | Akumulator litowo-jonowy 20 V |
| Moc ładowania..... | 5 V DC 2 A (całkowita) |
| Czas ładowania | ok. 2,5 godz. (akumulator 2000 mAh) ok. 5 godz. (akumulator 4000 mAh) |
| Materiał..... | ABS |
| Warunki pracy / przechowywania | od 0°C do +40°C, <85% wilg. wzgl. (bez kondensacji) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)..... | 66 x 37 x 97 mm |
| Waga | 77 g |