

PE Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi

Nr zamówienia 2249702

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Te urządzenia są przeznaczone do wspólnego używania jako bezprzewodowy przycisk dzwonka i dzwonek do drzwi.

Dzwonek (odbiornik) jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Przycisk dzwonka (nadajnik) ma stopień ochrony IP44. Jest odporny na rozbryzgi wody od przodu obudowy w przypadku montażu ściennego. Należy go używać w miejscach zasłoniętych.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrob ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Dzwonek (odbiornik)
- Przycisk dzwonka (nadajnik)
- Bateria 3 V CR2032 (zainstalowana w dzwonku)
- Taśma dwustronna
- 3 x śruby
- 3 kołki rozporowe
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj tę informację.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne informacje i wskazówki związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.


b) Baterie (akumulatory)

- Podczas wkładania baterii (akumulatora) należy zachować prawidłową biegunowość.
- Należy wyjąć baterie (akumulatory) z urządzenia, jeżeli nie będzie ono używane przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wycieku cieczy

- z baterii. W wypadku wycieku cieczy lub uszkodzenia baterii (akumulatorów) ich kontakt ze skórą może spowodować poparzenia kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie (akumulatory) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zostawiać baterii (akumulatorów) bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połamania ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.

- Wszystkie baterie (akumulatory) należy wymieniać równocześnie. Instalowanie równocześnie starych i nowych baterii (akumulatorów) w urządzeniu może spowodować wyciek cieczy z baterii (akumulatorów) i uszkodzenie urządzenia.
- Baterii (lub akumulatorków) nie wolno demontować. Zwierać ich końcówki, ani wrzucać do ognia. Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych. Istnieje ryzyko wybuchu!

Elementy sterowania

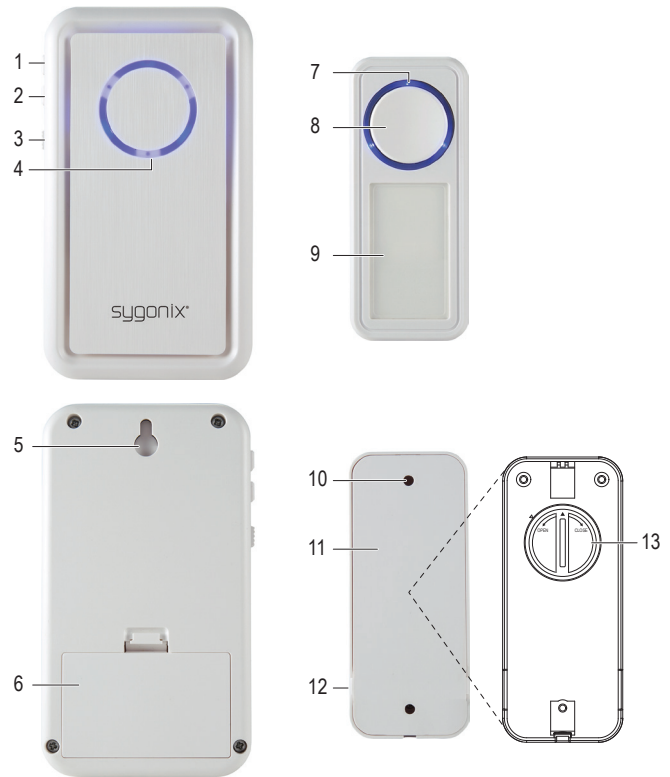

Dzwonek (odbiornik)

- 1 Przycisk wyboru melodii
- 2 Przycisk głośności
- 3 Przelącznik wyboru trybu
- 4 Wskaźnik diodowy
- 5 Otwór do zawieszenia na ścianie
- 6 Pokrywa komory baterii

Przycisk dzwonka (nadajnik)

- 7 Wskaźnik diodowy
- 8 Przycisk dzwonka
- 9 Tabliczka na nazwisko
- 10 Otwór do montażu na ścianie
- 11 Podkładka montażowa
- 12 Zaczep zwalniający
- 13 Pokrywa komory baterii

Wkładanie/wymiana baterii

Baterie należy wymienić, jeżeli dzwonek nie reaguje lub wskaźnik nie świeci.

a) Przycisk dzwonka

→ Bateria CR2032 jest zainstalowana fabrycznie. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy usuń izolację złącza baterii.

1. Zdemontuj obudowę przycisku dzwonka z podkładki montażowej (11), używając zaczepu zwalniającego (12).
2. Obróć pokrywę komory baterii (13), używając monety.
3. Włóż jedną baterię 3 V CR2032, zachowując prawidłową biegunowość zgodnie z oznaczeniami w komorze.
4. Zamknij pokrywę komory baterii.

b) Dzwonek

Wymień baterie, jeżeli głośność głośnika jest niska, zniekształcona lub w ogóle nie słychać dźwięku.

1. Otwórz pokrywę komory baterii (6) i włóż dwie baterie typu AA, zwracając uwagę na oznaczenie biegunów w komorze.
2. Załóż pokrywę.

Instalacja



Sprawdź, czy wkręty dostarczone w pakiecie z produktem są odpowiednie dla materiału powierzchni montażowej. W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.

Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się, że pod powierzchnią nie znajdują się przewody albo rury, które mogą zostać uszkodzone lub spowodować zranienie.

Zalecane jest sprawdzenie funkcjonowania urządzeń w lokalizacji, w której będą użytkowane, przed rozpoczęciem instalacji. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Nawiązywanie połączenia” → c) „Zasięg transmisji”.

Przed przystąpieniem do montażu oznacz miejsce instalacji.

a) Przycisk dzwonka

Taśma przylepna

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, gładka i bez żadnych pozostałości.

1. Gdy podkładka montażowa (11) jest zamocowana do przycisku dzwonka, usuń folię zabezpieczającą z jednej strony taśmy i naklej ją na podkładkę.
2. Usuń folię zabezpieczającą z drugiej strony taśmy, a następnie zamocuj przycisk dzwonka.

Montaż naścienny

1. Zdemonstuj podkładkę montażową, używając zaczepu zwalnającego (12).
2. Zamocuj podkładkę, używając dwóch śrub i kołków (w razie potrzeby).
3. Zatrzaśnij przycisk dzwonka na podkładce montażowej.

b) Dzwonek

- Dzwonek można zawiesić na ścianie, używając otworu do zawieszania na ścianie (5).
- Użyj wkrętu i kołka dostarczonego razem z urządzeniem (jeżeli jest to konieczne).

Obsługa

1. Przesuń przełącznik wyboru trybu (3) w pozycję żądanego trybu:

Ikona	Pozycja przełącznika	Opis
	Góra	Melodia odtwarzania
	Środek	Migający wskaźnik (dźwięk jest wyciszony)
	Dół	Migający wskaźnik i odtwarzanie melodii.

2. Naciśnij przycisk dzwonka (8), aby włączyć dzwonek.
3. Jeżeli dzwonek nie włączy się po naciśnięciu przycisku dzwonka, patrz rozdział „Nawiązywanie połączenia”.

Melodie

Naciśnij przycisk wyboru melodii (1), aby przełączać między melodiami.

Głośność

Naciśnij przycisk głośności (2), aby przełączać między poziomami głośności (1 → 2 → 3 → 4 → 1).

Nawiązywanie połączenia

a) Łączenie przycisku dzwonka z dzwonkiem

Jeżeli połączenie zostanie przerwane, należy sprawdzić baterie i zasięg przed próbą ponownego ustanowienia połączenia.

1. Naciśnij przycisk wyboru melodii (1) i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aż zostanie wyemitowany dźwięk „ding dong”.
2. Naciśnij przycisk dzwonka (8) w ciągu 30 sekund od wykonania kroku 1.
Zostaną wyemitowane dwa krótkie sygnały dźwiękowe, wskazujące sparowanie przycisku dzwonka z dzwonkiem.
3. Naciśnij przycisk dzwonka (8), aby sprawdzić poprawne działanie.

b) Rozłączanie przycisku dzwonka z dzwonkiem

Naciśnij przycisk wyboru melodii (1) i przytrzymaj go przez 10 sekund. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, wskazujący rozłączenie przycisku z dzwonkiem.

c) Zasięg transmisji

Czynniki wpływające na jakość połączenia między dzwonkiem a przyciskiem dzwonka:

- Ściany, stropy żelbetowe.
- Powlekanie/metalizowane szkło izolacyjne.
- Znajdujące się w pobliżu przedmioty z metalu lub materiałów przewodzących prąd (np. grzejniki).
- Osoby znajdujące się w pobliżu urządzenia.
- Zakłócenia transmisji szerokopasmowej, na przykład w obszarach mieszkalnych (telefony DECT, telefony komórkowe, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe stacje pogodowe, nianie elektroniczne itp.).
- Silniki elektryczne, transformatory, zasilacze i komputery znajdujące się w pobliżu urządzenia.
- Nieprawidłowo ekranowane lub nieekranowane komputery lub inne urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu urządzenia.

Konserwacja i czyszczenie

- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyść urządzenie suchą, niepyłącą ściereczką.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przed wyrzuceniem należy wyjąć wszelkie baterie (akumulatory) i wyrzucić je oddzielnie.

b) Baterie (akumulatory)



Prawo wymaga od użytkownika końcowego zwrócenia wszystkich zużytych baterii (akumulatorów) (rozporządzenie dotyczące baterii). Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zanieczyszczone baterie (akumulatory) są oznaczone tym symbolem, który sygnalizuje, że utylizacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa na bateriach (akumulatorach), np. poniżej symbol kosza z lewej strony).

Zużyte baterie (akumulatory) można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie (akumulatory).

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

a) Dzwonek (odbiornik)

Zasilanie 2 baterie 1,5 V AA
Czas pracy na baterii..... około 12 miesięcy (pięć aktywacji na dzień)
Wskaźnik niebieski
Melodie 18
Głośność..... maks. 85 dB
Tryby..... migające światło, tylko dźwięk, dźwięk i migające światło
Warunki pracy/przechowywania..... od -10 do +40 °C, 20% – 80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)..... 70 x 125 x 24 mm
Waga 91 g

b) Przycisk dzwonka (nadajnik)

Zasilanie 1 bateria 3 V CR2032 (w zestawie)
Czas pracy na baterii..... około 3 miesięcy (pięć aktywacji na dzień)
Stopień ochrony..... IP44
Wskaźnik niebieski
Moc transmisji..... <-20 dBm
Zasięg transmisji..... maks. 100 m (otwarta przestrzeń)
Częstotliwość transmisji 433,92 MHz (± 8 kHz)
Warunki pracy/przechowywania ... od -20 do +40 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)..... 39 x 94 x 23 mm
Waga 43 g