

PE Instrukcja obsługi

Atrapa kamery z migającą diodą LED

Nr zamówienia 2269265

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest atrapą przypominającą działającą kamerę monitoringu i ma spełniać funkcję odstraszającą w miejscach mało uczęszczanych lub o dużym znaczeniu (np. podjazdy, pobliże wejść itd.). Produkt zasilany jest z użyciem 2 baterii AA (brak w zestawie).

Produkt charakteryzuje się poziomem ochrony IP44 i nadaje się do montażu na zewnątrz.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Atrapa kamery
- 3 × kolek rozporowy
- 3 × śruba
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne informacje i wskazówki związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Nigdy nie kierować na produkt węża ogrodowego.
- Produktu nie należy montować w wodzie ani pod powierzchnią wody.

b) Baterie (akumulatory)

- Wkładając akumulator, należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
- Należy wyjąć baterie (akumulatory) z urządzenia, jeżeli nie będzie ono używane przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wycieku cieczy z baterii. W wypadku wycieku cieczy lub uszkodzenia baterii (akumulatorów) ich kontakt ze skórą może spowodować poparzenia kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie (akumulatory) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zostawiać baterie (akumulatory) bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie (akumulatory) należy wymieniać równocześnie. Instalowanie równocześnie starych i nowych baterii (akumulatorów) w urządzeniu może spowodować wyciek cieczy z baterii (akumulatorów) i uszkodzenie urządzenia.
- Baterii (lub akumulatorów) nie wolno demontować. Zwierać ich końcówki, ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przystosowane. Istnieje ryzyko wybuchu!

Wkładanie lub wymiana baterii


1. Otworzyć obudowę przez naciśnięcie przycisku otwierania, jak zaznaczono na rysunku.
2. Włożyć 2 baterie AA, zwracając uwagę na ich polaryzację zaznaczoną wewnątrz komory baterii.
3. Zamknąć komorę baterii.



W celu zagwarantowania odporności urządzenia na warunki pogodowe należy upewnić się, że komora baterii została odpowiednio zamknięta.



Baterie należy wymienić, gdy tylko dioda LED przestanie migać lub gdy jej miganie będzie słabo widoczne.

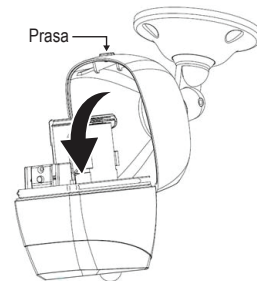

Instalacja

1. Wybrać powierzchnię odpowiednią do instalacji urządzenia.
2. Za pomocą np. ołówka zaznaczyć na pionowej ścianie miejsca pod otwory montażowe.
3. Wywiercić w powierzchni otwory montażowe.



Podczas wiercenia lub dokręcania śrub należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych kabli, przewodów lub rur, które mogą znajdować się pod powierzchnią.

4. Przymocować produkt do powierzchni. Jeśli zachodzi potrzeba, użyć dostarczonych śrub i kółków ściennych.

Obsługa

- Urządzenie nie jest wyposażone we włącznik. Włącza się natychmiast po włożeniu baterii.
- Kiedy produkt jest włączony, czerwona dioda LED miga w odstępach 4-sekundowych.
- Aby wyłączyć produkt, należy wyjąć baterie.

Konserwacja i czyszczenie



Nie używać żadnych agresywnych środków czyszczących. Nie przecierać alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

- Nigdy nie kierować w stronę urządzenia strumienia wody pochodzącego np. z myjki wysokociśnieniowej, ponieważ mogłyby on uszkodzić uszczelki.
- Podczas czyszczenia produktu nie stosować nadmiernej siły, aby go nie porysować.
- Poza sporadycznym czyszczeniem urządzenie nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych.
- Do czyszczenia obudowy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki. Silne i trwałe zabrudzenia usuwać szmatką, zwilżoną lekko w letniej wodzie.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.



Przed wyrzuceniem należy wyjąć wszelkie baterie (akumulatory) i wyrzucić je oddzielnie.

b) Baterie (akumulatory)



Prawo wymaga od użytkownika końcowego zwrócenia wszystkich zużytych baterii (akumulatorów) (rozporządzenie dotyczące baterii). Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zanieczyszczone baterie (akumulatory) są oznaczone tym symbolem, który sygnalizuje, że utylizacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa na bateriach (akumulatorach), np. poniżej symbol kosza z lewej strony).

Zużyte baterie (akumulatory) można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie (akumulatory).

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Źródło zasilania	2 × bateria AA 1,5 V
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy	1,2 mA
Materiał	ABS
Liczba diod LED	1 czerwona migająca dioda LED
Stopień ochrony	IP44
Warunki pracy/przechowywania	od -20°C do +45°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	56 × 78 × 163 mm
Waga	171 g