

Instrukcja obsługi

RF-HSA-200

Cyfrowy adapter zestawu słuchawkowego

Nr zamówienia 2290789

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Używaj produktu do sterowania rozmowami wideo Microsoft Teams, Skype for Business i Zoom w systemie operacyjnym Windows®.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować zagrożenia.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Adapter
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Utylizacja




Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Konfiguracja

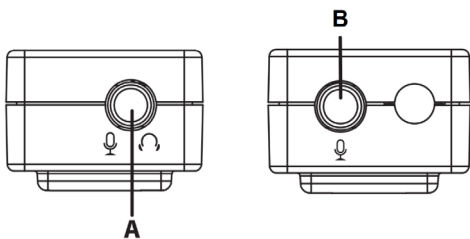

1. Podłącz słuchawki i mikrofon
 - Słuchawki ze zintegrowanym mikrofonem: podłącz do portu [A]
 - Tylko mikrofon: podłącz do portu [B] (tylko mono).
 - Tylko słuchawki: podłącz do portu [A].
 2. Podłącz wtyczkę USB A do portu USB w komputerze.
- Wskaźnik zasilania zaświeci się, kiedy komputer będzie włączony.

Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a zwłaszcza przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Dźwięk

- Nie słuchaj bardzo głośnej muzyki przez dłuższy czas.. Może spowodować to uszkodzenie słuchu.

c) Podłączone urządzenia

- Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

Obsługa

Ważne:

W zależności od systemu, konfiguracji systemu i dostępności sprzętu, konfiguracja może nie obsługiwać wszystkich funkcji.

Wskaźnik zasilania zaświeci się, kiedy komputer będzie włączony.

W przypadku aktywności zapala się (czerwony/niebieski).

a) Microsoft Teams i Skype for Business


Funkcja	Obsługa	Podświetlany wskaźnik
Odbieranie/kończenie połączeń	Naciśnij	
Wstrzymanie/wznawianie połączeń (na czas wstrzymania mikrofon i kamera są wyłączone)	Naciśnij i przytrzymaj	
Odrzucanie połączenia przychodzącego	Naciśnij 2 razy	
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk	Wyłączony: czerwony / włączony: zielony
Włączanie/wyłączanie kamery internetowej	Naciśnij i przytrzymaj przycisk	
Zwiększanie głośności	Naciśnij +	
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk -	

b) Zoom

Funkcja	Obsługa	Podświetlany wskaźnik
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk	Wyłączony: czerwony / włączony: zielony
Włączanie/wyłączanie kamery internetowej (Włącz w ustawieniach Zoom, patrz (*))	Naciśnij i przytrzymaj przycisk	
Zwiększanie głośności	Naciśnij +	
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk -	

(* Aby korzystać z funkcji włączania/wyłączania kamery internetowej, włącz ją w ustawieniach Zoom:

1. Sprawdź, czy adapter jest podłączony do komputera.
2. Popatrz na poniższy zrzut ekranu i włącz funkcje kamery internetowej:
 - Otwórz menu ustawień Zoom i przejdź do karty **Keyboard Shortcuts**(1) (Skróty klawiaturowe).
 - W sekcji **Start/Stop Video** (Uruchom/zatrzymaj wideo), kliknij pole **Shortcut** (2) (Skrót).
 - Na adapterze **naciśnij i przytrzymaj** przycisk . Poczekaj, aż skrót zmieni się w **Ctrl + Shift + O**. Funkcja jest włączona.

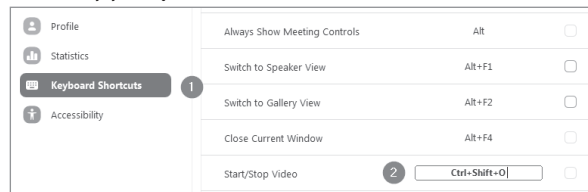

Dane techniczne

Napięcie/natężenie wejściowe..... 5 V/DC, 500 mA, przez USB

Wymagania systemowe..... Windows® 7 i nowsze

Złącze słuchawek/mikrofonu 3,5 mm

Warunki pracy..... 0 do +70 °C, 10 – 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

Warunki przechowywania -20 do +85 °C, 10 – 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

Wymiary..... 21,2 × 50 × 13 mm (szer. × wys. × gł.)

Ciężar ok. 20,5 g.