


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002330681

Timer TFA Dostmann




Fig. 1

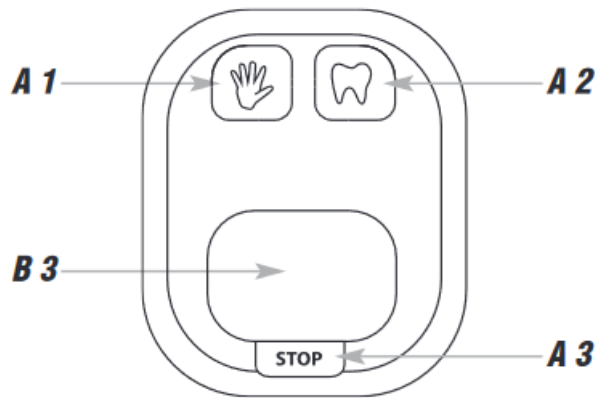

Obrazek 1

Fig. 2

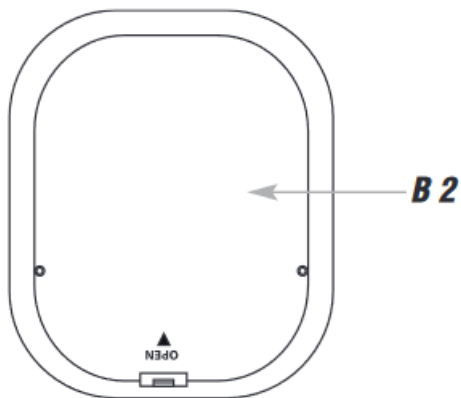

Obrazek 2

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi



Kat.-Nr. 38.2046.02

Dziękujemy za wybranie tego instrumentu od TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w pełni.
- Przestrzeganie i przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Dla twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.



Ostrożność! Ryzyko zranienia!

- Komora baterii jest szczelnie zamknięta śrubą dla bezpieczeństwa. Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i śmierci w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uchwycona w ciele, natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii razem ani baterii różnych typów. Podczas obchodzenia się z ciekącymi bateriami należy nosić odporne na chemikalia rękawice ochronne i okulary ochronne.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Chroń przed wilgocią!

3. Elementy

3.1 Przyciski

- A 1: przycisk z symbolem ręki
- A 2: przycisk z symbolem zęba
- A 3: przycisk STOP

3.2 Obudowa

- B 1: Wspornik do montażu na ścianie
- B 2: Komora baterii
- B 3: Światło LED

4. Rozpoczęcie pracy

- Otwórz komorę baterii za pomocą małej śruby Phillips-sterownika i włóż trzy nowe baterie (3 x 1,5 V AAA). Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Zamknij komorę baterii. Ostrożnie dokręć śrubę.
- Urządzenie jest gotowe do użycia.

5. Działanie

a) Tryb prania ręcznego

- Naciśnij przycisk z symbolem dłoni, aby rozpocząć proces odliczania. Zaświeci się czerwona dioda LED.
- Po 20 sekundach czas się kończy.

b) Tryb szczoteczki do zębów

- Naciśnij przycisk z symbolem zęba, aby rozpocząć proces odliczania. Zaświeci się czerwona dioda LED.
- Czerwona dioda LED błysnie trzy razy po 60 sekundach, aby wskazać użytkownikowi, że upłynęła połowa czasu czyszczenia.
- Po 120 sekundach czas upływa.

a) i b)

- Po upływie tego czasu dioda LED zmienia kolor na zielony i miga trzy razy. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.
- Gdy trwa odliczanie i świeci się czerwone światło, ponowne uruchomienie timera nie jest możliwe.
- Po upływie czasu i zmianie koloru światła z czerwonego na zielony można rozpocząć nowe odliczanie.
- Za pomocą przycisku STOP możesz zatrzymać odliczanie.

6. Mocowanie

- Zamocuj uchwyt ścienny za pomocą śruby lub dołączonej folii samoprzylepnej w odpowiednim miejscu i zawieś urządzenie.
- Uwaga: Ze względu na dużą wilgotność w łazience klej może stracić przyczepność.

7. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść urządzenie miękką, wilgotną szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu

7.1 Wymiana baterii

- Wymień baterie, gdy urządzenie działa słabo.

8. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

9. Dane techniczne

Ustawienia domyślne.....	20 sekund (mycie rąk), 120 sekund (mycie zębów)
Pobór mocy.....	Baterie 3 x 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Wymiary obudowy	57 (63) x 29 (33) x 71 (72) mm
Waga.....	49 g (tylko urządzenie)

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Informacja

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie głównej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>