

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002338696

Gardigo 91951 Odstraszacz owadów 1 szt.



Drogi Kliencie,

Gratulujemy wyboru jednego z naszych wysokiej jakości produktów. Prosimy o dokładne przestrzeganie tych instrukcji i przechowywanie ich przy sobie.

1. Metoda funkcjonalna:

Solar Vario Protector generuje sygnały akustyczne o wypróbowanych i przetestowanych częstotliwościach 7 kHz przeciwko komarom i pchłom (częstotliwość A), 10 kHz przeciwko muchom, myszom i szczurom (częstotliwość B) oraz 12 kHz przeciwko karaluchom i kunom (częstotliwość C). Szkodniki postrzegają częstotliwości jako zakłócenie ich naturalnego trybu życia i unikają odpowiednich pomieszczeń, w których emitowany jest dźwięk.

2. Uruchomienie:

Włączanie Solar Vario Protector odbywa się za pomocą włącznika / wyłącznika. Za pomocą przełącznika suwakowego częstotliwość ustawia się zgodnie z symbolami zwierząt i literami klawiszy. Podczas instalowania urządzenia należy upewnić się, że fale dźwiękowe docierają bezpośrednio do chronionego obszaru. Meble, zasłony i podobne przedmioty mogą pogorszyć emisję dźwięku i ograniczać działanie. Na wolnym powietrzu promień efektywnego zasięgu wynosi ok. 6 metrów; wewnątrz o powierzchni ok. 25 m² jest zadaszona. Nie wystawiać urządzenia na deszcz / wilgoć.

3. Zasilanie:

Wysokiej jakości moduł słoneczny (krzem amorficzny) ładuje wbudowany akumulator NiMH w krótkim czasie całkowicie bezpłatnie. Nawet w całkowitej ciemności rezerwa napięcia w pełni naładowanego akumulatora jest utrzymywana przez ok. 3 dni. Opcjonalnie urządzenie może być zasilane za pomocą zasilacza sieciowego 230 V AC / 3 V DC (brak w zestawie).

4. Dane techniczne:

Zasilanie Amorficzny krzemowy moduł solarny przez 1x akumulator 1,2 V DC 850 mA NiMH (w zestawie) lub zasilacz sieciowy 230 V AC / 3 V DC (nie wchodzi w zakres dostawy)

Rezerwa napięcia ok. 3 dni (bez padania światła), gdy bateria jest w pełni naładowana

Działanie Włącznik / wyłącznik, przełącznik wyboru częstotliwości


Efektywny zasięg ok. 25 m² w pomieszczeniach zamkniętych, ok. Promień 6 m w terenie otwartym

Uwaga: ważna uwaga dotycząca baterii

• **Instrukcje dotyczące utylizacji baterii:**

Przed utylizacją urządzenia baterię należy wyjąć i zutylizować w bezpieczny sposób, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Baterie podlegają przepisom prawnym. Dlatego po zużyciu należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub do punktu zbiorczego obiektów użyteczności publicznej w celu usunięcia szkodliwych substancji. Baterii nie wolno nigdy wyrzucać razem z odpadami domowymi, w żółtym worku lub w innym miejscu. Baterie należy utylizować tylko wtedy, gdy są całkowicie rozładowane do pojemnika na zużyte baterie i podjąć środki ostrożności przed zwarcieniem (np. poprzez maskowanie biegunów).

Uwaga: Podczas wyjmowania baterii urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej (adaptera).

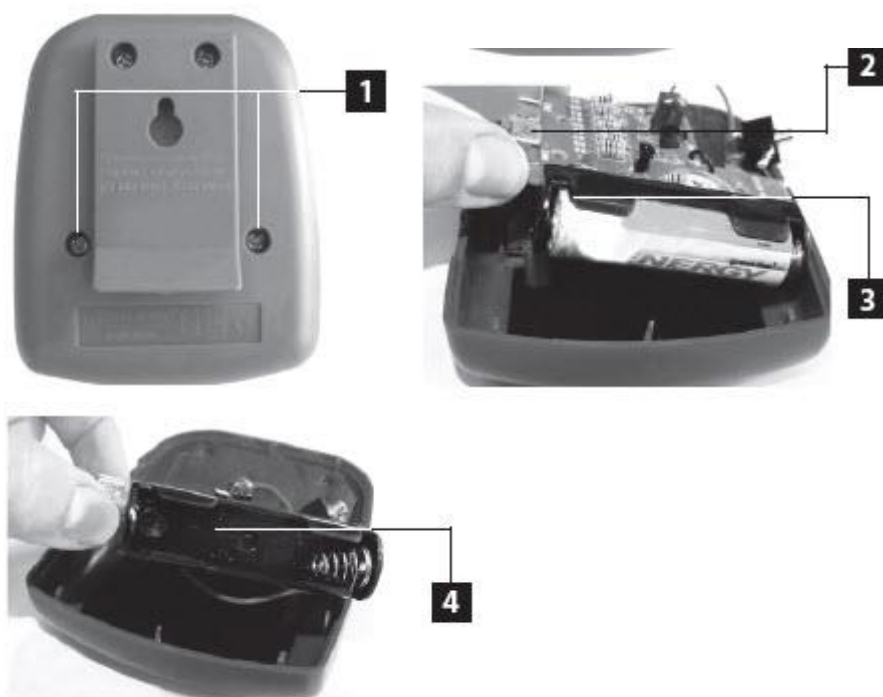

(1) Aby wyjąć baterię, poluzuj śruby (a)

(2) Zdejmij górną część obudowy i lekko unieś płytkę PCB, aby łatwo dostać się do akumulatora (b).

(3) Wyjmij baterię i zutylizować zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami (c)

(4) Urządzenie należy utylizować w miejscu zbiórki przeznaczonym do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (d).

5. Instrukcje bezpieczeństwa

Ważne: wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi powodują unieważnienie gwarancji. Gardigo nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody.

- Urządzenie wolno eksploatować tylko przy podanym napięciu.
- Jeśli konieczna jest naprawa, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, aby uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Sprawdź, czy kabel zasilający używany do podłączenia urządzenia nie ma pęknięć lub uszkodzonej izolacji. Nie używaj urządzenia w przypadku wad lub widocznych uszkodzeń.
- Naprawy lub inne prace przy urządzeniu, np. Wymiana bezpiecznika może być przeprowadzana wyłącznie przez upoważniony personel.
- Należy pamiętać, że firma Gardigo nie ma kontroli nad błędami obsługi lub podłączenia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego szkody.
- W każdym przypadku sprawdź, czy urządzenie jest odpowiednie dla danego miejsca instalacji (tylko do użytku w pomieszczeniach!).
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane i zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

6. Informacje ogólne

1. Urządzenia elektryczne, materiały opakowaniowe itp. Należy przechowywać z dala od dzieci.
2. Zutilizować opakowanie i zużyty materiał w sposób prawidłowy i przyjazny dla środowiska.
3. Przekaż tylko urządzenie wraz z instrukcją obsługi.
4. Zastrzega się możliwość zmian projektu i danych technicznych bez uprzedzenia w celu stałego ulepszania produktu.

7. Gwarancja

Na to urządzenie udzielamy dwuletniej gwarancji. Gwarancja obejmuje naprawę wszystkich wad, które nie zostały spowodowane wadliwym materiałem lub błędami produkcyjnymi. Ponieważ Gardigo nie ma wpływu na prawidłowy i prawidłowy montaż i działanie, oczywiste jest, że gwarancja dotyczy tylko kompletności i prawidłowego stanu. Gardigo nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje za szkody lub szkody wtórne w związku z tym produktem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy urządzenie zostało zmienione lub ponownie sparowane, gdy zmieniono obwody lub użyto nieoryginalnych części zamiennych lub gdy uszkodzenie zostało spowodowane błędną lub niedbałą obsługą lub nadużyciem.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>