

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002348246


Budzik TFA Dostmann 60.2019.02, cyfrowy, Kwarcowy



Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 60.2019.02



Fig. 1

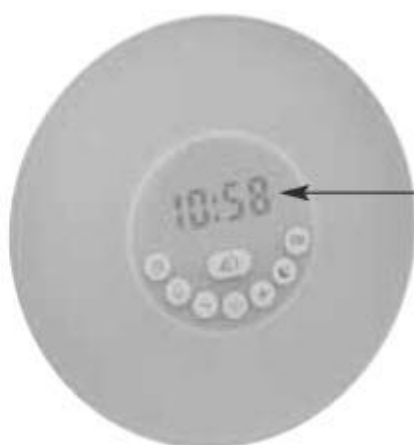

A 1

Dziękujemy za wybranie tego urządzenia firmy TFA.

1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem

- Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W ten sposób zapoznasz się ze swoim nowym urządzeniem, poznasz wszystkie funkcje i komponenty, poznasz ważne szczegóły dotyczące uruchomienia i obsługi urządzenia oraz otrzymasz wskazówki w przypadku awarii.
- Przestrzegając instrukcji obsługi, unikniesz również uszkodzenia urządzenia i narażenia ustawowych praw do wad w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi.
- Zwróć szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa!
- Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

2. Zakres dostawy

- Budzik dzienny
- Zasilacz sieciowy z kablem USB
- Zintegrowany kabel antenowy
- Instrukcja obsługi

3. Obszar zastosowania i wszystkie zalety nowego urządzenia w skrócie

- Naturalne pobudka: Symulowany wschód słońca ze światłem, które stopniowo staje się jaśniejsze 30 minut przed czasem pobudki (naturalne pobudka ze światłem ma pozytywny wpływ na hormony energetyczne)
- Alarm dźwiękowy z radiem lub dźwiękami alarmowymi w czasie alarmu
- 6 dźwięków alarmowych do wyboru (fortepian, śpiew ptaków, dźwięk morza, skrzypce, fortepian z śpiewem ptaków, dźwięk alarmu)
- Radio FM z pamięcią programów i kablem antenowym
- Funkcja drzemki
- Delikatne zasypianie: symulowany zachód słońca ze stopniowo ciemniejącym światłem 30 minut przed zaśnięciem
- Może być również używana jako ozdobna lampka nocna
- 3 tryby świecenia LED: białe światło ciągłe z 10 poziomami jasności, automatyczna zmiana koloru / bezpośredni wybór koloru (zielony, czerwony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, turkusowy)
- Z uchwytem

4. Dla twojego bezpieczeństwa

- Produkt nadaje się tylko do obszaru zastosowania opisanego powyżej. Nie używaj produktu w sposób inny niż przedstawiony w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone.



Ostrożnie

Zagrożenie życia przez porażenie prądem!

- Urządzenie podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka o napięciu sieciowym 230 V!
- Gniazdko musi znajdować się blisko obiektu i być łatwo dostępne.
- Urządzenie i wtyczka nie mogą mieć kontaktu z wodą ani wilgocią. Nadaje się tylko do użytku w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać urządzenia z uszkodzoną obudową lub wtyczką.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem osób (w tym dzieci), które nie są w stanie właściwie ocenić możliwych zagrożeń związanych z obsługą urządzeń elektrycznych.
- Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeśli wystąpi usterka lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Używaj wyłącznie dostarczonej wtyczki zasilania.
- Najpierw podłącz kabel USB do urządzenia, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel.
- Ułóż przewód zasilający tak, aby nie stykał się z ostrymi lub gorącymi przedmiotami.

**Ostrożnie****Ryzyko zranienia:**

- Baterie i urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu 2 godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria może zostać połknięta lub w inny sposób rozlana, natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Nie wolno wrzucać, zwierać, demontować ani ładować baterii w ogniu. Ryzyko wybuchu!
- Aby uniknąć wycieku baterii, słabe baterie należy jak najszybciej wymienić. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Podczas obchodzenia się z nieszczelnymi bateriami należy nosić rękawice i okulary ochronne odporne na chemikalia!

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!**

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Chronić przed wilgocią.
- Nie używaj siły podczas podłączania złącza USB. Wtyczka USB pasuje do portu USB tylko w jednej orientacji.
- Nie używaj kabla USB do żadnych innych celów.

5. Komponenty**A: Wyświetlacz (rys. 1):**

A 1: czas/czas alarmu/czas snu;

B: Przyciski:

powyżej (rys. 2):

B 1: przycisk GŁOŚNOŚĆ

B 2: przycisk MUZYKA

B 3: przycisk 12/24

B 4: przycisk KONTRAST

Przyciski czujników przednich (rys. 3):

B 5: Przycisk ZEGAR

B 6: Przycisk ALARM

B 7: Przycisk -

B 8: Przycisk LIGHT (podświetlenia)

B 9: Przycisk +

B 10: Przycisk MOND

B 11: Przycisk FM

B 12: Przycisk drzemki

C: Obudowa (rys. 2):

- C 1: Port Micro USB
- C 2: Głośnik
- C 3: Kabel anteny radiowej
- C 4: Komora baterii

Ważne informacje dotyczące obsługi klucza!

- Nie naciskaj jednocześnie dwóch lub więcej przycisków.
- Należy dotykać przycisków czujnika lekko. Aby uniknąć nieprawidłowego działania, odczekaj co najmniej jedną sekundę między każdym naciśnięciem klawisza.

6. Uruchomienie

- Podłącz budzik za pomocą dołączonej wtyczki zasilania. Włóż wtyczkę do złącza i podłącz urządzenie do sieci za pomocą wtyczki zasilającej. Ważny! Upewnij się, że napięcie sieciowe nie przekracza 240 V! Inne napięcia sieciowe mogą uszkodzić urządzenie.
- Cyfry godzin zaczną migać.
- Ustaw godziny za pomocą przycisku + lub -.
- Potwierdź przyciskiem CLOCK.
- Wprowadź minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź przyciskiem CLOCK.
- Uwaga: ustawienie 12-godzinnego formatu

6.1 Wkładanie baterii

- Baterie działają jak baterie zapasowe w przypadku awarii zasilania.
- Aby korzystać ze wszystkich funkcji i przedłużyć żywotność baterii, należy używać dostarczonej wtyczki zasilania.
- Otwórz komorę baterii z tyłu.
- Włóż trzy nowe baterie 1,5 V AAA do komory baterii. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację podczas wkładania baterii.
- Ponownie zamknij komorę baterii.

6.1.1 Uwaga dotycząca wyłącznie zasilania baterijnego:

- W trybie zasilania baterijnego funkcja lampy jest wyłączona. Możliwe są funkcje radia i alarmu.
- Jeśli nie naciśniesz przycisku przez 15 sekund w trybie baterii, wyświetlacz wyłączy się.

7. Działanie

- Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk + lub - w trybie ustawień, przejdziesz do trybu szybkiego uruchamiania.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 sekund, tryb ustawień zostanie automatycznie zakończony.

8. Ustawienia

8.1 Czas

8.1.1 12-godzinny lub 24-godzinny system czasu

- Użyj przycisku 12/24, aby wybrać 12-godzinny lub 24-godzinny system czasu.
- W formacie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawia się AM lub PM.

8.1.2 Ustawianie czasu

- W trybie normalnym naciśnij przycisk CLOCK, aby ustawić godzinę.
- Cyfry godzin zaczną migać.
- Ustaw godziny za pomocą przycisku + lub -.
- Potwierdź przyciskiem CLOCK.
- Wprowadź minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź przyciskiem CLOCK.

8.2 Alarm

8.2.1 Ustawianie godziny alarmu

- Naciśnij przycisk ALARM w trybie normalnym, aby przejść do trybu alarmu.

Fig. 2


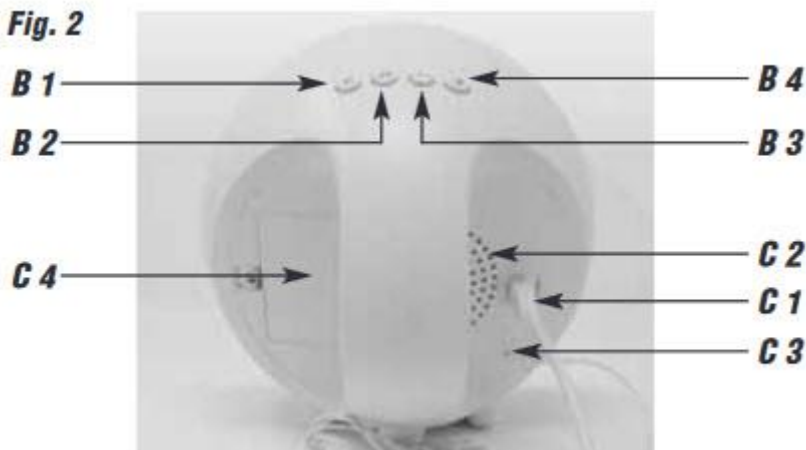


Fig. 3

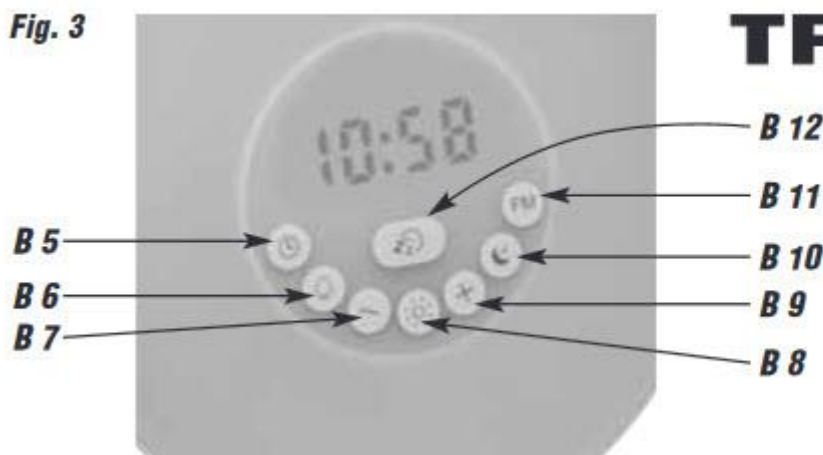

- Na wyświetlaczu widoczny jest symbol alarmu i 12:00 AM / 00:00 (ustawienie domyślne) lub ostatnio ustawiony czas alarmu.
- Przytrzymaj przycisk ALARM.
- Cyfry godzin migają.
- Ustaw godziny za pomocą przycisku + lub -.
- Potwierdź klawiszem ALARM.
- Wprowadź minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź wpis przyciskiem ALARM, aby powrócić do aktualnego czasu.
- Alarm jest włączony.

8.2.2 Wybór dźwięku alarmu

- W trybie normalnym naciśnij przycisk MUSIC, aby uzyskać dostęp do funkcji wyboru.
- Pojawia się 1 i zostaje wprowadzony pierwszy sygnał alarmowy. Dostępnych jest łącznie 6 różnych dźwięków alarmowych (1-6). Jeśli wybierzesz 7, ostatnio zapisana stacja radiowa włączy się o godzinie budzenia.
- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać dźwięk alarmu.
- Potwierdź wpis przyciskiem MUZYKA.
- Użyj przycisku VOLUME, aby ustawić żądaną głośność na 15 poziomach.
- Uwaga: Jeśli tryb jest włączony, zabrmi melodia po chwili.

8.2.3 Aktywuj lub dezaktywuj alarm

- Naciśnij przycisk ALARM, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu. Symbol alarmu pojawia się lub znika z wyświetlacza.

8. Proces budzenia

- 30 minut przed czasem budzenia włącza się lampka budzenia i zaczyna migać symbol budzenia. Światło zwiększy swoją jasność na 10 poziomach.
- Gdy nadejdzie ustawiony czas budzenia, budzik zacznie dzwonić z wybranym dźwiękiem alarmu lub włączy się radio.
- Jeśli alarm nie zostanie przerwany, dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po dwóch minutach i ponownie włączy się o tej samej godzinie. Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu lub naciśnij przycisk SNOOZE, aby włączyć funkcję drzemki.
- Dźwięk alarmu zostanie przerwany na pięć minut.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki.
- Naciśnij przycisk LIGHT, aby wyłączyć podświetlenie.

9. Oświetlenie

9.1 Oświetlenie wyświetlacza

- Naciśnij raz przycisk CONTRAST, aby przyciemnić wyświetlacz.
- Naciśnij ponownie przycisk CONTRAST, aby wyłączyć wyświetlacz.

9.2 Tryb lampy

- Aby włączyć lub wyłączyć lampę, naciśnij przycisk LIGHT.
- Jeśli światło jest włączone, naciśnij przycisk + lub -, aby wyregulować jasność na 10 poziomach.

- Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby aktywować automatyczną zmianę koloru.
- Za pomocą przycisku + lub - ustaw kolor (zielony, czerwony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy i turkusowy), który pozostanie na stałe.
- Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby wyłączyć oświetlenie.

9.3 Tryb zachodu słońca / uśpiania

- Ten tryb umożliwia delikatne zasypanie podczas symulowanego zachodu słońca. Światło wyłącza się 30 minut przed ustawionym czasem uśpiania z poziomem 10. Światło powoli ciemnieje w 10 krokach.
- Naciśnij przycisk MOON w trybie normalnym, aby przejść do trybu zachodu słońca / uśpiania.
- Na wyświetlaczu widoczny jest symbol księżyca i 00:00 (ustawienie domyślne) lub ostatni ustawiony czas.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MOON.
- Cyfry godzin migają.
- Użyj przycisku + lub -, aby ustawić godziny czasu snu.
- Potwierdź przyciskiem MOON.
- Wprowadź minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź wpis przyciskiem MOON, aby powrócić do aktualnego czasu.
- Włączony jest tryb zachodu słońca / uśpiania. Na 30 minut przed ustawionym czasem uśpiania światło włącza się na poziomie 10, a symbol księżyca zaczyna migać.
- Naciśnij przycisk LIGHT, aby wyłączyć światło.
- Naciśnij przycisk MOON, aby wyłączyć tryb zachodu słońca / uśpiania. Symbol księżyca znika.

9.4 Tryb radiowy

- Naciśnij przycisk FM, aby włączyć radio.
- Odebrana częstotliwość radiowa pojawi się na wyświetlaczu.
- Przytrzymaj przycisk FM przez 3 sekundy, a stacje radiowe zostaną automatycznie wyszukane i zapisane.
- W zależności od odbioru urządzenie automatycznie zapisuje do 40 stacji.
- Naciśnij przycisk FM, aby zakończyć wyszukiwanie.
- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać między zapisanymi stacjami.
- Użyj przycisku VOLUME, aby ustawić żądaną głośność na 15 poziomach.
- Jeśli odbiór jest słaby, spróbuj uzyskać lepszy odbiór, ustawiając antenę.
- Wyłącz radio przyciskiem FM, aby powrócić do aktualnego czasu.
- W trybie radia nie można ustawić zegara ani czasu alarmu.

10. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść urządzenie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj materiałów ściernych ani rozpuszczalników!
- Wyjmij baterie, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

10.1 Wymiana baterii

- Jeśli funkcje stają się słabsze przy zasilaniu bateryjnym, należy je wymienić.
- Otwórz komorę baterii i włóż trzy nowe baterie 1,5 V AAA z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Ponownie zamknij komorę baterii.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak komunikatów	<p>Praca z zasilaczem sieciowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Połącz urządzenie z zasilaczem → Sprawdź zasilacz → Naciśnij przycisk CONTRAST, aby włączyć wyświetlacz <p>Zasilanie bateryjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Naciśnij przycisk → Włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości → Wymień baterie
Nieprawidłowe wyświetlenia	<p>Praca z zasilaczem sieciowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Odłącz urządzenie od sieci, wyjmij baterie i uruchom ponownie po 3 sekundach <p>Zasilanie bateryjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Wymień baterie

Jeśli pomimo tych środków urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt.

12. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

13. Dane techniczne

Zasilanie ... Baterie 3 x 1,5 V AAA (brak w zestawie) Wtyczka sieciowa 240 V AC / 5,0 V DC (1A) (w zestawie)

Zakres częstotliwości radiowych 87,5-108 Mhz

Wymiary obudowy 170 x 170 x 120 mm

Waga 374 g (tylko urządzenie)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy Niniejsze instrukcje lub ich wyciągi mogą być publikowane wyłącznie za zgodą TFA Dostmann. Dane techniczne były aktualne w momencie druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie można znaleźć, wpisując numer artykułu na naszej stronie internetowej.

www.tfa-dostmann.de



<http://www.conrad.pl>