

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002350509


**Zegar radiowy cyfrowy Techno Line
WT3005, Sterowany radiowo, (Ø x W) 14.7
cm x 14.7 cm**







- 1 - Czas
- 2 - Ikona odbioru
- 3 - Data i miesiąc
- 4 - Dzień powszedni
- 5 - Temperatura wewnętrzna
- 6 - przycisk BEZPRZEWODOWY
- 7 - przycisk INSTALACJI
- 8 - przycisk URUCHOM PONOWNIE
- 9 - przycisk ▲
- 10 – przycisk ▼
- 11 - Wisząca dziura
- 12 - Przyssawka
- 13 - Podstawka

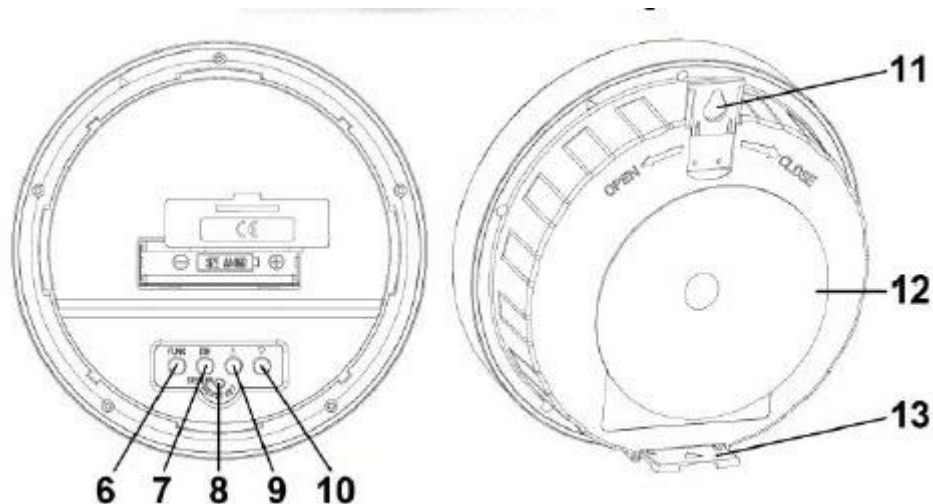

CECHY

- DCF-77 Zegar sterowany radiowo z możliwością ręcznego ustawiania
- Wyświetlanie czasu 12/24 h
- Ustawienie strefy czasowej (± 12 h)
- Wyświetlanie daty i dnia tygodnia (8 języków)
- Wyświetlanie temperatury wewnętrznej w $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Odporny na wilgoć, idealny do łazienek
- Montaż z przysawką, montaż ścienny lub stojący na stole

ODDANIE DO UŻYTKU

- Przekręć i podnieś tylną pokrywę.
- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż 1x baterię AA pasującą do biegunowości (+/-).
- Zamknij pokrywę baterii i tylną pokrywę.

AUTOMATYCZNE USTAWIANIE CZASU

Po zainstalowaniu baterii zegar rozpoczyna wyszukiwanie sygnału DCF. W ciągu 3-8 minut zegar odbierze sygnał DCF i ustawi się na dokładny czas sterowany radiowo. Wyświetlana na stałe ikona odbioru wskazuje na pomyślny odbiór sygnału. Jeśli sygnał nie jest dostępny, naciśnij przycisk FUNK, zegar zacznie ponownie szukać sygnału DCF. Symbol odbioru miga podczas aktywnego wyszukiwania sygnału.

Uwagi:

- Naciśnij ponownie przycisk FUNK, aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału czasu, a ikona odbioru nie będzie już wyświetlana.
- Symbol „S” jest wyświetlany nad godziną, jeśli czas letni został odebrany za pośrednictwem radiowego sygnału czasu.

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU

- Nie można ustawić czasu ręcznie, gdy funkcja automatycznego ustawiania czasu jest aktywna. W takim przypadku naciśnij najpierw przycisk BEZPRZEWODOWY, aby zakończyć wyszukiwanie sygnału czasu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk INSTALACJI przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu.
- Cyfra do ustawienia będzie migać.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby zmienić ustawienia.
- Naciśnij przycisk INSTALACJI, aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia. Kolejność ustawień to: format 12/24-godzinny, strefa czasowa, godzina, minuta, rok, miesiąc, dzień, język.
- Ponownie naciśnij przycisk INSTALACJI, aby potwierdzić i wyjść z ustawień.

Wyświetlanie dnia tygodnia w 8 językach

Język / dzień tygodnia	Angielski EN	Niemiecki GE	Francuski FR	Hiszpański SP	Włoski IT	Holenderski DU	Węgierski ki	Słoweński ki
Niedziela	SU	SO	DI	DO	DO	ZO	VA	NE
Poniedziałek	MO	MO	LU	LU	LU	MA	HE	PO
Wtorek	TU	DI	MA	MA	MA	DI	KE	TO
Środa	WE	MI	ME	MI	ME	WO	SE	SR
Czwartek	TH	DO	JE	JU	GI	DO	CS	CE
Piątek	FR	FR	VE	VI	VE	VR	PE	PE
Sobota	SA	SA	SA	SA	SA	ZA	SO	SO

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY

Temperatura wewnętrzna jest automatycznie wyświetlana w ciągu 3-8 minut po ustawieniu. Naciśnij przycisk ▼, aby przełączać między formatami wyświetlania temperatury °C i °F.

METODA POZYCJONOWANA

Zegar łazienkowy można ustawić na 3 sposoby według potrzeb:

- Wyciągnij wsporniki stojaka stołowego z tyłu zegara, umieść na stole lub biurku zgodnie z potrzebami.
- Zawieś na ścianie przez wiszący otwór.
- Przymocuj na gładkim miejscu za pomocą przyssawki.

Ważna uwaga przed użyciem przyssawki

- Upewnij się, że żądana powierzchnia mocowania jest gładka i płaska, ponieważ tylko na tych powierzchniach przyssawka może mocno przylegać.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której mocujesz zegarek, jest wolna od kurzu i tłuszczu. Aby być po bezpiecznej stronie, wcześniej oczyść powierzchnię wodą i detergentem. Po czyszczeniu dokładnie osusz powierzchnię.

- Przyssawkę należy również wyczyścić lekko wilgotną, bez detergentów i lekko wysuszyć przed naciśnięciem jej, aby zapewnić jej mocniejszy chwyt.
- Od czasu do czasu mocno dociskaj zegar i sprawdzaj, czy zegar jest ciasno osadzony, ponieważ przyssawka po pewnym czasie może się poluzować.
- Aby zwolnić, ostrożnie podnieś przyssawkę za krawędź, aby powietrze mogło dostać się pod nią.

RESETOWANIE

Naciśnij przycisk URUCHOM PONOWNIE, aby powrócić do ustawień domyślnych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym Technotrade oświadcza, że ten produkt WT 3005 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw 2014/53/UE i ROHS 2011/65/WE. Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie: www.technoline.de/doc/4029665030050

SPECYFIKACJA

Wymiary..... \varnothing 147 x 50 mm
Wymagania dotyczące zasilania.....1 x AA LR06 1,5V
Zakres pomiaru temperatury0°C do +50°C (32°F do 122°F)
Rozdzielczość0,1°C/0,1°F
Dokładność \pm 1°C/1°F

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- To urządzenie główne jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierną siłę lub wstrząsy.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu lub wilgoci.
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Unikaj kontaktu z materiałami powodującymi korozję.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia, ponieważ może eksplodować.
- Nie otwieraj wewnętrznej tylnej obudowy ani nie manipuluj przy żadnych elementach tego urządzenia.

Efekty odbioru środowiskowego

Zegar uzyskuje dokładny czas dzięki technologii bezprzewodowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń bezprzewodowych, na odbiór mogą mieć wpływ następujące okoliczności:

- duża odległość transmisji
- pobliskie góry i doliny
- w pobliżu autostrady, linii kolejowej, lotnisk, kabla wysokiego napięcia itp.
- w pobliżu placu budowy
- wśród wysokich budynków
- wewnątrz budynków betonowych
- w pobliżu urządzeń elektrycznych (komputery, telewizory itp.) oraz konstrukcji metalowych
- wewnątrz poruszających się pojazdów

Ustaw stację/zegar w miejscu o optymalnym sygnale, tj. blisko okna i z dala od metalowych powierzchni lub urządzeń elektrycznych.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa baterii

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem.
- Używaj tylko baterii alkalicznych, a nie akumulatorów.
- Włóż baterie prawidłowo, dopasowując bieguny (+/-).
- Zawsze wymieniaj kompletny zestaw baterii.
- Nigdy nie mieszać używanych i nowych baterii.
- Natychmiast wyjmij wyczerpane baterie.
- Wyjmuj baterie, gdy nie są używane.
- Nie ładuj i nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować.
- Upewnij się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych przedmiotów, ponieważ kontakt może spowodować zwarcie.
- Unikaj wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowuj wszystkie baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stanowią ryzyko zadławienia.

Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem!

Stopień ochrony IP24

Produkt ten jest zabezpieczony przed ciałami obcymi w postaci stałej o średnicy $\geq 12,5$ mm, przed dostępem palcem oraz przed bryzgami wody ze wszystkich stron.



Uwzględnienie obowiązku zgodnie z prawem dotyczącym baterii Stare baterie nie są odpadami domowymi, ponieważ mogą spowodować szkody dla zdrowia i środowiska. Zużyte baterie można bezpłatnie zwrócić do sprzedawcy i punktów zbiórki. Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do oddawania potrzebnych baterii dystrybutorom i innym punktom zbiórki!



Uwzględnienie obowiązku zgodnie z prawem dotyczącym urządzeń elektrycznych Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne należy wyrzucać z dala od ogólnych odpadów domowych, gdy ich okres użytkowania dobiegnie końca. Zanieś urządzenie do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich z systemem selektywnej zbiórki odpadów.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>