


Uwaga:

- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, nie należy próbować otwierać ani naprawiać produktu bez fachowej pomocy.
- Na zasięg działania mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe i pobliskie źródła zakłóceń.
- Właściwe użytkowanie pomaga przedłużyć żywotność produktu. Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.


PL Instrukcja obsługi

Przewodowa podświetlana klawiatura gamingowa

Nr zamówienia 2373330

Przeznaczenie

Ta pełnowymiarowa klawiatura gamingowa ma regulowane klawisze z podświetleniem LED z wieloma trybami podświetlenia, elementy sterujące multimediami oraz regulowane nóżki.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zawartość dostawy

- Klawiatura
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR powyżej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.


Wyjaśnienie symboli


Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje ważne wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, których należy przestrzegać.



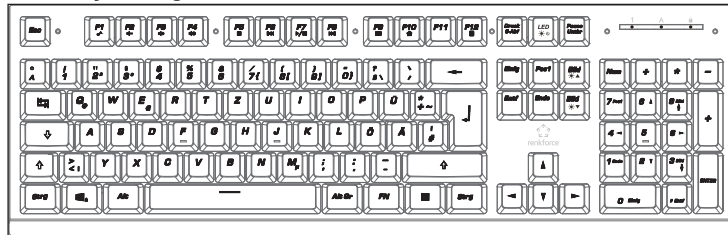
Symbol „strzałki” informuje użytkownika o ważnych wskazówkach i uwagach związanych z użytkowaniem urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa


Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo;
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach; lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Elementy obsługi

Obsługa
a) Przyciski funkcyjne

Naciśnij klawisz Fn + odpowiednie klawisze funkcyjne, aby uzyskać następujące skróty funkcyjne (zależne od systemu operacyjnego)

	Uruchom domyślny program do odtwarzania multimediiów
	Zmniejsz głośność
	Zwiększ głośność
	Wycisz dźwięk
	Zatrzymaj odtwarzanie
	Poprzedni utwór
	Odtwarzaj/pauza
	Następny utwór
	Uruchom domyślną przeglądarkę internetową i wczytaj stronę główną
	Otwiera domyślny program pocztowy
	Otwórz kalkulator

b) Podświetlenie wyświetlacza LED

Naciśnij klawisz , aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

Naciśnij Fn+ klawisze , aby zmienić tryb podświetlenia.

Naciśnij Fn+ klawisze lub , aby wyregulować jasność podświetlenia.

c) Rozwiązywanie problemów

Sprawdź, czy wtyczka USB jest dobrze podłączona do portu USB i czy komputer jest włączony, lub spróbuj użyć innego portu USB.

Jeśli klawiatura nadal nie działa, włóż ponownie wtyczkę USB do portu USB.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i funkcjonowania produktu.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Utylizacja
a) Produkt


Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.

Dane techniczne

Interfejs.....	USB 2.0
Długość kabla.....	150±3 cm
Łączna liczba klawiszy.....	105 klawiszy
Trwałość klawiszy.....	10 milionów uderzeń w klawisze
Typ podświetlenia.....	LED (zielony, czerwony, niebieski)
Tryby podświetlenia.....	Oddychający, stałe światło
Wymagania systemowe.....	Windows 7/8/10
Warunki pracy/przechowywania.....	Od -5 °C do +45 °C (robocze) od -20 °C do +60 °C (przechowywanie) od 10 % do 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x gl. x wys.).....	442 x 141 x 40 mm
Waga.....	780 g