

PD Instrukcja obsługi

Rozdzielacz HDMI 1x2 4K

Nr art. 2373338

Przeznaczenie

Ten rozdzielacz zgodny z HDMI 1.4b i HDCP 1.4 przesyła 1 sygnał wejściowy HDMI do 2 wyświetlaczy HDMI w tym samym czasie. Obsługuje rozdzielczości wideo do 4K x 2K przy 30 Hz, funkcje odbicia sygnału wejściowego HDMI i wzmocnienia sygnału wyjściowego, format wideo 3D oraz głębię kolorów 30-bitową, 36-bitową i 48-bitową/pikselową.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Nie należy używać go na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HDMI jest zarejestrowanym znakiem handlowym HDMI Licensing L.L.C.

Zawartość dostawy

- Rozdzielacz
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilający USB

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR powyżej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli

- Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.
- Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje ważne wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, których należy przestrzegać.
- Symbol „strzałki” informuje użytkownika o ważnych wskazówkach i uwagach związanych z użytkowaniem urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i koniecznie przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo;
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach; lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.



• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Uwaga:

- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, nie należy próbować otwierać ani naprawiać produktu bez fachowej pomocy.
- Na zasięg działania mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe i pobliskie źródła zakłóceń.
- Właściwe użytkowanie pomaga przedłużyć żywotność produktu.

b) Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.


c) Obsługa

- Ten produkt zawiera wrażliwe elementy elektryczne, które mogą zostać uszkodzone przez skoki napięcia, przepięcia, porażenie prądem, uderzenia piorunów itp. Zaleca się stosowanie systemów ochrony przeciwprzepięciowej w celu zabezpieczenia i przedłużenia żywotności sprzętu.

Właściwości

- Zgodność z HDMI 1.4b i HDCP 1.4
- Obsługuje rozdzielczości wideo do 4K x 2K przy 30Hz
- Obsługa funkcji odbicia sygnału wejściowego HDMI i wzmocnienia sygnału wyjściowego
- Obsługuje format wideo 3D
- Obsługa głębi kolorów 30-bitowej, 36-bitowej i 48-bitowej/pikselowej
- Obsługa formatów audio DTS-HD, Dolby-true-HD, LPCM 7.1, DTS, Dolby-AC3 i DSD

Elementy obsługi

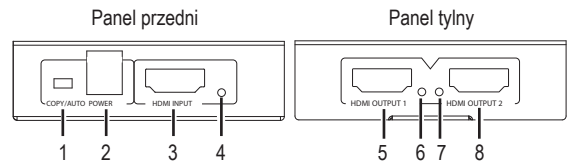


- 1 Przełącznik EDID
- 2 Port zasilania
- 3 Wejście HDMI
- 4 Wskaźnik LED wejścia
- 5 Wyjście HDMI 1
- 6 Wskaźnik LED wyjścia 1
- 7 Wskaźnik LED wyjścia 2
- 8 Wyjście HDMI 2

Obsługa

Nr	Nazwa	Funkcja
1	Przełącznik EDID	Przełącznik trybu EDID <ul style="list-style-type: none"> • Tryb kopiowania – EDID portu wyjścia HDMI 1 do portu wejściowego • Tryb automatyczny – automatyczne porównywanie EDID dwóch portów wyjściowych HDMI i łączenie nowego EDID z portem wejściowym
2	Port zasilania	Włóż kabel USB do ładowania
3	Wejście HDMI	Port wejściowy sygnału HDMI – podłącz do urządzenia źródłowego HDMI, takiego jak odtwarzacz DVD lub PS3, za pomocą kabla HDMI
4	Wskaźnik LED wejścia	Czerwony wskaźnik LED włącza się, gdy sygnał HDMI jest wprowadzany
5	Wyjście HDMI 1	Port wyjścia sygnału HDMI 1 – podłącz do urządzenia wyświetlającego HDMI, takiego jak telewizor HDTV lub monitor
6	Wskaźnik LED wyjścia 1	Czerwony wskaźnik LED włącza się, gdy port wyjścia HDMI 1 wysyła sygnały HDMI
7	Wskaźnik LED wyjścia 2	Czerwony wskaźnik LED włącza się, gdy port wyjścia HDMI 2 wysyła sygnały HDMI
8	Wyjście HDMI 2	Port wyjścia sygnału HDMI 2 – podłącz do urządzenia wyświetlającego HDMI, takiego jak telewizor HDTV lub monitor

Przykład podłączenia

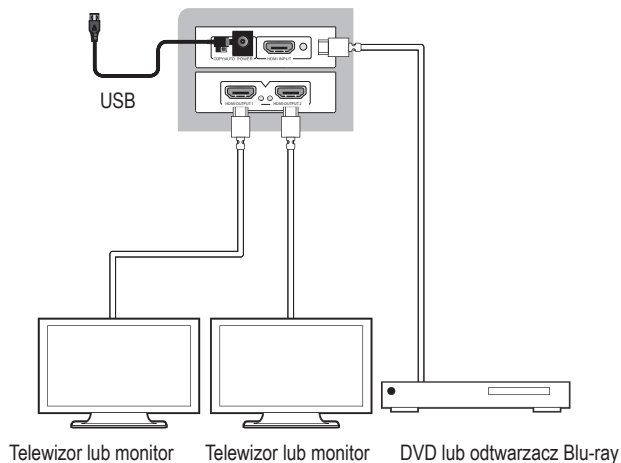

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i funkcjonowania produktu.
- Czyść produkt suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Dane techniczne

Pobór mocy	1,5 W
Wejście	1 x HDMI typu A (19-stykowe żeńskie)
Wyjście	2 x HDMI typu A (19-stykowe żeńskie)
Zgodność z HDMI	HDMI 1.4b
Zgodność z HDCP	HDCP 1.4
Szerokość pasma wideo	2,97 Gb/s
Rozdzielczość wideo	4K x 2K przy 30 Hz
Formaty audio	DTS-HD, Dolby-true-HD, LPCM 7.1, DTS, Dolby-AC3, DSD
Głębina kolorów	30-bitowa, 36-bitowa, 48-bitowa/pikselowa
Ochrona przed występowaniem wylądowań elektrostatycznych (model ciała ludzkiego)	±8 kV (wylądowanie powietrzne) ±4 kV (wylądowanie kontaktowe)
Warunki pracy/przechowywania	Od 0 °C do +40 °C (robocze) od -20 °C do +60 °C (przechowywanie) od 20 % do 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	60 x 70 x 20 mm
Masa	120 g