
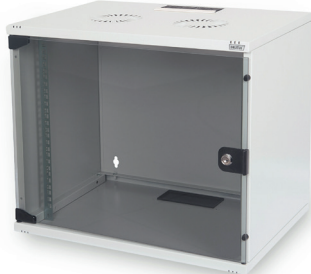


Schränke - Netzwerkschränke zur Wandmontage

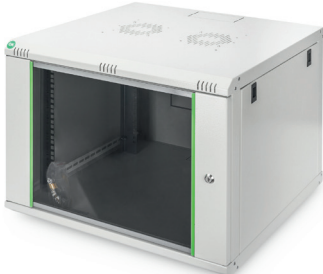

Art.-Nr. (Beispiel)		DN-19 07U-6/6	DN-19 07U-6/6-EC	DN-19 07U-S-1
Serie		Unique	Dynamic Basic	SOHO
Standardgrößen	Höheneinheiten (HE)	7HE, 9HE, 12HE, 16HE, 20HE	7HE, 9HE, 12HE, 16HE	7HE, 9HE, 12HE
	Breite (mm)	600	600	540
	Tiefe (mm)	450, 600	450, 600	400
Versandart	Versandart	Montiert	Montiert	Unmontiert (Flatpack)
Fronttür	Stil	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig	Sicherheitsglas, einflügelig
	Verschluss	Schloss	Schloss	Schloss mit Kunststoffgriff
	Öffnungswinkel	210°	235°	200°
Seitenteile	Seitenteile	Abnehmbar, abschließbar	Abnehmbar, mit Schnellverschlüssel	Fest montiert
Lüftereinbaubereich	Lüftereinbaubereich	Ausstanzung für Lüftermontage	Ausstanzung für Lüftermontage	Ausstanzung für Lüftermontage
Kabeleinlässe	Kabeleinlass (Dach)	Einlass mit aufschiebbarer Abdeckung (145 x 50 mm)	Vorgestanzt (145 x 70 mm)	Einlass mit Bürste (145 x 70 mm)
	Kabeleinlass (Boden)	Einlass mit Kunststoffabdeckung (145 x 50 mm)	Vorgestanzt (145 x 70 mm)	Einlass mit Kunststoffabdeckung (145 x 50 mm)
	Kabeleinlass (Rückseite)	Einlass mit Kunststoffabdeckung (145 x 50 mm)	Vorgestanzt (350 x 100/240/380/380 mm)	⊗
482,6 mm (19") Profilschienen	Stil	Gekröpfte Form, mit HE-Markierung, tiefenverstellbar	L-Form, mit HE-Markierung, tiefenverstellbar	L-Form, tiefenverstellbar
	Anzahl	2 (450 mm tiefe Schränke); 4 (600 mm tiefe Schränke)	2 (450 mm tiefe Schränke); 4 (600 mm tiefe Schränke)	2
	Traglast	100 kg	60 kg	60 kg