



1 Przeznaczenie

Produktem jest lampa na biurko. Użyj produktu do:

- oświetlenia miejsca pracy
- wyświetlania daty, godziny i temperatury
- ustawiania budzika
- zasilania/ladowania urządzeń kompatybilnych przez port USB
- ładowanie bezprzewodowo urządzeń kompatybilnych z systemem Qi

W przypadku awarii zasilania bateria zasila pamięć zapasową, która zatrzymuje w pamięci ustawienia daty i godziny.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Bateria CR2032
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.



Produkt powinien być używany wyłącznie w suchych zamkniętych pomieszczeniach wewnątrz budynków. Produktu nie wolno zawilgościć ani zamoczyć.



Symbol Qi oznacza, że jest to urządzenie zgodne z certyfikatem Qi

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Zasilacz sieciowy



Nie manipuluj podzespołami zasilacza. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Zawsze zapewnić prawidłowe połączenie.
- Nie używać uszkodzonych części zasilacza.
- Nie modyfikować podzespołów zasilacza.
- Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka ściennego.
- Jako źródło zasilania należy stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz sieciowy.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochronny (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.
- Upewnij się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.5 Bateria (akumulator)

- Podczas wkładania baterie (akumulatory) należy zachować prawidłową biegunowość.
- Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię (akumulator), aby uniknąć uszkodzenia poprzez wyciek. W wypadku wycieku cieczy lub uszkodzenia baterii (akumulatorów) ich kontakt ze skórą może spowodować poparzenia kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie (akumulatory) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zostawiać baterii (akumulatorów) bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko polknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Baterii (lub akumulatorów) nie wolno demontować. Zwierać ich końcówki, ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przystosowane. Istnieje ryzyko wybuchu!


5.6 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.7 Lampka LED

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

6 Przegląd produktu

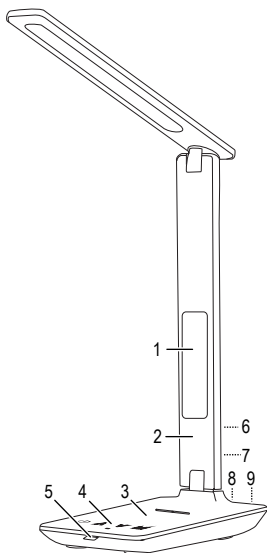


- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Wyświetlanie daty, godziny, budzika i temperatury | 2 Wyłączenie głośnika budzika |
| 3 Platforma ładowania bezprzewodowego | 4 Panel sterujący światłem lampy |
| 5 Wysuwana podstawka pod telefon | 6 Panel sterujący |
| 7 Komora baterii | 8 Gniazdo zasilania |
| 9 Gniazdo zasilania USB | |

7 Wprowadzenie

7.1 Wkładanie baterii

Uwaga:

Produkt jest dostarczany z fabrycznie włożoną baterią. Przy pierwszym użyciu usuń zatrzask zwalniający baterię.

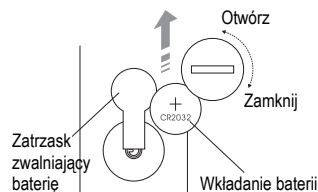

7.2 Umiejscowienie

Ustaw produkt na suchej i równej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar. **UWAGA! Na wrażliwych powierzchniach produkt może pozostawiać ślady.**

Wyreguluj ramię i głowicę odpowiednio do potrzeb.

7.3 Podłączanie zasilania

Lampa zasilana jest przez zasilacz.

1. Podłącz okrągłą wtyczkę kabla zasilacza do gniazda zasilania w produkcie.
2. Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazodka sieciowego.

8 Sterowanie lampką

Użyj panelu dotykowego, aby sterować światłem lampy.

- Dotknij **⏻**, aby wyłączyć lub wyłączyć lampę.
- Dotknij **↙** lub **↘**, aby sterować jasnością lampy.
- Dotknij kilkakrotnie **M**, aby ustawić temperaturę barwową.

9 Konfiguracja wyświetlacza

9.1 Włączanie i wyłączanie podświetlenia wyświetlacza

Dotknij i przytrzymaj **⏻**, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie wyświetlacza.

9.2 Ustawianie daty i godziny

Wyświetlacz pokazuje datę i godzinę. Ustaw datę i godzinę oraz wybierz format wyświetlania. Dzień tygodnia jest obliczany automatycznie.

Użyj panelu sterowania wyświetlacza, aby wyregulować parametry.

Regulacja parametrów

Wyświetlacz prowadzi użytkownika przez pozycje menu w następującej kolejności:

Godziny → Minuty → Lata → Miesiące → Dni → (Wyjście z menu)

- Naciśnij **M**, aby w dowolnym momencie wyjść z menu ustawień.

1. Naciśnij **M**, aż pojawi się godzina.
2. Naciśnij **S**, aby wejść do menu ustawień.
3. Naciśnij **↗** lub **↘**, aby ustawić wartości.
4. Naciśnij **S**, aby zapisać i przejść do następnej pozycji.
5. Kontynuuj dostosowywanie innych pozycji. Po ostatniej pozycji na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień.

9.3 Wybór jednostek temperatury

Na panelu sterowania na wyświetlaczu naciśnij przycisk **↘**, aby wybrać jednostkę temperatury (°C lub °F).

9.4 Wybierz format godziny

Na panelu sterowania na wyświetlaczu naciśnij przycisk **↗**, aby wybrać format godziny (12- lub 24-godzinny).

10 Ustawianie budzika

Produkt jest wyposażony we wbudowany budzik. Ustaw godzinę budzenia, dźwięk budzika i drzemkę (maks. 60 min.).

Użyj panelu sterowania wyświetlacza, aby wyregulować parametry.

Ustawianie funkcji budzika i drzemki

Wyświetlacz prowadzi użytkownika przez pozycje menu w następującej kolejności:

Godziny → Minuty → Czas drzemki → Dźwięk budzika → (Wyjście z menu)

- Naciśnij **M**, aby w dowolnym momencie wyjść z menu ustawień.

1. Naciśnij **M**, aż pojawi się symbol budzika.
2. Naciśnij **S**, aby wejść do menu ustawień.
3. Naciśnij **↗** lub **↘**, aby ustawić wartości.
4. Naciśnij **S**, aby zapisać i przejść do następnej pozycji.
5. Kontynuuj dostosowywanie innych pozycji. Po ostatniej pozycji na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień.

Włączanie i wyłączanie budzika

Po ustawieniu godziny budzenia włącz budzik. Gdy zabrzmi budzik, włącz drzemkę lub go wyłącz.

Ważne:

Alarm nie włączy się w czasie przerwy w zasilaniu.

1. Naciśnij **M**, aż pojawi się symbol budzika.
2. Naciśnij **↘**, aby włączyć budzenie z:
 - Dźwiękiem lub
 - Dźwiękiem i drzemką
 - Gdy nadejdzie godzina budzenia, rozlegnie się dźwięk budzika przez 60 sekund.
 - (Jeśli włączona jest funkcja drzemki) budzik włącza się o ustawionej godzinie i ponownie rozlega dźwięk.
3. Naciśnij **S**, aby wyłączyć budzik.

11 Ładowanie bezprzewodowe

- Umieść kompatybilne urządzenie platformie do ładowania bezprzewodowego.
- Aby rozpocząć ładowanie bezprzewodowe, konieczne może być dostosowanie położenia urządzenia do ładowania.
- Kontrolka LED na platformie do ładowania bezprzewodowego będzie wskazywać ładowanie w toku.
- Na ładowanym urządzeniu pojawi się również informacja o trwającym ładowaniu bezprzewodowym.

12 Zasilanie urządzeń USB

Zasilanie i ładowanie kompatybilnych urządzeń przez port(y) zasilania USB.

1. Upewnij się, że urządzenie spełnia następujące specyfikacje:
 - Napięcie: 5 V/DC
 - Pobór mocy: maks. 1,5 A
1. Podłącz urządzenie do portu USB za pomocą odpowiedniego kabla USB.
 - Podłączone urządzenie otrzyma zasilanie.
2. Po użyciu odłącz kabel USB.

13 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

Wymieniaj baterie co najmniej raz w roku, aby zapobiec ich rozlaniu się.

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

14 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

15 Utylizacja

15.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

15.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczytkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

16 Dane techniczne

16.1 Zasilacz sieciowy

Wejście	220 – 240 V/AC, 50/60Hz
Wyjście	12 V/DC, 1,5 A, 18 W

16.2 Bateria pamięci zapasowej

Zasilanie baterijne	Bateria 3 V, typu CR2032
---------------------------	--------------------------

16.3 Ładowanie bezprzewodowe

Zasilanie	10 W
Standardowy	Bezprzewodowe ładowanie Qi
Częstotliwość transmisji	129,22 KHz
Moc transmisji	43,96 dBμA/m @3 M 12,76 dBμA/m @10 M

16.4 Złącze USB

Wyjście USB-A	5 V/DC 2,1 A
---------------------	--------------

16.5 Światło

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Oświetlenie	Dioda LED
Wymienne źródło światła	Nie
Temperatura barwowa/jasność	3000 K (ciepła): 240 lm 4500 K (neutralna): 450 lm 6000 K (chłodna): 470 lm
Klasa ochronności	Klasa III

16.6 Inne

Warunki pracy	od -5 do +55°C, 25 - 85% wilg. wzgl.
Warunki przechowywania	od -5 do +65°C, 25 - 85% wilg. wzgl.
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.) ..	118 x 320 x 50 mm (złożona)
Waga (ok.)	Lampa: 485 g, zasilacz: 95 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2481634_V3_0523_dh_mh_pl 534899339 I1/03 en