



TOOLCRAFT

Ⓟ Oryginalna instrukcja obsługi

Sekator Akumulatorowy 410 mm

Nr zamówienia: 2498121

CE

	Strona
1. Wprowadzenie	3
2. Objasnienie symboli	4
3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem	5
4. Zakres dostawy	5
5. Wskazówki dotyczace bezpieczenstwa	6
a) Ogólne informacje o bezpieczenstwie	6
b) Bezpieczenstwo osobiste	7
c) Ogólne wskazówki dotyczace bezpieczenstwa podczas pracy z narzêdziami elektrycznymi	7
d) Wskazówki bezpieczenstwa dla narzêdzi akumulatorowych	8
e) Bezpieczenstwo na stanowisku pracy	8
f) Specyficzne wskazówki dotyczace bezpieczenstwa nozyc do żywoplotu	9
g) Zagrozenia resztkowe	9
6. Czêści i elementy obslugi	10
7. Przygotowanie	10
8. Obsluga	11
9. Usuwanie usterek	12
10. Konserwacja/czyszczenie/przechowywanie	12
a) Konserwacja	13
b) Czyszczenie	13
c) Przechowywanie	13
11. Utylizacja	13
12. Dane techniczne	14
13. Deklaracja zgodności (DOC)	15

1. Wprowadzenie

Szanowni Klienci!

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi!



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i użytkowania produktu. Należy o tym pamiętać, gdy produkt przekazywany jest osobom trzecim. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości!

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z nami:

E-mail: bok@conrad.pl

Strona www: www.conrad.pl

Dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt:

<https://www.conrad.pl/kontakt>

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o, ul. Książnica 12,
31-637 Kraków, Polska

2. Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na szczególne zagrożenia związane z obsługą, eksploatacją lub obsługą.



Przed uruchomieniem przeczytaj całą instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej informacji.



Noś okulary ochronne.



Noś odpowiednie ochronniki słuchu.



Noś rękawice ochronne.



Nie używaj urządzenia w deszczu lub na mokrym żywopłocie. Chroń przed wodą i wilgocią.



Uwaga – niebezpieczeństwo skaleczeń



Wyjmij akumulator przed wykonaniem regulacji lub czyszczenia lub gdy urządzenie jest nienadzorowane.



Trzymaj osoby trzeciej z dala od obszaru roboczego.



Ostrzeżenie – przedmioty mogą być wyrzucane z urządzenia.



Moc załączania wytworzona przez urządzenie.

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do ręcznego cięcia żywopłotów, krzaków i krzewów. Urządzenie nie nadaje się do koszenia trawy, cięcia bardzo twardych krzewów, drewna ani do rozdrabniania materiału do kompostowania.

Jest przeznaczone tylko do użytku poniżej poziomu ramion. Zastosowanie powyżej poziomu głowy jest niedozwolone.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku prywatnego. Zastosowanie komercyjne jest niedozwolone.

Dozwolone jest stosowanie tylko w suchych obszarach, nie przy opadach atmosferycznych lub pod wodą.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/ lub modyfikować. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak obrażenia, zwarcie, pożar itp.

Dokładnie przeczytaj oryginalną instrukcję użytkowania i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną oryginalną instrukcją użytkowania.

Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Zakres dostawy

- Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
- Ochrona noża
- Oryginalna instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Przestrzegaj instrukcji na stronie internetowej.



5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytaj oryginalną instrukcję użytkowania i zwracaj szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody rzeczowe spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej oryginalnej instrukcji użytkowania. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje o bezpieczeństwie

- Przestrzegaj wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, ilustracji i specyfikacji, które zostały dostarczone wraz z tym narzędziem. Ich nieprzestrzeganie może spowodować pożar i/lub poważne obrażenia.
- Przechowuj oryginalną instrukcję użytkowania w bezpiecznym miejscu, aby te informacje były zawsze dostępne.
- Produkt nie jest zabawką, chroń przed dziećmi! Produkt należy ustawiać, użytkować lub przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Uderzenia, wstrząsy lub upadki nawet z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy przestrzegać dodatkowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, podanych w osobnych rozdziałach niniejszej oryginalnej instrukcji użytkowania.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub obsługi produktu, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej oryginalnej instrukcji użytkowania, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.
- W szkołach, ośrodkach szkoleniowych, klubach i warsztatach obsługa produktu musi być nadzorowana przez wykwalifikowany personel.



b) Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używaj tego narzędzia, gdy jesteś zmęczony(-a) lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Chwila nieuwagi może prowadzić do poważnych obrażeń.
- Zawsze ostrożnie postępuj z narzędziem. Unikaj efektu przyzwyczajenia, jeśli wcześniej pracowałeś z narzędziem. Zawsze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i zachować ostrożność. Chwila nieuwagi może prowadzić do poważnych wypadków.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej. Zawsze nosić okulary ochronne, wytrzymałe buty, długie spodnie, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Nigdy nie pracuj boso ani w sandałach.
- Noś odpowiednią odzież roboczą. Nie noś biżuterii. Przez ruchome części mogą zostać pochwycone włosy, biżuterii lub części ubrania, niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! W przypadku długich włosów używaj siatki na włosy i podczas pracy noś odzież ciasno przylegającą do ciała.
- Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu narzędzia. Upewnij się zawsze, że włącznik/wyłącznik jest wyłączony, kiedy chcesz odłożyć, podnieść, przenieść urządzenie lub przed włożeniem akumulatora. Nie przenoś urządzenia, trzymając palec na włączniku/wyłączniku.
- Podczas pracy należy stać stabilnie i unikać nieprawidłowej postawy ciała. Ułatwia to kontrolę nad narzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Przestrzegaj przepisów obowiązujących w Twoim kraju, np. przepisów bezpieczeństwa pracy.

c) Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z narzędziami elektrycznymi

- Nie przeciążaj narzędzi elektrycznych. Urządzeń elektrycznych należy używać tylko do prac, do których są one przeznaczone. Odpowiednie narzędzie pracuje lepiej i przede wszystkim bezpieczniej.
- Przed każdym użyciem sprawdź włącznik/wyłącznik. Użycie narzędzi z uszkodzonym włącznikiem/wyłącznikiem utrudnia kontrolę nad narzędziem i dlatego jest bardzo niebezpieczne.
- Wyjmuj zawsze akumulator, kiedy
 - przeprowadzasz ustawienia,
 - przechowujesz urządzenie,
 - usuwasz blokadę,
 - stwierdzisz nietypowe wibracje
 - lub po kontakcie z obcym przedmiotem (w takim przypadku sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i, w razie potrzeby, zlecić naprawę specjalście)
- Narzędzia elektryczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuszczaj do obsługi urządzenia osób, które nie są zaznajomione z urządzeniem i/lub nie przeczytały i nie zrozumiały niniejszej oryginalnej instrukcji użytkownika. Narzędzia elektryczne są bardzo niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.



- Konserwuj regularnie urządzenie i sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń, zabrudzeń, błędnych ustawień, zużycia ani innych stanów, które mogą stwarzać zagrożenie. Naprawę uszkodzonego urządzenia należy przed jego uruchomieniem zlecić specjalistom. Źle konserwowane narzędzia bardzo często prowadzą do wypadków.
- Narzędzie i jego wyposażenie należy stosować wyłącznie do określonych celów i zgodnie z niniejszą oryginalną instrukcją użytkowania. Uwzględnij przy tym warunki pracy i czynność, która ma być wykonana. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i przystawek, które są kompatybilne z uchwytami urządzenia.
- Nigdy nie odłączaj urządzeń zabezpieczających.
- W przypadku zablokowania się napędu należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Uchwyty i powierzchnie narzędzia należy utrzymywać w suchym, czystym stanie, wolne od oleju lub smarów. Poślizgnięcie podczas pracy prowadzi do utraty kontroli i wypadków.
- Trzymaj mocno narzędzie. Nagłe zatrzymanie napędu przenosi energię kinetyczną na samo narzędzie. Stwarza to ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z ręki, niebezpieczeństwo obrażeń!
- W razie przeniesienia produktu z pomieszczenia zimnego do ciepłego (np. przy transporcie), może powstać woda kondensacyjna. Wskutek tego produkt może ulec uszkodzeniu! Dlatego przed użyciem lub podłączeniem baterii należy odczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.

d) Wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi akumulatorowych

- Z tym narzędziem akumulatorowym należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego celu akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i/lub zagrożenie pożarowe.
- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi zawartych w oryginalnej instrukcji użytkowania akumulatora i dołączonej do niego ładowarki.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest podłączone do akumulatora. Wyjmij akumulator przed oddaleniem się od urządzenia.

e) Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości. Zwróć uwagę na dobre oświetlenie na stanowisku pracy. Bałagan na stanowisku pracy lub słabe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- Dzieci i osoby postronne, jak również zwierzęta domowe należy trzymać z dala od obszaru roboczego! Rozproszenie uwagi w pracy może prowadzić do wypadków.
- Nigdy nie używaj produktu obok lub w pobliżu palnych cieczy lub gazów, mieszanek powietrza/gazu (opary benzyny), łatwopalnych materiałów stałych lub pyłów. W trakcie eksploatacji produktu mogą powstawać iskry, co grozi pożarem lub wybuchem!



f) Specyficzne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nożyc do żywoplotu


- Nigdy nie dotykaj ostrza tnącego podczas pracy. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Nóż pracuje jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu.
- Podczas pracy nigdy nie próbuj usuwać ścinków z ostrza tnącego lub trzymać się materiału przeznaczonego do cięcia. Usuwać zakleszczone ścinki tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nieprzeostrożenie może doprowadzić do poważnych obrażeń.
- Podczas pracy utrzymuj części ciała z dala od ostrza tnącego.
- Zawsze trzymaj nożyce do żywoplotu za izolowane powierzchnie chwytne. Ostrze tnące może zetknąć się z ukrytymi przewodami energetycznymi i spowodować przepływ prądu w metalowych częściach urządzenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie należy trzymać ani przenosić urządzenia za jego urządzenia zabezpieczające.
- Nie ciąć za pomocą urządzenia mokrego materiału. Nie należy używać go podczas deszczu i pozostawiać na zewnątrz w nocy.
- Nigdy nie włączaj urządzenia, jeśli w ostrzu znajduje się ciało obce.
- Przed odłożeniem nożyc do żywoplotu lub ich odstawieniem na powierzchni, poczekaj, aż napęd całkowicie się zatrzyma.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone i że zapewniony jest bezpieczny stan techniczny nożyc do żywoplotu.
- Przed włączeniem urządzenia usuń wszelkie narzędzia do regulacji, takie jak klucze do śrub itp. Narzędzie po włączeniu może zostać wyrzucone i spowodować obrażenia.
- Nożyce do żywoplotu zawsze prowadź obiema rękami i trzymaj je mocno. Umożliwia to bezpieczną i kontrolowaną obsługę.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź dokładnie żywoplot i usuń druty, przewody elektryczne lub inne ciała obce.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne. Upewnij się także, że ścinany materiał itp. nie dostaje się do otworów wentylacyjnych. Istnieje ryzyko pożaru na skutek przegrzania.
- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Ostre narzędzia tnące mniej się zakleszczają i są łatwe w obsłudze.
- Zawsze zakładaj zabezpieczenie noża, gdy urządzenie jest przechowywane, zostawione bez nadzoru lub transportowane.

g) Zagrożenia resztkowe

To urządzenie jest zgodne z uznanymi zasadami techniki i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Mimo to podczas używania może dojść

- do zagrożeń dla zdrowia i życia użytkownika lub innych osób,
- do utrudnień w eksploatacji urządzenia,
- do uszkodzenia innych strat materialnych.

6. Części i elementy obsługi

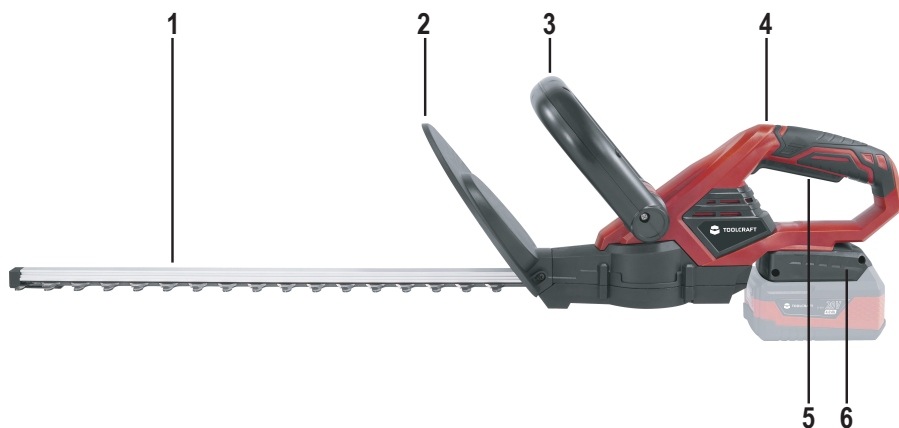

- 1 Nóż do cięcia
- 2 Ochrona rąk
- 3 Uchwyt paląkowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- 4 Uchwyt
- 5 Włącznik/wyłącznik
- 6 Uchwyt akumulatora

7. Przygotowanie



Przed przystąpieniem do prac montażowych, regulacyjnych lub wymiany akcesoriów należy zawsze wyjmować akumulator. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń ciała w przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika (5).

Wkładanie/wyjmowanie akumulatora

- Wsuwaj akumulator w uchwyt akumulatora (6), aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk odblokowujący na akumulatorze i wyciągnij go z uchwytu akumulatora (6).



Akumulator należy wyjmować zawsze, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przechowywane.

8. Obsługa



Koniecznie przestrzegaj wskazówek bezpieczestwa zawartych w niniejszej oryginalnej instrukcji obslugi.

Przed rozpoczeniem pracy sprawdź nożyce do żywoplotu pod kątem luźnych śrub łączących, mocno zablokowanych urządzeń regulacyjnych i sprawnego ostrza tnącego.

Nożyce do żywoplotu zawsze trzymaj obiema rękami za uchwyt (4) i uchwyt pałkowy z wyłącznikiem bezpieczestwa (3).

Uwaga - ostrze tnące (1) pracuje jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu.

- Zdejmij zabezpieczenie z ostrza tnącego (1).
- Naciśnij wyłącznik bezpieczestwa na uchwycie pałkowym (3) i włącz nożyce do żywoplotu za pomocą włącznika/wyłącznika (5).
- Przed rozpoczeniem pracy pozwól, aby nożyce do żywoplotu osiągnęły prędkość obrotową i nie obciążaj ich natychmiast po włączeniu.
- Nie należy przeciążać nożyca do żywoplotu, przycinając zbyt duże gałęzie lub zbyt dużą ich ilość w tym samym czasie. Chroni to narzędzie i zapobiega jego przecięciu.
- Przesuwaj równomiernie nożyce do żywoplotu w łukowatych ruchach przed ciałem nad ciętym obszarem.
- Nożyce do żywoplotu trzymaj w ten sposób, aby ostrze tnące znajdowało się pod kątem ok. 15° względem powierzchni cięcia.
- Nożyce do żywoplotu tną po obu stronach, co zapewnia wysoką wydajność cięcia.
- Aby uzyskać jednolite i proste cięcie, korzystne jest rozciągnięcie sznurka ciesielskiego. W ten sposób można zaznaczyć np. wysokość żywoplotu.
- Aby wyłączyć nożyce do żywoplotu po zakończeniu pracy lub w razie zagrożenia, wyłącz włącznik/wyłącznik (5) lub wyłącznik bezpieczestwa na uchwycie (3).
- Po zakończeniu pracy załóż ponownie zabezpieczenie noża, aby uniknąć skaleczenia o ostrze tnące.

9. Usuwanie usterek

Brak funkcji, urządzenie nie daje się włączyć:

- Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator za pomocą odpowiedniej ładowarki.
- Akumulator nie jest prawidłowo zatrzaśnięty w uchwycie akumulatora (6) na urządzeniu.

Niewystarczająca wydajność cięcia:

- Ostrze tnące (1) stępiło się i powinno zostać naostrzone przez specjalistyczny warsztat.
- Akumulator jest rozładowany, należy go naładować.

Ostrze tnące (1) nie porusza się:

- Natychmiast wyłącz nożyce do żywopłotu i wyjąć akumulator.
- Sprawdź, czy w ostrzu tnącym (1) zakleszczyło się ciało obce.
- W razie potrzeby usuń ciało obce.

Żywopłot nie jest równomiernie cięty, ostrze tnące częściej się zakleszcza lub robi się gorące:

- Ostrze tnące (1) jest zużyte lub uszkodzone i powinno zostać ostrzone przez specjalistyczny warsztat.
- Ostrze tnące (1) nie jest wystarczająco nasmarowane. Nasmarować ostrze tnące (1) olejem konserwacyjnym.

10. Konserwacja/czyszczenie/przechowywanie



Przed czyszczeniem, konserwacją i pielęgnacją urządzenia wyłącz je i wyciągnij akumulator z urządzenia.

W produkcie nie ma żadnych części, które wymagają konserwacji, dlatego nigdy nie otwieraj/rozbieraj produktu. Konserwacja lub naprawa i związane z tym otwieranie produktu może być przeprowadzane jedynie przez specjalistę lub odpowiedni specjalistyczny warsztat.

Koniecznym unikaj przedostania się wody lub wilgoci do wnętrza urządzenia.

Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani chemikaliów, lecz tylko lekko zwilżonej szmatki. Niewłaściwe środki czyszczące mogą spowodować przebarwienia na powierzchni z tworzywa sztucznego. Nigdy nie stosuj do czyszczenia środków szorujących, alkoholu, benzyny, spirytusu lub podobnych płynów!

Podczas konserwacji i czyszczenia noś rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami lub ostrzem tnącym (1).

a) Konserwacja

- Przed i po użyciu sprawdzaj ostrze tnące (1) pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Jeśli ostrze tnące (1) nie tnie już czysto lub zakleszcza się w ścinkach, należy je naostrzyć w specjalistycznym warsztacie.
- Po czyszczeniu pokryj ostrze tnące (1) olejem konserwacyjnym lub aerozolem. Zapobiega to korozji i zapewnia swobodny ruch ostrza tnącego (1).

b) Czyszczenie

- Produkt należy czyścić zawsze natychmiast po użyciu, aby pył i brud nie mógł się osadzić.
- Przede wszystkim należy chronić urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika przed brudem i kurzem.
- Usuń brud i ciała obce z ostrza tnącego przy pomocy szczotki.
- Do czyszczenia obudowy silnika wystarczy sucha lub lekko wilgotna, czysta i niestrzępiąca się szmatka.
- Staranne czyszczenie utrzymuje sprawność produktu, dzięki czemu można długo się nim cieszyć. Dobry rzemieślnik dba o swoje narzędzia!

c) Przechowywanie

- Jeśli przechowujesz urządzenie lub nie używasz go, zabezpiecz ostrze tnące (1) za pomocą osłony.
- Przechowuj urządzenie w czystym i suchym otoczeniu: Unikaj mrozu.
- Trzymaj urządzenie, a w szczególności części z tworzywa sztucznego, z dala od plynu hamulcowego, nafty, substancji zawierających olej, olejów penetrujących itd. Takie środki zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić lub zniszczyć plastikowe części.
- Nawozy i inne chemikalia ogrodowe zawierają substancje, które mogą uszkadzać metale. Z tego względu nie przechowuj urządzenia w pobliżu takich substancji.
- Najlepiej przechowuj urządzenie, oryginalną instrukcję obsługi i akcesoria w oryginalnym opakowaniu. Dzięki temu masz zawsze pod ręką wszystkie niezbędne informacje i akcesoria.

11. Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

12. Dane techniczne

Napięcie znamionowe	20 V/DC
Odpowiednie akumulatory (niedołączone)	TOOLCRAFT 20 V/2,0 Ah (nr art. 1881809) TOOLCRAFT 20 V/4,0 Ah (nr art. 1881810) TOOLCRAFT 20 V/5,0 Ah (nr art. 2331500)
Odpowiednia ładowarka (niedołączona).....	TOOLCRAFT 20 V/2,3 A (nr art. 1881811) TOOLCRAFT 20 V / 5,0 A (nr art. 1881812) TOOLCRAFT 20 V / 2x 4,5 A (nr art. 2388640)
Cięcie/min.....	1300
Długość cięcia	410 mm
Rozstaw zębów / maks. średnica cięcia:	18 mm
Waga	1,99 kg
Poziom ciśnienia akustycznego L_{PA} (zgodnie z EN 62841)	84,4 dB(A)
Poziom mocy akustycznej L_{WA} (zgodnie z EN 62841)	92,5 dB(A)
Odchylenie standardowe K.....	3 dB(A)
Drgania (zgodnie z EN 62841)	1,27 m/s ² (uchwyt pałukowy) 1,01 m/s ² (uchwyt)
Niepewność K.....	1,5 m/s ²
Wymiary: (dł. x szer. x wys.)	89 x 19 x 20 cm
Warunki eksploatacji i przechowywania	od +5 do +40°C / <85% względnej wilgotności powietrza



Uwaga!

Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB(A). Noś odpowiednie ochronniki słuchu.

Poziom drgań podany w niniejszej instrukcji obsługi został ustalony zgodnie z normowaną metodą pomiaru podaną w EN 62841 i może być zastosowany do porównania narzędzi elektrycznych. Jest on również stosowany do oceny obciążenia drganiami.

Podany poziomy drgań reprezentuje główne zastosowania elektrycznego narzędzia. Jednakże jeśli elektryczne narzędzie jest używane do innych zastosowań, z odmiennymi narzędziami lub bez wystarczającej konserwacji, poziomy drgań może się różnić. Może to znacznie zwiększyć obciążenie drganiami przez cały czas pracy.

W celu dokładnego oszacowania obciążenia drganiami należy także uwzględnić czasy, w których urządzenie jest wyłączone lub wprawdzie pracuje, ale nie jest w rzeczywistości wykorzystywane. Może to znacznie obniżyć obciążenie drganiami przez cały czas pracy.

Określ dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora przed oddziaływaniem drgań, jak na przykład: konserwacja narzędzia elektrycznego i stosowanych narzędzi, utrzymanie ciepła rąk, organizacja przebiegu prac.

13. Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, oświadczamy, że produkt ten jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2006/42/WE

2014/30/UE

2011/65/UE + 2015/863/UE.

Został wyprodukowany zgodnie z następującymi normami:

EN 62841-4-2:2019

EN 62841-1:2015+AC:15

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

→ Pełny tekst oryginalnej deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Należy wybrać język poprzez kliknięcie na symbol flagi i wpisać w wyszukiwarce numer zamówienia produktu; następnie można pobrać oryginalną deklarację zgodności EU w formacie PDF.

PL To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.