

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2734941

**Budzik TFA Dostmann 60.2031.10, cyfrowy,
Kwarcowy**





CE UK
CA



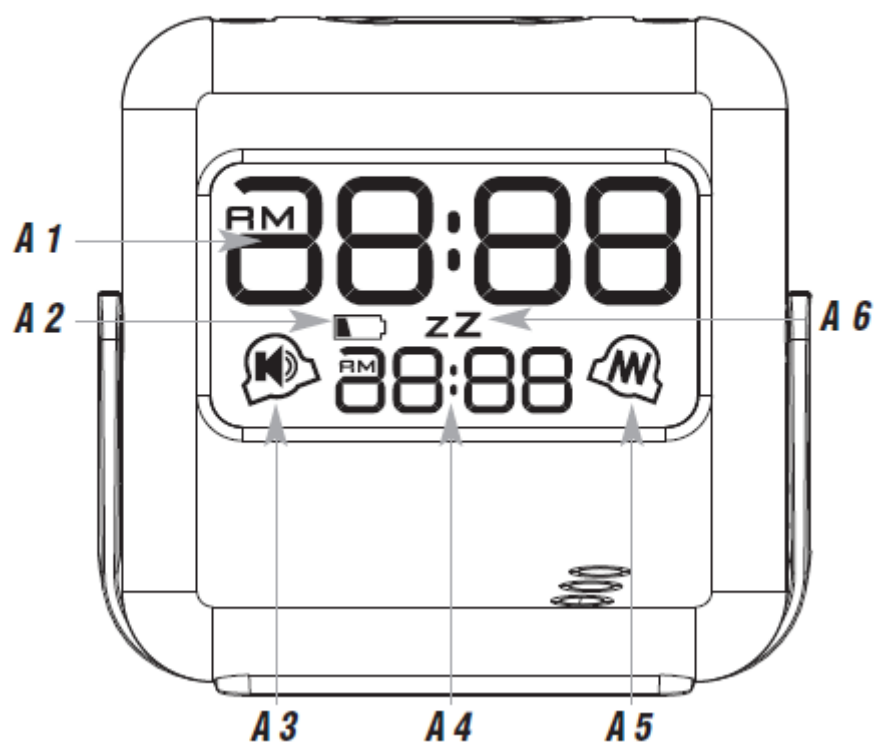
Fig. 1

Fig. 2

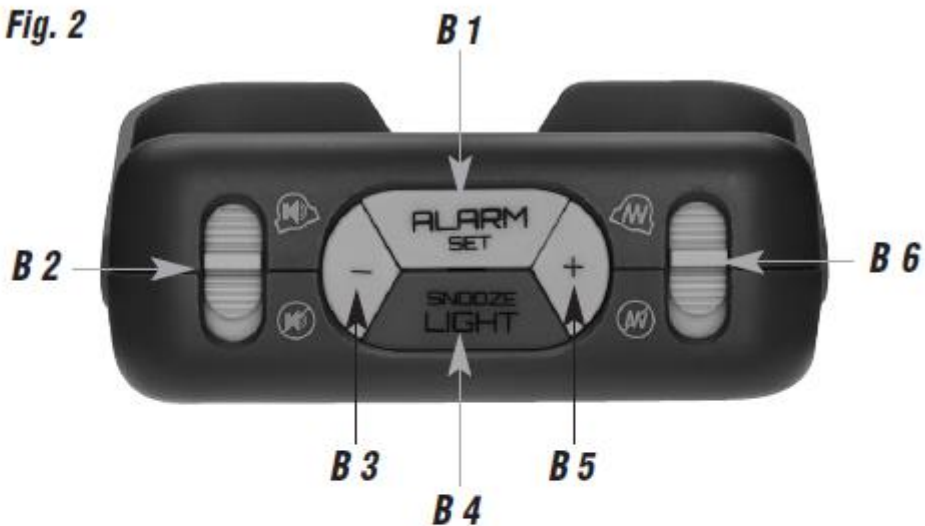


Fig. 3



Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego urządzenia



- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi jest dołączona do urządzenia lub puszki pobrać ze strony www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-Instrukcje
- Ten produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie ustawowych praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Cyfrowy budzik
- Instrukcja obsługi

3. Zakres zastosowań i wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia w skrócie

- Budzik opcjonalnie z wibracjami i/lub dźwiękiem alarmu gwarantującym pobudkę
- Idealny dla osób z upośledzeniem słuchu i osób śpiących ciężko
- Funkcja drzemki
- Podświetlenie po naciśnięciu klawisza
- Solidny i kompaktowy
- Stabilny, składany stojak służy jednocześnie jako zamek na klucz
- Idealny jako budzik podróżny

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanego powyżej. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany w produkcie są zabronione.



Ostrożność!

Ryzyko zranienia!

- Przechowuj to urządzenie i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uwięziona w ciele, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować ponownie. Ryzyko wybuchu!
- Niskie baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi podczas obchodzenia się z ciekącymi bateriami. W przypadku kontaktu natychmiast spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.



Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu!

- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury lub wstrząsy.
- Produkt nie może mieć kontaktu z wodą ani wilgocią. Nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Czyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników ani środków do szorowania.

5. Elementy

A: Wyświetlacz (rys. 1):

- A 1: Czas
- A 2: Symbol baterii (dla funkcji wyświetlania)
- A 3: Aktywowany dźwięk alarmu symbolu
- A 4: Godzina alarmu
- A 5: Wibracja symbolu aktywna
- A 6: Symbol drzemki

B: Przyciski (rys. 2):

- B 1: Przycisk USTAWIENIA ALARMU
- B 2: Włącznik/wyłącznik dźwięku alarmu
- B 3: Przycisk -
- B 4: Przycisk SNOOZE LIGHT (drzemki / podświetlenia)
- B 5: Przycisk +
- B 6: Przełącznik włączania/wyłączania wibracji

C: Obudowa (Rys. 2+3):

- C 1: Komora baterii
- C 2: Wsparcie dla wolnostojących
- C 3: Obsługa zamka na klucz

6. Rozpoczęcie pracy

- Podnieś podstawę i otwórz komorę baterii. Włóż trzy nowe baterie AA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją. Zamknij komorę baterii.
- Urządzenie ostrzeże Cię sygnałem dźwiękowym i przez krótką chwilę zostaną wyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza LCD. Urządzenie jest gotowe do użycia.

7. Ustawienia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub – w trybie ustawień trybu szybkiego.
- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

7.1 Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM SET w trybie normalnym przez trzy sekundy.
- 24 godz. (domyślnie) będzie migać. Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać system 12-godzinny lub 24-godzinny. W systemie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawia się AM (przed południem) lub PM (po południu).
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Cyfra godziny będzie migać. Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić godziny.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET. Ustaw minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Wyświetlacz pokazuje aktualny czas.







8. Funkcje alarmowe

8.1 Ustawienie czasu budzenia

- Naciśnij krótko przycisk ALARM SET w trybie normalnym, aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Cyfra godziny będzie migać (domyślnie 7:00). Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić godziny.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET. Ustaw minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas budzenia.

8.2 Włączanie i wyłączenie funkcji alarmu

- Aby włączyć/wyłączyć odpowiednią funkcję alarmu, przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. dźwięku alarmu i/lub przełącznik WŁ./WYŁ. wibracji w położenie WŁ. lub WYŁ.
- Odpowiedni symbol alarmu pojawia się/znika na wyświetlaczu.

Pozycja przełącznika	Funkcja	Wyświetlany symbol
	Dźwięk alarmu wyłączony	
	Dźwięk alarmu włączony	
	Wibracje wyłączone	
	Wibracje włączone	

9. Proces budzenia

- Gdy budzik jest włączony, alarm zaczyna dzwonić i/lub wibrować, gdy nadejdzie ustawiony czas budzenia. Godzina alarmu zacznie migać, a podświetlenie włączy się na 20 sekund.
- Naciśnij krótko dowolny przycisk (z wyjątkiem SNOOZE LIGHT) lub naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE LIGHT, a funkcje budzenia zostaną zatrzymane. Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, wibracje i/lub narastający dźwięk alarmu wyłączą się automatycznie po dwóch minutach i zostaną ponownie włączone o tej samej godzinie następnego dnia.
- Symbole alarmów pozostają na wyświetlaczu.
- Gdy budzik dzwoni i/lub wibruje, naciśnij przycisk SNOOZE LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki. Na wyświetlaczu miga symbol drzemki.
- Alarm zostanie przerwany na 5 minut.
- Naciśnij krótko dowolny przycisk (z wyjątkiem SNOOZE LIGHT) lub naciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE LIGHT, a funkcja drzemki zostanie zatrzymana.

10. Podświetlenie wyświetlacza

- Naciśnij przycisk SNOOZE LIGHT. Podświetlenie włącza się na 5 sekund.

11. Blokada wspornika/kłucza

- Składana podstawka służy również jako zamek na klucz i zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem urządzenia.
- Po złożeniu podpórki wszystkie przyciski (oprócz SNOOZE LIGHT) są zablokowane. Aby stać na stole, złóż wspornik w dół.
- 12. Wymiana baterii
- Bateria w górnej komorze baterii zasila wyświetlacz.
- Pozostałe dwie baterie zasilają funkcje alarmu.
- Kiedy funkcja wyświetlacza zaczyna zanikać, na wyświetlaczu pojawia się symbol baterii.
- Proszę wymienić wszystkie trzy baterie 1,5 V AA.

13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak elementów na wyświetlaczu	→ Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa → Wymień baterie
Błędne wskazania na wyświetlaczu	→ Wymień baterie
Budzik nie dzwoni/wibruje	→ Włącz funkcję, przesuważąc przełącznik

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, w celu uzyskania porady.

14. Utylizacja odpadów

Ten produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiały i komponenty, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, korzystając z przygotowanych systemów zbiórki.

Utylizacja urządzenia elektrycznego

Wymij z urządzenia baterie i akumulatory zainstalowane nie na stałe i zutylizuj je oddzielnie. Ten produkt jest oznakowany zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Jako konsument jesteś zobowiązany do oddania zużytych urządzeń do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnić utylizację zgodną z zasadami ochrony środowiska. Usługa zwrotu jest bezpłatna. Przestrzegaj obowiązujących przepisów!

Utylizacja baterii

Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zawierają zanieczyszczenia, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu.



Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zabrania ich do sklepu detalicznego lub do odpowiedniego miejsca zbiórki, w zależności od przepisów krajowych lub lokalnych, w celu ochrony środowiska. Usługa zwrotu jest bezpłatna opłata. Symbole zawartych metali ciężkich to: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów.

15. Specyfikacje

Pobór mocy..... Baterie 3 x AA 1,5 V (brak w zestawie) Używaj baterii alkalicznych
Alarm wibracyjny..... 2 sekundy wibracji, 2 sekundy pauzy
Dźwięk alarmu..... Narastający dźwięk alarmu (crescendo) 3 x 20 sekund, po 60 sekundach maksymalna głośność
Wymiary.....79 x 28 (35) x 74 mm
Waga.....86 g (tylko urządzenie)

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie głównej, wpisując po prostu numer produktu w polu wyszukiwania.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>