


CL50ZYALS3


Wskaźniki LED – kolumna świetlna

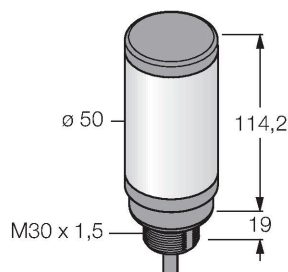

Cechy charakterystyczne

- Kolumna świetlna LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Sygnał dźwiękowy, impulsowy (COL 2)
- Wykonanie jednokolorowe: Żółty (COL 1)
- Przewód 2m
- Napięcie zasilania 85...264 VAC
- Sygnalizator dźwiękowy: Uszczelniony, ton impulsowy do 94 dB

Schemat podłączenia

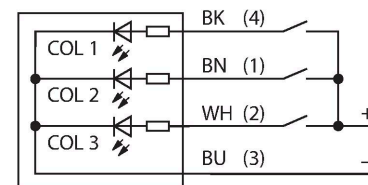

Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.
Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania

Dane techniczne

Typ	CL50ZYALS3
Nr kat.	3088181
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	żółty
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Żółty, Stałe włączony, 30 lm
sygnał dźwiękowy	Impulsowy, 94 dB
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	85...264 V AC
Nominalny prąd zasilania AC	≤ 80 mA
Maks. pobór prądu na kolor	60 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	35 mA
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 500 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL50
Wymiary	Ø 50 x 237.2 x 237.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4

Dane techniczne

Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie