


CL50GRYALS3PQ


Wskaźniki LED – kolumna świetlna

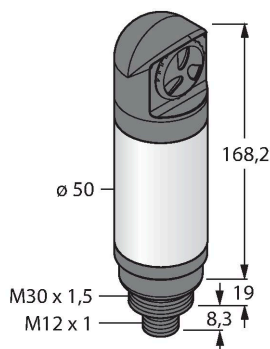

Cechy charakterystyczne

- Kolumna świetlna LED z sygnalizacją dźwiękową
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Sygnalizator dźwiękowy: Uszczelniony, ton impulsowy do 94 dB

Schemat podłączenia

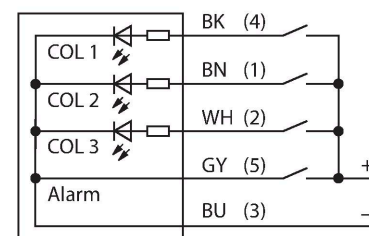

Zasada działania

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową. Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu. Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu. Wyświetlanie do 3 kolorów. Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera. Bez potrzeby składania. Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.


Dane techniczne

Typ	CL50GRYALS3PQ
Nr kat.	3042244
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony, 72 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, Stale włączony, 38 lm
Cechy koloru 3	Żółty, Stale włączony, 30 lm
sygnał dźwiękowy	Impulsowy, 94 dB
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	35 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 168.2 x 168.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC

Dane techniczne

Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

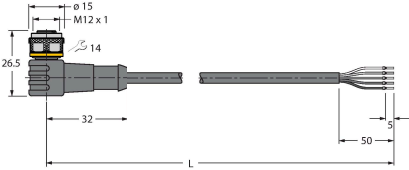Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com