


K50BCLGRYS1Q

Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy

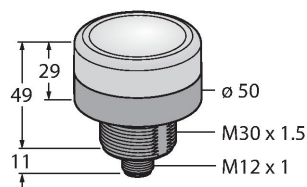


Dane techniczne

Typ	K50BCLGRYS1Q
Nr kat.	3093524
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Programowalne
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 110 mA
Maks. pobór prądu na kolor	110 mA
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU
Typ wejścia	Protokół komunikacyjny
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50BL
Wymiary	Ø 50 x 60 x 60 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Widok z góry i z boku
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Kolory: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC, maks. 110 mA dla każdego koloru LED
- Sterowanie każdym kolorem LED za pomocą interfejsu Modbus RS-485

Schemat podłączenia

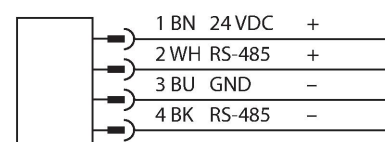

Dane techniczne

Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

Akcesoria

SMB30A

3032723

Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC

3052521

Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
M12 x 1 ø 15 14 11.5 42 L 50 5	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
ø 15 M12 x 1 14 26.5 32 L 50 5	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com