


K80FDLGRYPQP

Wskaźniki LED

Cechy charakterystyczne

- Przewód PVC 150 mm z 4-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Ustawialna sygnalizacja stała lub migająca
- Możliwość wyboru dwóch częstotliwości migania

Schemat podłączenia

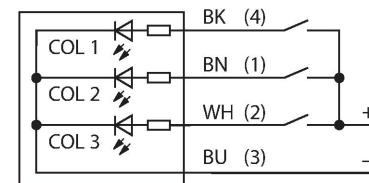

Dane techniczne


Typ	K80FDLGRYPQP
Nr kat.	3029291
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 39 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 28 lm
Cechy koloru 3	Żółty, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 23 lm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	140 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, K80FDL
Wymiary	93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	4

Dane techniczne

Temperatura pracy	-40...+50 °C
Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE



Akcesoria

SMBDX80DIN3077161

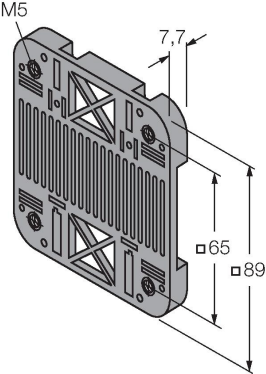

Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80, Q80, temperatura pracy -20...90°C

Akcesoria

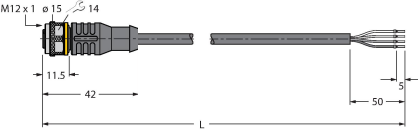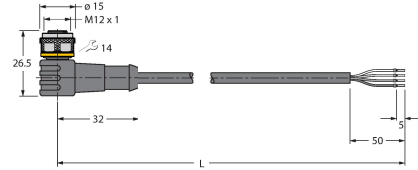Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com