


K30LGRWPQ

Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy

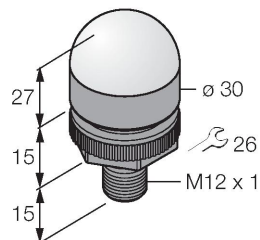

Dane techniczne

Typ	K30LGRWPQ
Nr kat.	3010271
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony biały
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Biały
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 57 x 57 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / biały (COL 3)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia

