
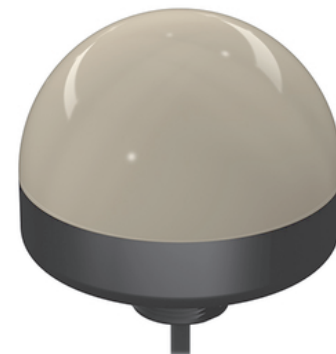


K90LRP

Wskaźniki LED

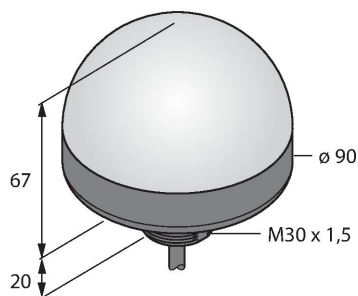


Dane techniczne

Typ	K90LRP
Nr kat.	3092811
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	czerwony
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stale włączony, 65 lm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	475 mA
Input power	5.7 W
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 75 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K90L
Wymiary	Ø 90 x 87 x 87 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie


Cechy charakterystyczne

- Wielostronny wskaźnik LED
- Stopień ochrony IP67
- Gwint M30 x 1,5
- Czarny przewód PVC, 2 m, 5-żyłowy
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Wejścia: PNP


Schemat podłączenia

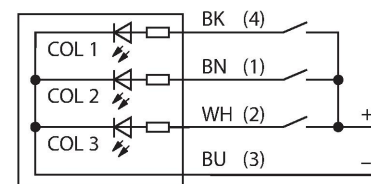


Akcesoria

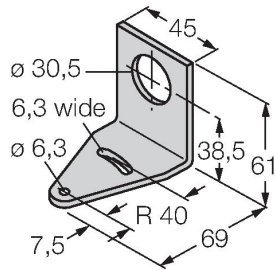SMB30A
3032723


Uchwyt montażowy,
prostokątny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm

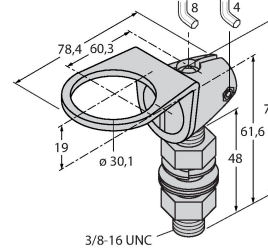SMB30FA
3074005


Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

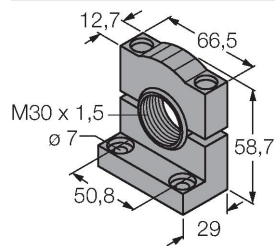SMB30SC
3052521


Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy