

WLB92ZC1100ACT

oświetlenie robocze – Oświetlenie liniowe

Dane techniczne



Typ	WLB92ZC1100ACT
Nr kat.	3093278
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Możliwość ściemnienia	Wejście napięciowe
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 7150 lm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	100...277 V AC
Dane mechaniczne	
kaskadowe	tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	1206 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 _A Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Wejście przewodu
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+45 °C
Klasa ochrony	IP40
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE



Cechy charakterystyczne

- Promień: 1100mm
- Napięcie zasilania: 100...277 V AC
- Stopień ochrony: IP40
- Kolor: Biały
- Wejście przewodu 1/2"
- Płynna regulacja mocy wyjścia świetlnego (0% - 100%) analogowym modułem przyćmiania (0...10 V DC), nie wchodzi w zakres dostawy


Akcesoria

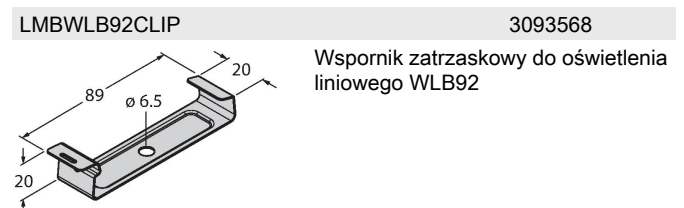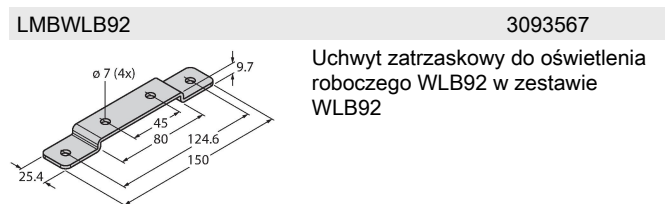

LMBWLB92HK5

3093569


Wspornik montażowy pulpitu sterowniczego dla WLB92

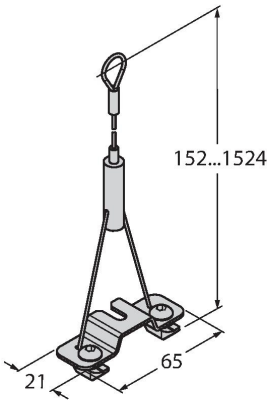

LMBWLB92S

3093570

Wspornik montażowy do montażu WLB92 od przodu

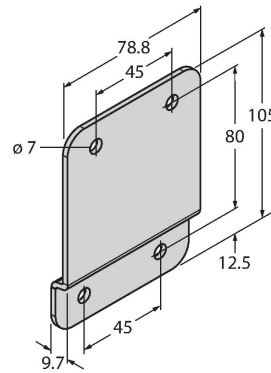

LMBWLB92RAS

3093571

Obrotowy wspornik montażowy do oświetlenia linowego WLB92

