


TL70WBORAPQ

Wskaźniki LED – Modułowa kolumna sygnalizacyjna


Wstępnie złożone

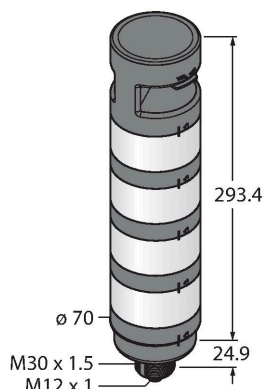

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI)
- Klasa ochrony IP65
- M12 × 1 złącze męskie
- Kolory: Biały (COL 1) / niebieski (COL 2) / pomarańczowy (COL 3) / czerwony (COL 4)
- Napięcie robocze: 12...30 VDC
- Wejścia: PNP/NPN
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Schemat podłączenia

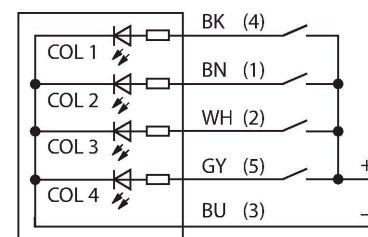



Dane techniczne

Typ	TL70WBORAPQ
Nr kat.	3805659
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	biały niebieski pomarańczowy czerwony
Aperture angle degree	360 °
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Biały, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 125 lm
Cechy koloru 2	Niebieski, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 32 lm
Cechy koloru 3	Pomarańczowy, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 33 lm
Cechy koloru 4	Czerwony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP, 40 lm
sygnał dźwiękowy	programowalne, 85 dB
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	420 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	250 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 180 ms

Dane techniczne

Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL70
Wymiary	Ø 70 x 318.3 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Klasa ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

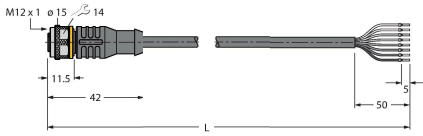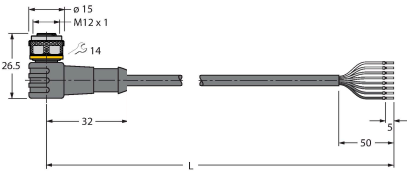Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Przewód podłączeniowy, żeński M12, prosty, 8-stykowy, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com