

# WLB92ZC550ACT

## oświetlenie robocze – Oświetlenie liniowe

### Dane techniczne

Typ	WLB92ZC550ACT
Nr kat.	3093277
<b>Dane sygnału i wyświetlacza</b>	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Możliwość ściemnienia	Wejście napięciowe
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 3510 lm
<b>Dane elektryczne</b>	
Napięcie zasilania	100...277 V AC
<b>Dane mechaniczne</b>	
kaskadowe	tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	651 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 <sub>A</sub> Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Wejście przewodu
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-35...+50 °C
Klasa ochrony	IP40
<b>Testy/aprobaty</b>	
Certyfikaty	CE




### Cechy charakterystyczne

- Promień: 550 mm
- Napięcie zasilania: 110...277 V AC
- Stopień ochrony: IP40
- Kolor: Biały
- Wejście przewodu 1/2"
- Płynna regulacja mocy wyjścia świetlnego (0% - 100%) analogowym modułem przyściemniania (0...10 V DC), nie wchodzi w zakres dostawy

### Akcesoria

LMBWLB92


3093567

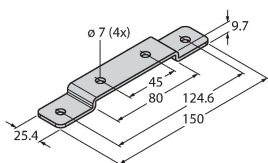

Uchwyt zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB92 w zestawie WLB92

LMBWLB92CLIP

3093568

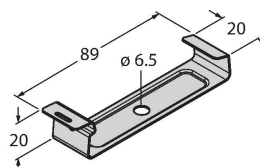


Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia liniowego WLB92

LMBWLB92HK5

3093569


Wspornik montażowy pulpitu sterowniczego dla WLB92

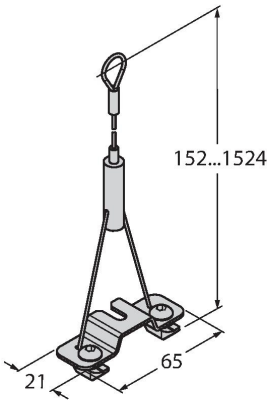

LMBWLB92S

3093570

Wspornik montażowy do montażu WLB92 od przodu

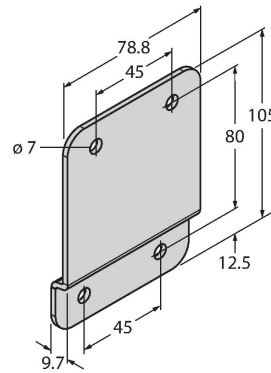

LMBWLB92RAS

3093571

Obrotowy wspornik montażowy do oświetlenia linowego WLB92

