


Akcesoria

gniazdo termiczne

Dla czujników temperatury

THW-6-TRI3/4-A4-L300

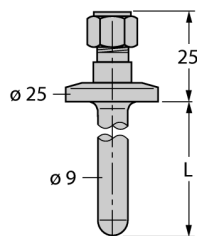

- Gniazda termiczne dla sond temperaturowych
- Średnica zakończenia 6 mm
- Łącznik Tri-Clamp 3/4" do podłączenia procesowego
- Głębokość zanurzenia 300 mm
- Do zastosowania w aplikacjach w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
- Chropowatość powierzchni Ra > 0,8 µm

Opis ogólny

Gniazda termiczne chronią sondy pomiarowe przed agresywnym chemicznie medium i wysokim ciśnieniem. Zapobiega się też w ten sposób bezpośredniemu kontaktowi z medium. Sonda pomiarowa może być wymieniana bez potrzeby przerywania procesu.

Typ	THW-6-TRI3/4-A4-L300
Nr kat.	9910816

Zakres temperatur

Zakres pomiarowy	-50...350 °C
Zakres pomiarowy	-58...662 °F
Głębokość zanurzenia (L)	300 mm
Outer diameter	9 mm

Dane mechaniczne

Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Internal diameter	6.2 mm
Podłączenie procesowe	Tri-Clamp 3/4"
Wytrzymałość ciśnieniowa	40 bar
Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy	100 Nm