

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **3016337**

Timer TFA Dostmann cyfrowy biały



Fig. 1



Fig. 2


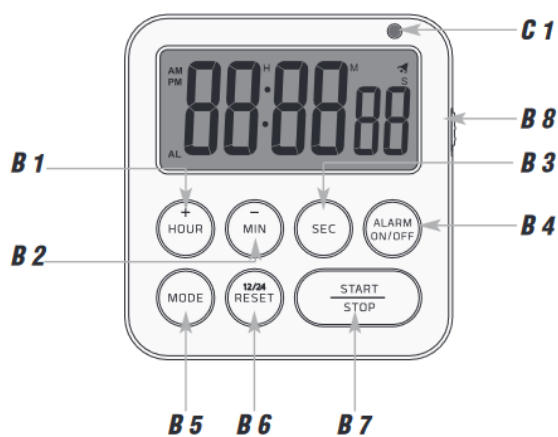


Fig. 3



Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

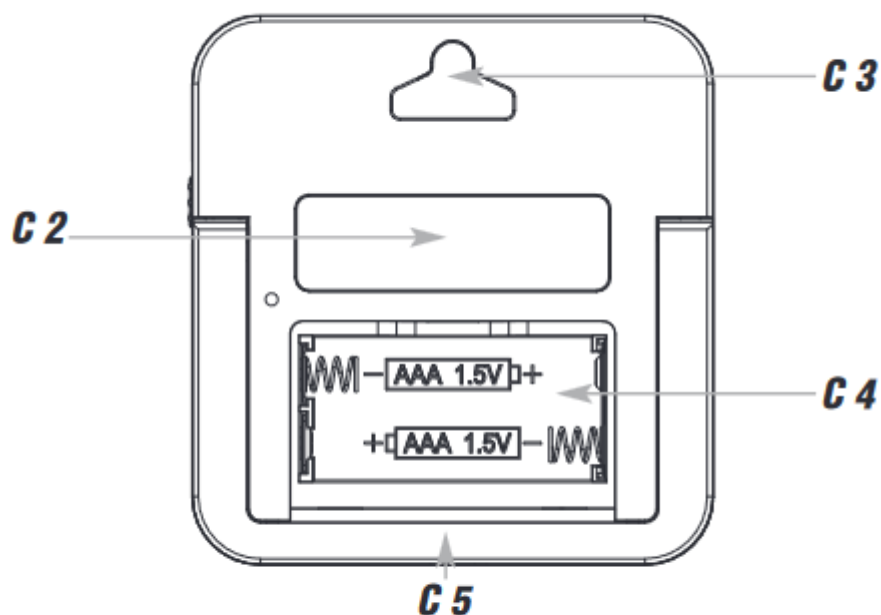

1. Przed użyciem tego urządzenia

- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Produkt ten powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.



2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Trzymaj to urządzenie i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!

- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.

**OSTROŻNOŚĆ**

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących.
- Chronić przed wilgocią!
- Wymień baterie, gdy działanie urządzenia słabnie.

3. Elementy**A.: Wyświetlacz (rys. 1):**

- A 1: Godziny
- A 2: Minuty
- A 3: Sekundy
- A 4: Włączony budzik
- A 5: Czas alarmu
- A 6: AM/PM w formacie 12-godzinnym

B: Przyciski (rys. 2):

- B 1: Przycisk +/GODZINA
- B 2: Przycisk –/MIN
- B 3: Przycisk SEC
- B 4: Przycisk ALARM/WŁ./WYŁ
- B 5: Przycisk MODE
- B 6: Przycisk 12/24/RESET
- B 7: Przycisk START/STOP
- B 8: Zmień ustawienia alarmu

C: Obudowa (rys. 2+3):

- C 1: Lampka alarmowa LED
- C 2: Magnes
- C 3: Otwór do montażu na ścianie
- C 4: Komora baterii
- C 5: Stojak (rozkładany)

4. Pierwsze kroki

- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.
- Rozłóż stojak. Przesuń pokrywę komory baterii w dół (w kierunku strzałki) i włóż dwie nowe baterie (2 x 1,5 V AAA). Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Zamknij ponownie komorę baterii.

5. Działanie**5.1 Ustawienia alarmów**

- Użyj przełącznika suwakowego po prawej stronie, aby ustawić żądany sygnał alarmu dla timera i budzika:

- Dźwięk alarmu jest głośny 
- Dźwięk alarmu normalny 
- Wyciszenie, lampka alarmowa LED 

5.2 Tryb wyświetlania

- Każde naciśnięcie przycisku MODE w trybie normalnym powoduje zmianę wyświetlacza pomiędzy: trybem zegara, trybem alarmu (AL) i trybem timera.

5.2.1 Tryb zegara

- Naciśnij przycisk 12/24/RESET w trybie zegara, aby wybrać pomiędzy systemem 24- i 12-godzinnym (na wyświetlaczu pojawi się AM lub PM).
- Aby ustawić godzinę, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy. Cyfry godziny migają. Naciśnij przycisk +/HOUR lub -/MIN, aby ustawić godzinę. Potwierdź przyciskiem MODE.
- W ten sam sposób ustaw minuty. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby dokonać szybkich ustawień.
- Potwierdź przyciskiem MODE.

5.2.2 Tryb alarmowy

- Aby ustawić godzinę alarmu, w trybie alarmu (AL) naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu pojawi się godzina 7:00 (domyślnie) lub ostatnia ustawiona godzina alarmu.
- Cyfry godziny migają. Naciśnij przycisk +/HOUR lub –/MIN, aby ustawić godzinę. Potwierdź przyciskiem MODE.
- W ten sam sposób ustaw minuty. Ponownie krótko naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić i powrócić do trybu zegara.
- Naciśnij przycisk ALARM/ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu.
- Symbol alarmu pojawia się/znika na wyświetlaczu.
- Gdy alarm jest włączony, alarm zaczyna dzwonić z wybranym poziomem głośności lub czerwona dioda LED miga, gdy nadejdzie ustawiony czas alarmu. Symbol alarmu miga.
- Naciśnij przycisk ALARM/ON/OFF, a alarm się wyłączy.
- Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, sygnał alarmowy wyłączy się automatycznie po jednej minucie i zostanie ponownie włączony o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia.
- Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu.

5.2.3 Tryb timera

- W trybie timera naciśnij przycisk +/HOUR, aby ustawić godziny, przycisk –/MIN, aby ustawić minuty i przycisk SEC, aby ustawić sekundy odpowiedniego czasu. Naciśnij i przytrzymaj przyciski trybu szybkiego.
- Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć proces odliczania.
- Za pomocą przycisku START/STOP można zatrzymać i wznowić zliczanie.
- Gdy licznik czasu odliczy do zera, alarm zacznie dzwonić z wybranym poziomem głośności lub zacznie migać czerwona dioda LED. Na wyświetlaczu migają H M S i timer zaczyna odliczać czas, który upłynął.
- Za pomocą przycisku START/STOP można zatrzymać odliczanie i alarm.
- Timer automatycznie przywoła ostatnio wybrany czas.
- Naciśnij przycisk 12/24/RESET, aby zresetować timer do 00:00:00.
- Funkcja stopera: Naciśnij przycisk START/STOP (wyświetlacz 00:00:00), aby rozpocząć proces zliczania. Za pomocą przycisku START/STOP można zatrzymać i wznowić liczenie.
- Timer będzie działał także po przełączeniu na inny tryb wyświetlania. Na wyświetlaczu migają H M S

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

11. Specyfikacje

Zakres pomiarowy.....timer/stoper 99 h/59min/59 s
Pobór mocy.....Baterie 2 x 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Wymiary obudowy.....84 x 21 (63) x 88 mm
Waga.....79 g

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy



<http://www.conrad.pl>