




RISE 5205 Wózek z podnośnikiem silnikowym do ekranów, 50 mm/s (czarny, EU)

Kluczowe atuty

- Zakres regulacji wysokości nie mniejszy niż 980 mm
- Prędkość przesuwu 50 mm/s dla najcięższych ekranów dzięki systemowi QuickRise™.
- Certyfikat TÜV, CE, UL i GS
- Specjalnie zaprojektowana stopa dla większego poziomu bezpieczeństwa
- System antykolizyjny na wyświetlaczu zapobiega uszkodzeniom.

Ekran płynnie i bezpiecznie przesuwa się na odpowiednią wysokość

Wózek z silnikowym podnośnikiem ekranu serii RISE 5205 jest odpowiedni dla ekranów o przekątnej do 98" i maksymalnej wadze 120 kg. Podnośnik podnosi ekran płynnie, szybko i bezpiecznie z prędkością 50 mm/s dzięki systemowi QuickRise™. Dzięki zakresowi ruchu wynoszącemu 980 mm, podnośnik nadaje się zarówno do ustawiania bardzo niskich, jak i wysokich pozycji. Montaż od góry do dołu pozwala na szybką instalację. Oferujemy 5 lat gwarancji. Bezpieczeństwo przede wszystkim Podnośniki Vogel's spełniają najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa TÜV, CE, UL i GS.

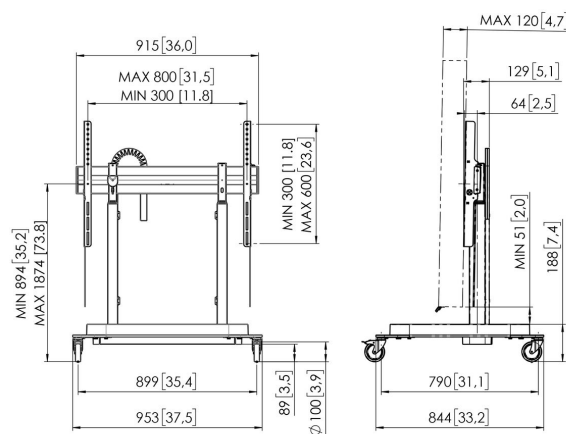

RISE 5205 Wózek z podnośnikiem silnikowym do ekranów, 50 mm/s (czarny, EU)



Specyfikacja

Numer artykułu (SKU)	7352050
Kolor	Czarny
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285357787
Wysokość	1205
Szerokość	955
Głębokość	846
Certyfikat TÜV	Tak
Gwarancja	5-letnia
Min. rozmiar ekranu (cale)	43
Maks. rozmiar ekranu (cale)	98
Certyfikaty	CE
Maks. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	1874
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	800
Maks. rozmiar ekranu (cale)	98
Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	600
Min. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	894
Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	300
Min. rozmiar ekranu (cale)	43
Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	300
Regulacja elektryczna	Tak
Regulacja wysokości (mm)	980

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów
drukarskich, technicznych i
zmian cen.

Data: 2023-08-11



Vogel's. For Sure.