

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **3209058**

Budzik TFA Dostmann Digitalwecker LCD-LED HYBRID 60.2038.01, czarny





*Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*



*Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals*



Kat. Nr. 60.2038.01






*Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals*

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony:
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

rys. 1. 1. 1.

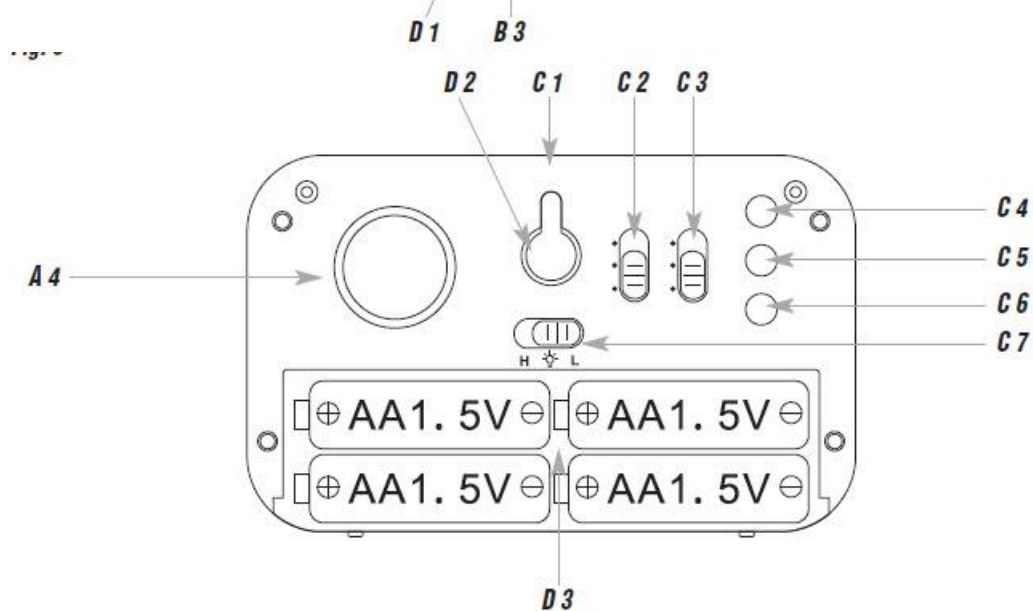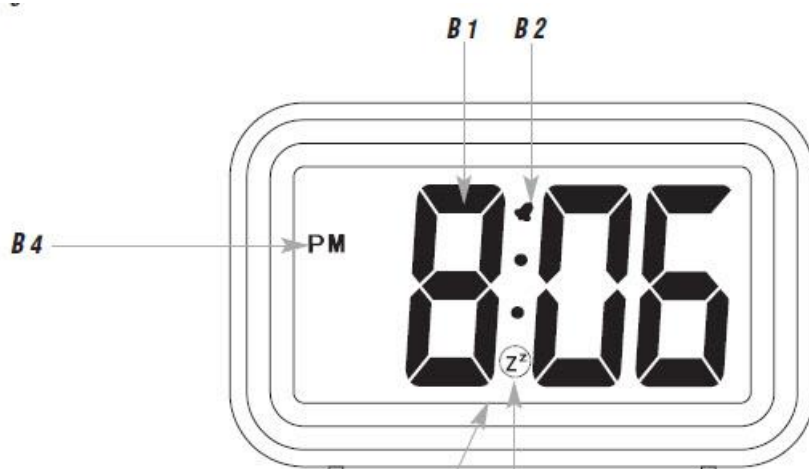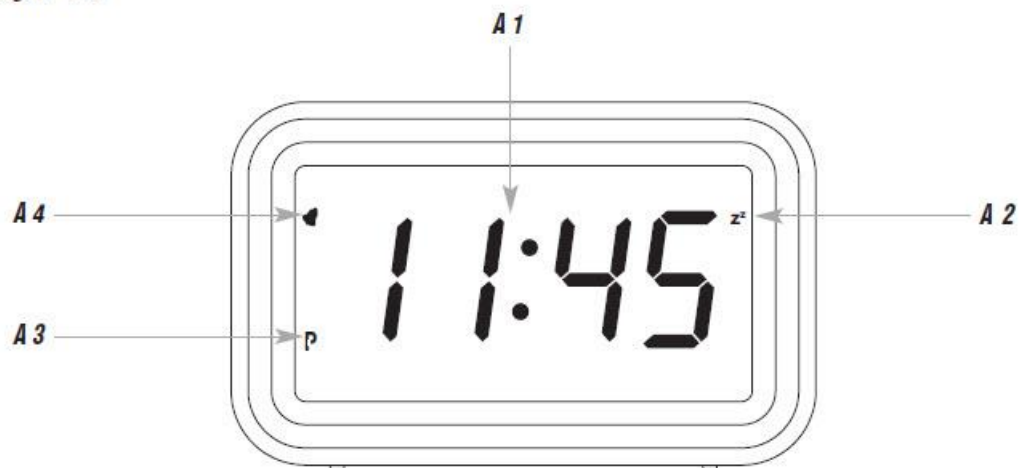

Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego produktu



Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.

- Informacje te pomogą Ci zapoznać się z nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, poznać ważne szczegóły dotyczące jego pierwszego użycia i obsługi oraz uzyskać poradę w przypadku nieprawidłowego działania.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie ustawowych praw wynikających z wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- Nie bierzemy również odpowiedzialności za nieprawidłowe odczyty ani za wynikające z nich konsekwencje.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Cyfrowy budzik
- Instrukcja obsługi

3. Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Opcjonalnie wyświetlacz LCD lub cyfry LED
- Można aktywować automatyczne przełączanie za pomocą czujnika światła
- Zasilanie akumulatorowe, nie wymaga podłączenia do sieci
- Dwa poziomy jasności i tryb automatycznego przyciemniania (LED)
- Alarm z funkcją drzemki

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.



Ostrożność!

Ryzyko zranienia!

- Trzymaj to urządzenie i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!
- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.



Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu!

- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Chroń go przed wilgocią!

5. Elementy

A: Wyświetlacz LED (ryc. 1):

- A 1: Czas/godzina alarmu
- A 2: Symbol drzemki
- A 3: PM (system 12-godzinny)
- A 4: Symbol alarmu

B: Wyświetlacz LCD (rys. 2):

- B 1: Czas / czas alarmu
- B 2: Symbol alarmu
- B 3: Symbol drzemki
- B 4: PM (system 12-godzinny)

C: Przyciski i przełączniki (rys. 3):

- C 1: Przycisk dotykowy SNOOZE/AL STOP
- C 2: Przełącznik TIME SET/AL SET/LOCK
- C 3: Przełącznik AUTO/LED/LCD
- C 4: Przycisk GODZINA/12/24
- C 5: Przycisk AL ON/OFF

C 6: Przycisk MIN

C 7: Przełącznik jasności Wysoka/Niska

D: Obudowa (rys. 2+3):

D 1: Czujnik światła

D 2: Otwór do montażu na ścianie

D 3: Komora baterii

6. Pierwsze kroki

- Otwórz komorę baterii i włóż cztery nowe baterie AA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją. Upewnij się, że baterie nie wysunęły się ze styków.
- Urządzenie powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym.
- Zamknij komorę baterii.
- Na wyświetlaczu pojawia się 12:00.

7. Czas

7.1 System 12-godzinny lub 24-godzinny

- Przesuń przełącznik do pozycji LOCK.
- W trybie normalnym naciśnij przycisk HOUR/12/24.
- Na wyświetlaczu pojawi się 12H lub 24H (domyślnie 12H).
- Wybierz żądany format.
- Po 30 sekundach wyświetlacz automatycznie powraca do trybu zegara.

7.2 Ustawianie czasu

- Przesuń przełącznik do pozycji TIME SET.
- Na wyświetlaczu miga czas.
- Naciśnij przycisk HOUR/12/24, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk MIN, aby ustawić minuty.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu szybkiego ustawienia.
- Przesuń przełącznik do pozycji LOCK.

8. Funkcja budzika

8.1 Ustawianie czasu alarmu

- Przesuń przełącznik w położenie pozycja AL SET.
- Na wyświetlaczu miga symbol alarmu i godzina 6:00 (domyślnie) lub ostatnia ustawiona godzina alarmu.
- Naciśnij przycisk HOUR/12/24, aby ustawić godzinę.

- Naciśnij przycisk MIN, aby ustawić minuty.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu szybkiego ustawienia.
- Przesuń przełącznik do pozycji LOCK.
- Wyświetlacz automatycznie powraca do trybu zegara. Alarm zostanie włączony, a na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu.

8.2 Aktywacja/dezaktywacja alarmu

- Naciśnij przycisk AL ON/OFF w trybie normalnym, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu.
- Na wyświetlaczu pojawi się czas alarmu i symbol alarmu. Symbol alarmu miga.
- Po 3 sekundach wyświetlacz automatycznie powraca do trybu zegara. Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu, jeśli alarm jest aktywny.
- Kiedy nadejdzie ustawiony czas alarmu, rozlegnie się alarm.
- Naciśnij przycisk sensoryczny SNOOZE/AL STOP, aby wyłączyć alarm.
- Uwaga: Jeżeli funkcja drzemki jest włączona (widoczny symbol drzemki), funkcja drzemki zostaje uruchomiona.
- Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po 90 sekundach i zostanie ponownie włączony o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia.
- Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu.
- W trybie normalnym naciśnij przycisk AL ON/OFF, aby wyłączyć funkcję alarmu. Symbol alarmu zniknie.

8.3 Funkcja drzemki

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję drzemki, w trybie normalnym naciśnij i przytrzymaj przycisk HOUR/12/24 przez 2 sekundy (jeśli alarm jest włączony). Symbol drzemki pojawia się na stałe, gdy funkcja drzemki jest włączona.
- Kiedy nadejdzie ustawiony czas alarmu, rozlegnie się alarm.
- Naciśnij przycisk sensoryczny SNOOZE/AL STOP, aby uruchomić funkcję drzemki.
- Na wyświetlaczu miga symbol drzemki.
- Dźwięk alarmu zostanie przerwany na 7 minut.
- Funkcję drzemki można uruchomić maksymalnie 3 razy.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki.
- Aby wyłączyć funkcję drzemki, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOUR/12/24 przez 2 sekundy w trybie normalnym. Symbol drzemki zniknie.

9. Przełącz LCD-LED

- Użyj przełącznika AUTO/LED/LCD, aby wybrać pomiędzy wyświetlaczem LCD lub LED.
- Jeśli przesuniesz przełącznik w położenie AUTO, wyświetlacz LED włączy się automatycznie, gdy tylko czujnik światła zarejestruje ciemność.

10. Jasność diody LED

- Za pomocą przełącznika suwakowego można regulować jasność wyświetlacza LED w 2 stopniach (NISKA lub WYSOKA).
- W trybie LED słabe podświetlenie włącza się automatycznie w godzinach od 20:00 do 6:00.

11. Kropki pomiędzy wskaźnikami godzin i minut

- Dwie kropki migają na wyświetlaczu co sekundę.
- Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, w trybie normalnym naciśnij przycisk AL ON/OFF na 2 sekundy.

12. Wymiana baterii

- Wymień baterie, gdy działanie urządzenia słabnie.
- Otwórz komorę baterii i włóż cztery nowe baterie AA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją.
- Zamknij komorę baterii.

13. Pielęgnacja i konserwacja

- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

14. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak wyświetlenia	→ Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa → Zmień baterie
Błędne wskazania	→ Zmień baterie

15. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

16. Specyfikacje

Pobór mocy..... Baterie 4 x AA 1,5 V (brak w zestawie)
Wymiary obudowy.....130 x 41 x 65 mm
Waga.....104 g (tylko urządzenie)

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>