



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Regulowany koziół roboczy (590 kg)

Nr zamówienia 3437210



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest regulowany koziół roboczy, który można składać do przechowywania i transportu.

Ważne:

Nie przeciążaj produktu. Maksymalna pojemność wynosi 590 kg.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,

- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt


- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- Używaj produktu tylko na twardym, suchym, solidnym i równym podłożu.
- Nie umieszczaj na nim żadnych ciężarów wystających na boki.
- Nie używaj tego uniwersalnego koźła jako koźła do rusztowań.
- Sprawdź, czy wszelkie zabezpieczenia i/lub pokrętła regulujące są prawidłowo osadzone.
- Jeśli zabezpieczenia lub pokrętła regulujące są uszkodzone, nie należy używać produktu.
- Podczas przenoszenia produktu zawsze stosuj odpowiednią technikę podnoszenia, aby zapobiec obrażeniom ciała.
- Upewnij się, że podczas używania produktu miejsce pracy jest dobrze oświetlone.
- Wszystkie obciążenia muszą być równomiernie rozłożone na górnej szynie.
- Upewnij się, że wszystkie cztery nogi są pewnie oparte na podłożu. Jeśli produkt nie został równo i prosto ustawiony, położone na nim przedmioty mogą spaść.
- Nigdy nie stawiaj produktu na innych przedmiotach w celu jego podwyższenia.
- Nie stawaj na produkcie. Nigdy nie używaj produktu jako drabiny lub platformy stojącej.
- Gdy wszystkie obciążenia są rozłożone równomiernie na górnej szynie, ciężar, który można położyć na dwóch identycznych koźłach, jest dwukrotnie większy od maksymalnej nośności jednego koźła.

6 Konfiguracja




Przed obciążeniem koźła w jakikolwiek sposób upewnij się, że wszystkie części są w pełni wysunięte i zablokowane.

1

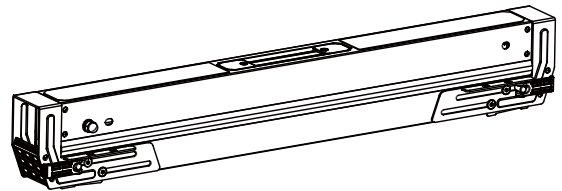


1. Produkt w formie złożonej.

2

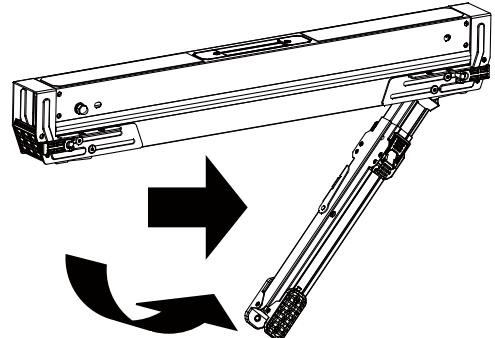


2. Naciśnij przycisk zwalniania w miejscu oznaczonym [OPEN 1*] i pociągnij nogi w dół, aż do rozłożenia ich na całą długość.

3

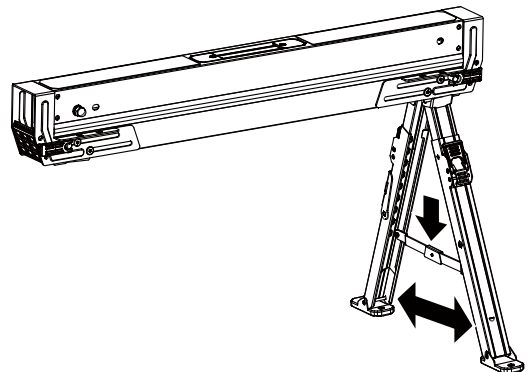


3. Rozsuń nogi i wciśnij poprzeczkę w dół.

4

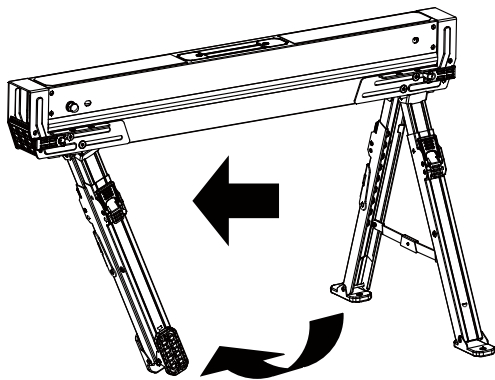

4. Naciśnij przycisk zwalniania w miejscu oznaczonym [CLOSE 1st] i pociągnij nogi w dół, aż do ich pełnego rozłożenia.

5

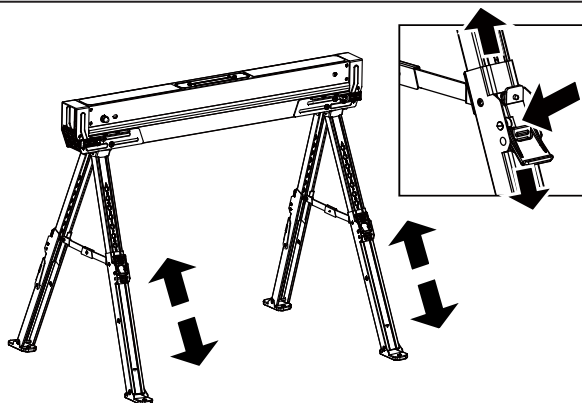


5. Dostosowywanie nóg:
- Rozkładanie: Pociągnij za nogę, aż zablokuje się w żądanej pozycji.
 - Składanie: Wciśnij przycisk blokowania, lekko pociągnij za nogę, a następnie wciśnij ją do góry.

Uwaga:


Nogi można dostosowywać co 2,54 cm.

6

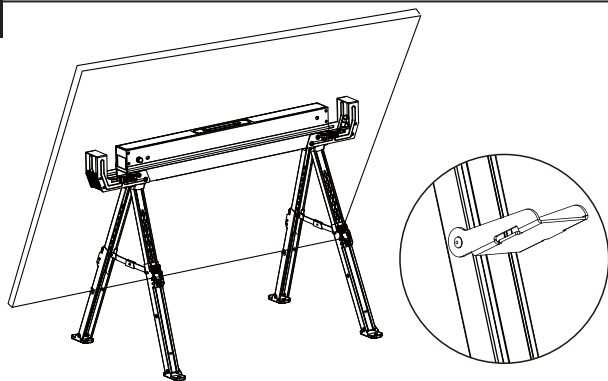

6. Rozłóż bolce wspierające, by podeprzeć płytę do cięcia.

7

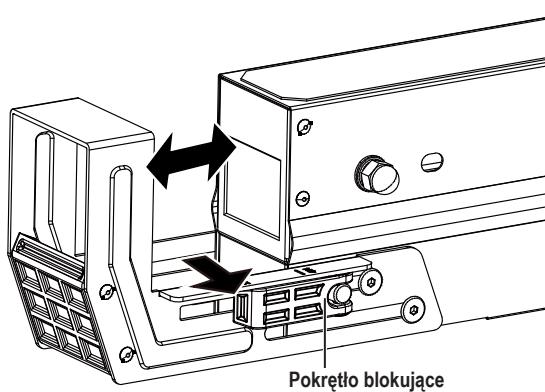


7. Otwórz pokrętkę blokującą i ustaw wspornik boczny w żądanej szerokości.
8. Dokręć pokrętkę blokującą, gdy belka znajdzie się na swoim miejscu.

Uwaga:

Wspornik boczny można regulować w zakresie od 0 mm do 90 mm dla różnych belek.

8

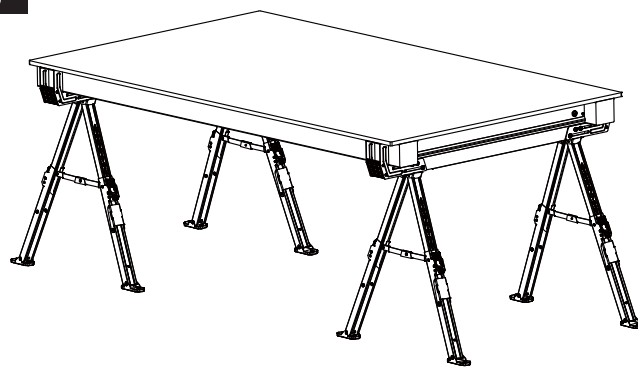

9. W połączeniu z drugim kozłem, razem mogą one wytrzymać nawet dwukrotnie większy udźwieg niż pojedynczy.

7 Składanie produktu

- Aby złożyć produkt powtórz kroki od 8 do 2 w odwrotnej kolejności. Najpierw złoż nogę [CLOSE 1st], a następnie [OPEN 1st].
- Upewnij się, że bolce blokujące utrzymuje nogi bezpiecznie w złożonej pozycji.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką. W razie potrzeby lekko zwilż szmatkę.

9 Dane techniczne

Obciążenie.....	maks. 590 kg
Zakres wysokości	61,8–82 cm
Wspornik boczny	0–90 mm
Materiał.....	stal, plastik
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	Otwarty: 115,7 x 68,7 x 82 cm
	Złożony: 98 x 9,5 x 14,5 cm
Waga	9,75 kg