



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Imadło

Nr zamówienia: 3466246 (model nr: 101271)

Nr zamówienia: 3466244 (model nr: 101272)

Nr zamówienia: 3473236 (model nr: 101273)



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest imadło ze stali węglowej.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Imadło
- Czarne nakrętki radełkowane, 2 szt.
- Uchwyty dźwigni, 3 szt.
- Klucz w kształcie litery „L”
- Śruby, 3 szt.
- Instrukcja obsługi
- Nakrętki sześciokątne, 3 szt.

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt

- Nie używaj imadła jako prasy ani nie przykładaj nadmiernej siły do uchwytu dźwigni (np. za pomocą młotków lub pobijaków).
- Nigdy nie używaj rur ani przedłużaczy w celu zwiększenia podważania na uchwycie dźwigni
- Unikaj uderzania w imadło poza wyznaczoną powierzchnią kowadła.
- Nie przekraczaj maksymalnej siły zacisku. Patrz rozdział „Dane techniczne”.

6 Przegląd produktu

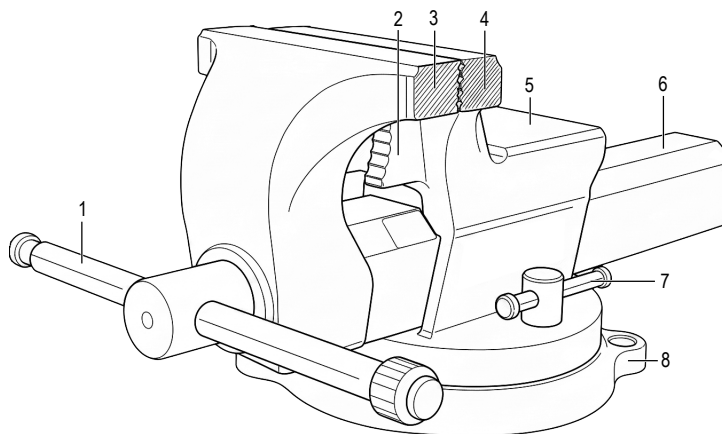

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Uchwyt | 2 | Szczeka rury |
| 3 | Szczeka ruchoma | 4 | Szczeka stała |
| 5 | Kowadło | 6 | Suwak z ogranicznikiem bezpieczeństwa |
| 7 | Blokada przeciwskręcenia | 8 | Podstawowy punkt zakotwiczenia |

7 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

8 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz użytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania użytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem użytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia użytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w użytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze użytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu. Conrad oferuje następujące możliwości bezpłatnego zwrotu (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze użytego sprzętu przeznaczanego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu użytego sprzętu.

9 Dane techniczne

Dane	Nr zamówienia: 3466246	Nr zamówienia: 3466244	Nr zamówienia: 3473236
Materiał	Stal węglowa	Stal węglowa	Stal węglowa
Długość uchwytu	200 mm	250 mm	250 mm
Powierzchnia kowadła	57 x 50 mm	75 x 70 mm	86 x 78 mm
Głębokość szyjki	56 mm	72 mm	86 mm
Rozstaw szczęk	100 mm	125 mm	150 mm
Odstęp między zamkniętymi szczękami	0,12 mm	0,15 mm	0,18 mm
Rozstaw zacisku (maks.)	125 mm	150 mm	190 mm
Siła zacisku (maks.)	20 000 N	25 000 N	30 000 N
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	28 x 11 x 11,5 cm	37,5 x 14,5 x 14,5 cm	40 x 15,5 x 16 cm
Waga	5,0 kg	10,8 kg	14,0 kg

Płyta podstawy

	Nr zamówienia: 3466246	Nr zamówienia: 3466244	Nr zamówienia: 3473236
	a: 136 mm b: 96 mm Otwór montażowy: (ø) 11 mm	a: 175 mm b: 123 mm Otwór montażowy: (ø) 13 mm	a: 188 mm b: 133 mm Otwór montażowy: (ø) 13 mm

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3466246 3466244 3473236_V3_0326_dh_mh_pl 18014400928040075 I3/O3 en