
 
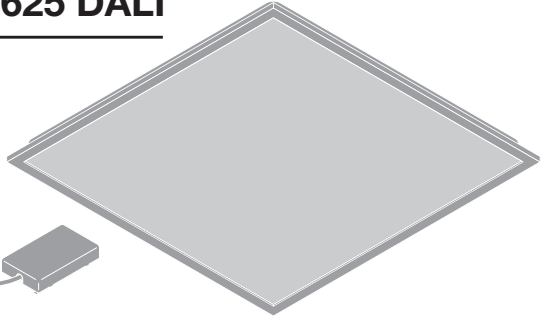

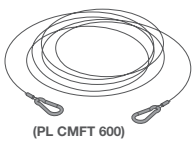
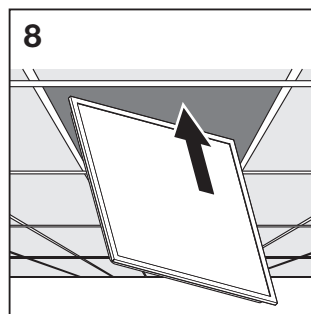
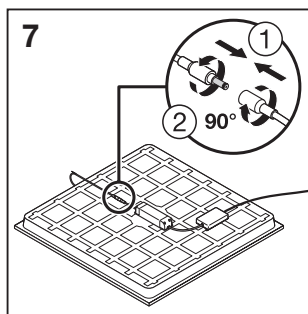
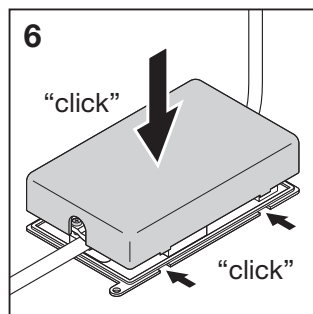
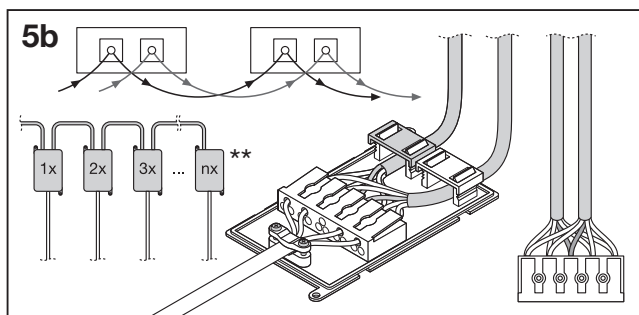
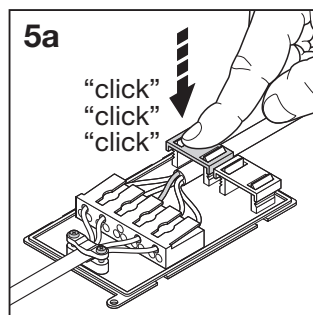
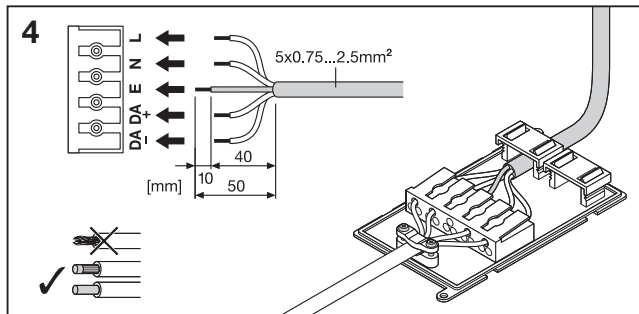
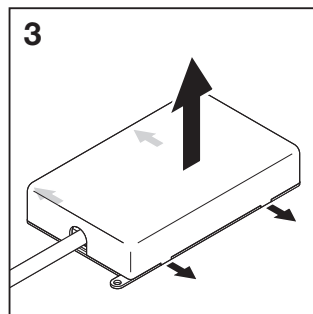
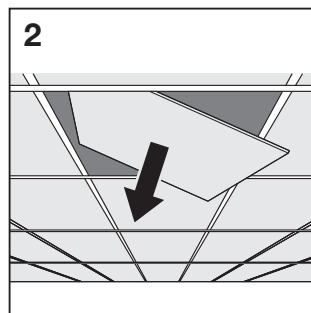





PANEL COMFORT 600/625 DALI

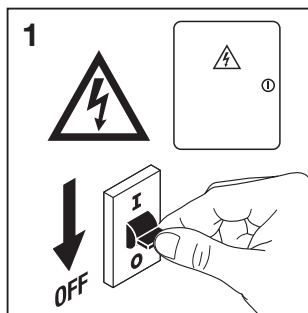




	EAN	l x w x h [mm]	W	EM W* (230V DC)	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	EM lm* (230V DC)
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854014352	595x595x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854014505	595x595x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854014703	595x595x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854014789	595x595x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854014925	595x595x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854015342	595x595x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854015410	595x595x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854015304	595x595x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854015229	595x595x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854015243	595x595x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	4099854014291	620x620x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	4099854014314	620x620x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854014437	620x620x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854014482	620x620x32	28	5.5	220-240V	0/50/60	3640	130	500
PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	4099854014338	620x620x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	4099854014390	620x620x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854014581	620x620x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854014680	620x620x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854014727	620x620x32	33	6	220-240V	0/50/60	4320	130	590

	EAN	K	IP	IK	☐	R _a	°(°C)	PF	👤
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854014352	3000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.7 kg
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854014505	4000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.7 kg
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854014703	3000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.9 kg
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854014789	4000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.9 kg
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854014925	3000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854015342	4000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854015410	6500	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.8 kg
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854015304	3000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.9 kg
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854015229	4000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.9 kg
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854015243	6500	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	1.9 kg
PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	4099854014291	3000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	4099854014314	4000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854014437	3000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854014482	4000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	4099854014338	3000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	4099854014390	4000	40/20	02	110°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854014581	3000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854014680	4000	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854014727	6500	40/20	02	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg



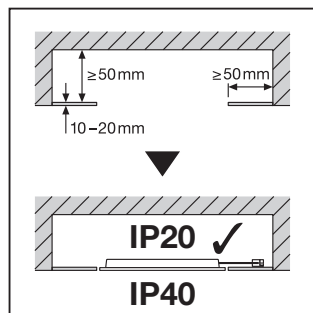


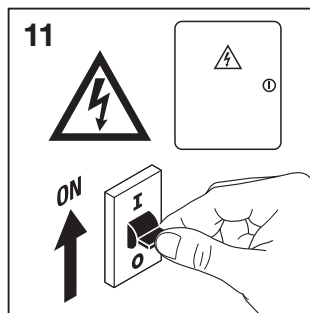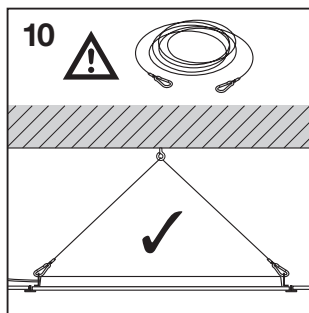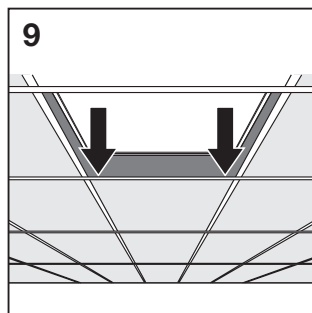


SUSPENSION KIT
EAN 4058075402928

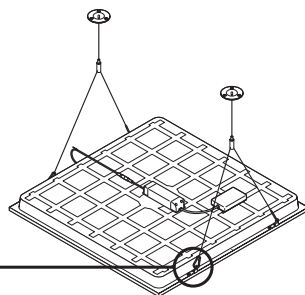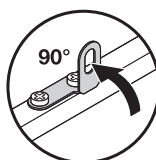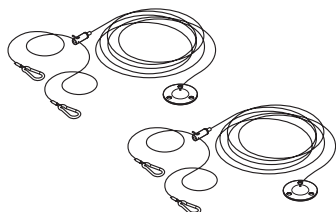


RECESSED
MOUNT CLIPS VALUE
EAN 4058075409859

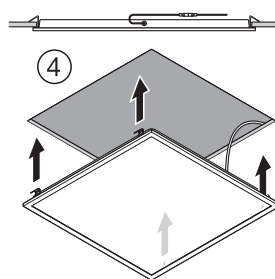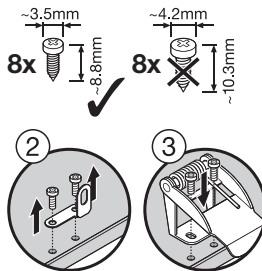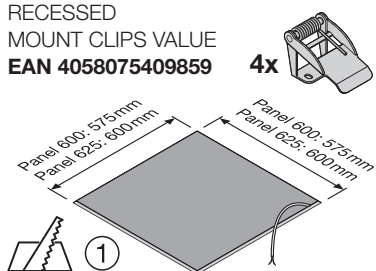


PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075472914
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075402938

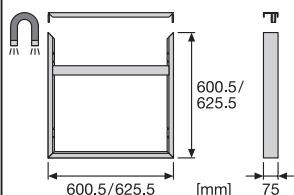


PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402843
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402867

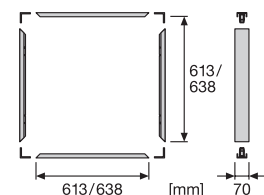

PL 600 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402881
PL 625 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402904

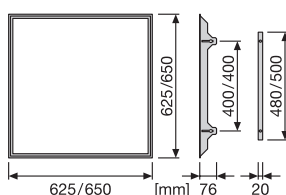


EAN 4058075237025

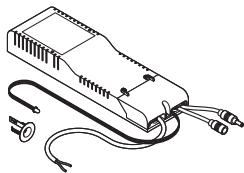

PANEL CMFT 600/625	
EM W*	EM Im*
2.5	320

η αποτοποίηση περιλαμβανομένων πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). Ⓜ Certificierte lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). Ⓜ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämpligt för Frankrike och Danmark). Ⓜ Valaismet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalaisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). Ⓜ Armaturer certificeret inkludert tillegskrav til nødutsjoneser i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). Ⓜ Armaturer certificeret med ekstra nodkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓜ Světidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). Ⓜ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓜ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsították (Franciorszáeg és Ádónia esetén nem érvényes). Ⓜ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓜ Certifikované světidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓜ Svetilke z dodatnými zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓜ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek al gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓜ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓜ Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓜ Осветелителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). Ⓜ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud nõuabälvastuse erinõude osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). Ⓜ Świētluvaty sertiŕifikouty, įskaitant papildomus įšskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzėjai ir Danijai). Ⓜ Gaismekli sertiŕifėti, tostarp įskaitojų EN 60598-2-22 papildu įrkartas prasibas (neatėaitas uz Francijų dū Danijų). Ⓜ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahteve za hitne slučajevae u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓜ Світільники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світільників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓜ Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартның қосымша тегінен талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

	C10A 	B16A 	C16A 	DALI	Iout [mA]	DALI DIM 
PL CMFT 600/625 P 33W 830 DALI	n=40	n=40	n=65	OSRAM OTI DALI 50/220-240/ 1A4 NFC /	730	
PL CMFT 600/625 P 33W 840 DALI				730		
PL CMFT 600/625 P 28W 830 DALI				620		
PL CMFT 600/625 P 28W 840 DALI				620		

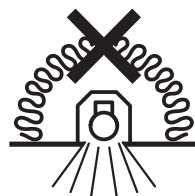

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com



FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
G11149381

24.08.22

© LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom