

LV HRC fuse element, NH000, In: 50 A, gG, Un AC: 400 V,
Combined indicator, insulated Grip lugs



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Elemento fusível NH
Execução do produto	com contacto de lâmina
Versão do indicador	Combinação de alarme
Execução do contacto de comutação	Isento de corrosão, revestido a prata
Versão do cartucho de fusíveis	Elemento fusível NH

Dados técnicos gerais	
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	NH000
Classe de operação do elemento fusível	gG
Interruptor de potência / tipo base	3NA6
Tipo de montagem	pegas isoladas
Tipo de tensão	CA
Corrente / com AC / valor estipulado	50 A
Tensão de alimentação	400 V
• com AC / valor estipulado	

Classe de proteção

Classe de protecção IP	IP20, com condutores ligados
------------------------	------------------------------

Capacidade de comutação

Capacidade de comutação corrente	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado 	120 kA

Dissipação

Potência de perda [W]	4,28 W
Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo	4,28 W

Eletricidade

Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	47,5 A
--	--------

Projeto mecânico

Largura	
<ul style="list-style-type: none"> da caixa 	21 mm
Posição de montagem	Opcional, preferível vertical
Peso líquido	119 g

Condições ambientais

Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante o armazenamento 	Humidade do ar 90% a 20°C
Categoria ambiental	-20 a +50 com 9...ade relativa

Certificados

Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

GL

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NA6820-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NA6820-4>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6820-4

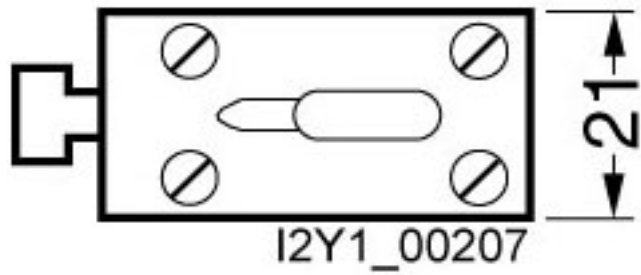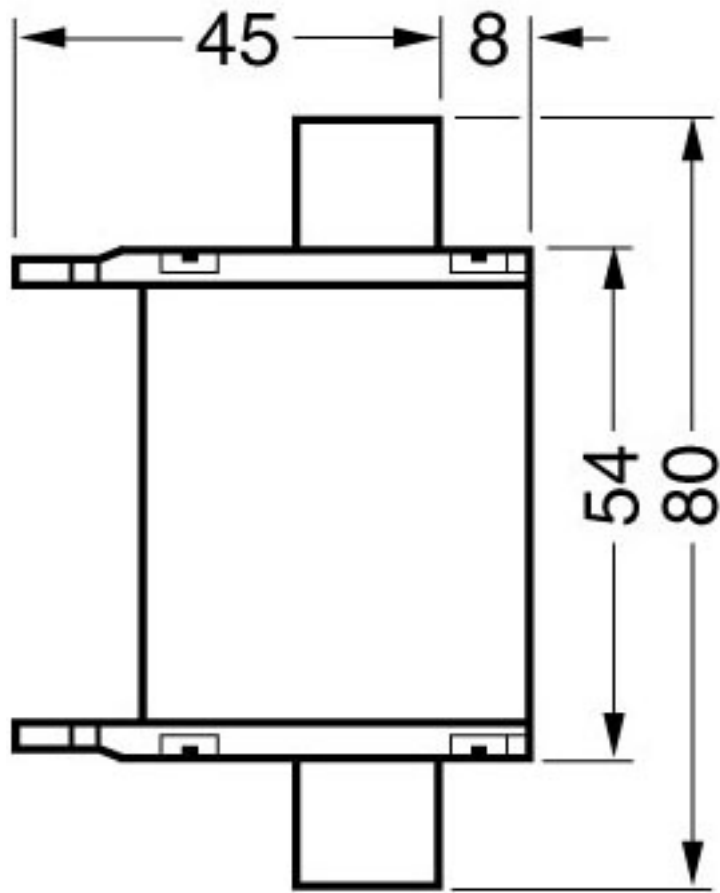

1

 -F1



2