


materiál

Objednáací číslo: 52 78 82

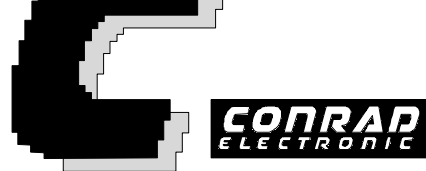

Obsah: 250 g natriumhydroxid + 1 dávkovací lžička



Žíravina

Upozornění:

- R 35 způsobuje těžké poleptání
- S 1/2 skladujte uzavřené a mimo dosah dětí
- S 37/39 při práci používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle
- S 26,45 při styku látky s očima je důkladně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem. V případě nehody nebo nevolnosti přivolejte lékaře

Baleno pro:

Conrad Electronik, D-92240 Hirschau

Naplnil:

Bungard Elektronik, D-51570 Windeck

Označení: NaOH

GGVS/GGVE: 8/41b EG-č. 001-002-00-6 EINECS
21 51 887

Použití

1 plnou lžičku (cca. 10 g) úplně rozpusťte v 1 litru vody (20 °C). Kapalina se přitom může lehce zahřát. Roztok skladujte ve vzduchotěsné nádobě a vždy nalévejte pouze tolik roztoku, kolik pro práci potřebujete. V otevřené misce se roztok stane po několika hodinách nepoužitelný. Použitý roztok nemíchejte s nepoužitým.

Doba vyvolávání, eventuálně jiné postupy pro dávkování, pokyny pro osvětlení a leptání jsou popsány v návodu k základnímu materiálu.

Po odebrání roztoku okamžitě zavřete nádobu. Nebezpečí navlhnutí díky vlhkosti vzduchu. Nepřeklápět, neházet!

Změny vyhrazeny!