
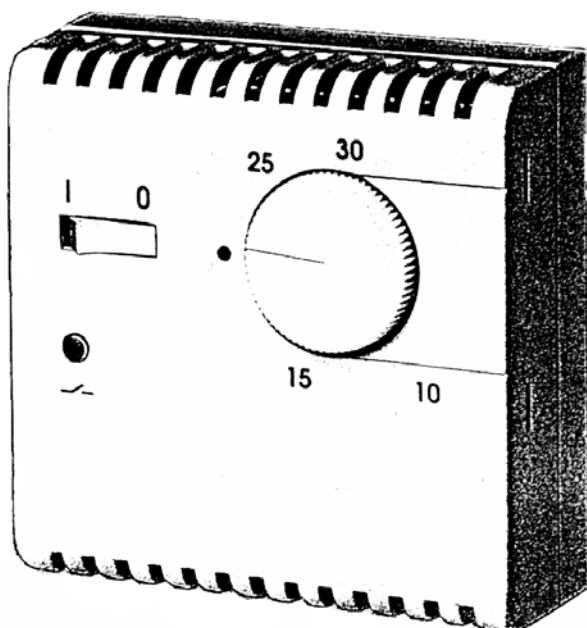


# Regulátor teploty

Objednáací číslo: 61 59 00

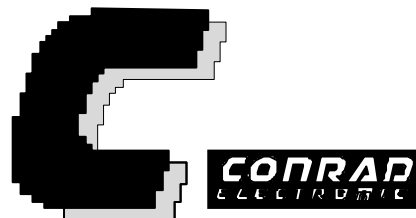



## Mechanický regulátor teploty



73 × 73 mm

Vysoce přesný regulátor teploty k automatické regulaci teploty v bytových prostorách, obchodech, školách jakož i pro použití v průmyslu.


Provozní napětí: 230V, 50Hz  
Výstup: přepínač  
Spínaný výkon: 10 (2) A / 250V~  
Teplotní rozdíl pro sepnutí:  $\Delta t = 1,8^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$   
Citlivost:  $1^{\circ}\text{K} / 15 \text{ min.}$   
Regulační rozsah:  $5^{\circ} - 30^{\circ}\text{C}$   
Maximální okolní teplota:  $50^{\circ}\text{C}$   
Krytí: IP 30  
Rozměry: 73 × 73 × 28 mm  
Barva: bílá

- 7100 TEM 73 A Regulátor teploty
- 7101 TEM 73 B Regulátor teploty s kontrolkou
- 7102 TEM 73 C Regulátor teploty s kontrolkou a přepínačem zapnuto / vypnuto
- 7103 TEM 73 D Regulátor teploty s kontrolkou a přepínačem zima - léto

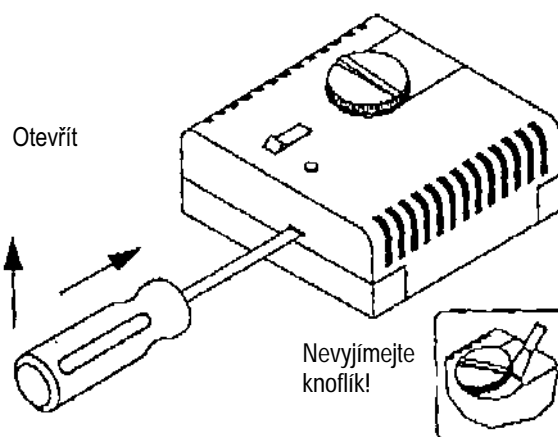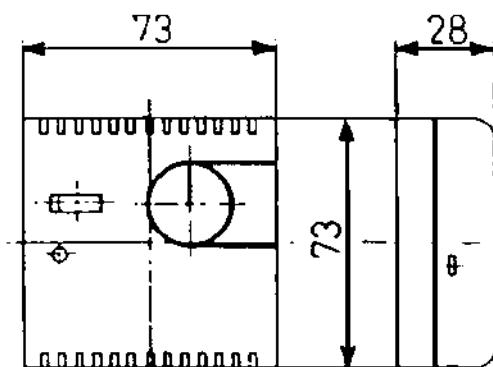

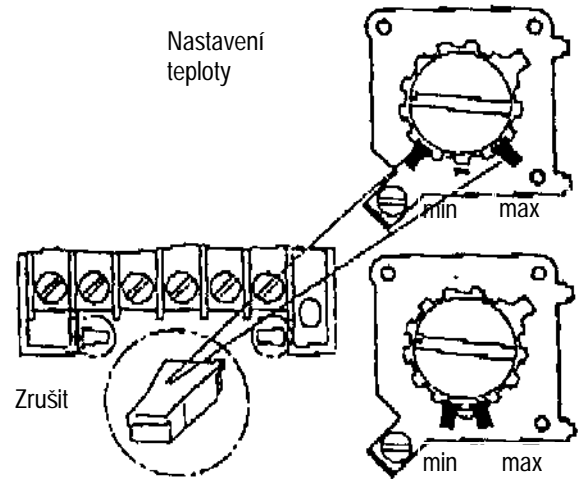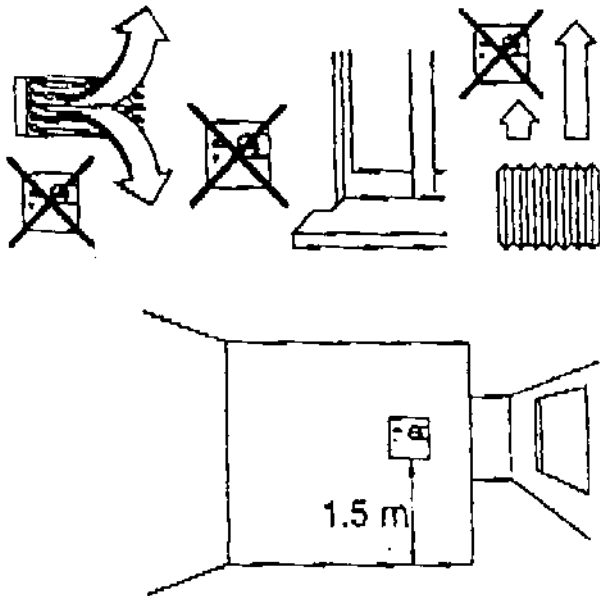

**Schéma zapojení:**

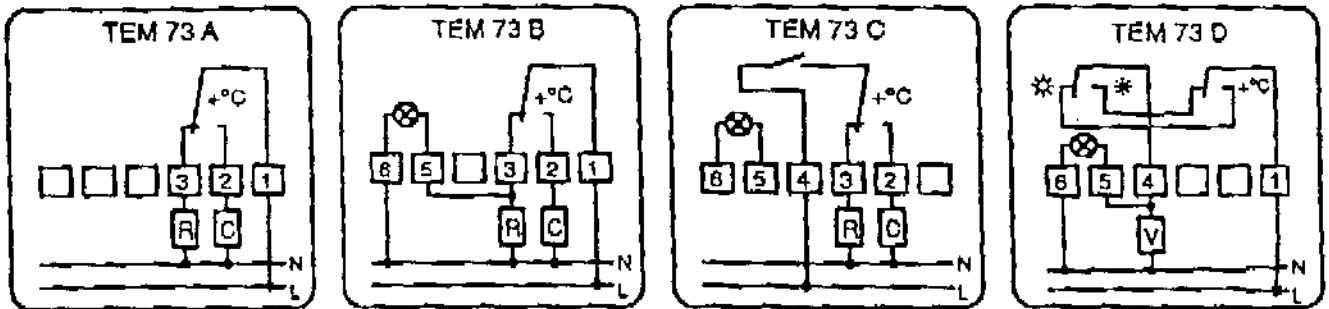

R - Topení      V - ventilátor      C - chlazení

Neodendávejte knoflík!

Pozor: Zabudování a montáž smí provádět pouze odborník.

**Změny vyhrazeny!**