

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

**FK**technics®

**ONRAD**  
partner

# Mezišňůrový stmívač

**Obj. č.: 70 23 77 (provedení v černé barvě)**

**Obj. č.: 70 23 89 (provedení v bílé barvě)**

**Obj. č.: 70 24 01 (provedení ve zlaté barvě)**



Tento mezišňůrový stmívač s ručním nebo nožním ovládním je určen pro stmívání obyčejných žárovek s příkonem 20 až 400 W (230 V AC) nebo vysokonapěťových halogenových žárovek či halogenových nízkonapěťových žárovek s transformátorem.


**ONRAD**  
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

**Funkce stmívače**

Zapnutí / vypnutí osvětlení a stmívání pomocí posuvného regulátoru.

## Připojení stmívače

1. Nejprve vypněte síťové napájení (vypněte jistič, vyšroubujte hlavní pojistku, vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky).
2. Na vhodném místě provedte přerušení přívodního síťového kabelu (šňůry) lampy.
3. Provedte připojení stmívače a přerušeného síťového kabelu podle následujícího vyobrazení.

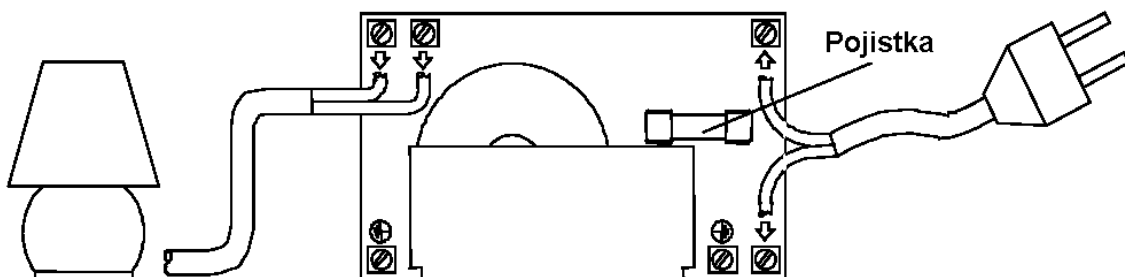

### Důležité upozornění:

Toto propojení nechte provést kvalifikovanému odborníkovi (elektrikáři).

## Technické údaje

Síťové napětí:	230 V ~ / 50 Hz
Příkon:	20 – 400 W (VA)
Pojistka:	T 2 A / 250 V
Rozměry(š x v x h):	107 x 30 x 60 mm

**FKtechnics**

**CONRAD**  
partner

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.  
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku !  
Změny vyhrazeny!

**04/2005**