


pumpa PROXON AP 12

Objednáací číslo: 84 37 25

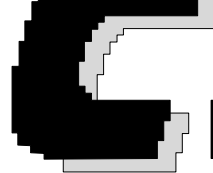

CONRAD
ELECTRONIC


Univerzální olejová odsávací pumpa AP 12

Ideální k čerpání oleje z benzinového i dieselového motoru a též oleje z topení.

- Není vhodná k čerpání vody a oleje z převodovky
- Maximální převýšení pro sání je 2 m
- Sací výkon 3 l/min., s 1/2" hadičkou: 250 l/h

Bezproblémová výměna oleje za 2 - 3 minuty. Se stoprocentním odsátím ze špatně přístupných olejových kanálků.

Technická data: Rotační pumpa s mosaznými lamelami. Jako hnací ústrojí slouží 5-pólový motor na stejnosměrné napětí (12 V). 200 cm dlouhý připojovací kabel s krokosvorkami pro autobaterii nebo baterii ze člunu. Sací a výstupní nátrubek pro 1/2" hadičku. Dodává se s 1 sací sondou (vnější průměr 6 mm) pro těžko přístupné kanálky, sonda je důkladně spojena s hadičkou se tkaninou. K tomu průhledná vypouštěcí 1/2" hadička, cca. 150 cm dlouhá.

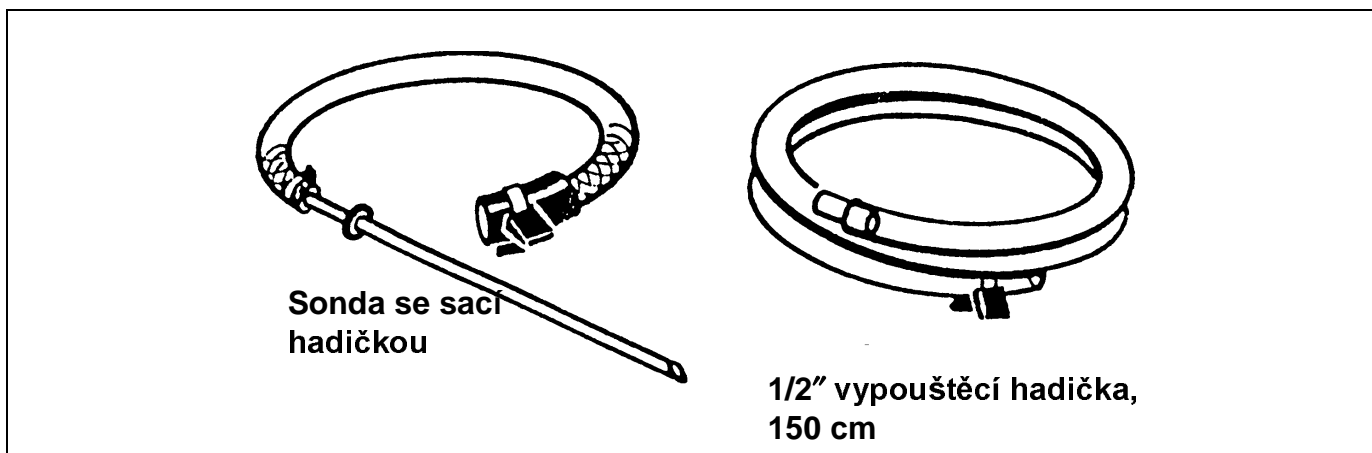

Sací výkon s olejem z topení přibližně 250 l/h (s 1/2" sací hadičkou). Při výměně oleje se sondou cca. 3 l/min. (při teplotě oleje 40°C). Skříňka z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Velikost přibližně 120 × 90 × 90 mm. Hmotnost cca. 1,4 kg.